

DINレール取付ネジ式タイプ

MKBシリーズ 止め金具

**オススメ
新商品**

RoHS



**ココが
特長**

35mmDINレール用止め金具

- 端子台をDINレールに固定するための金具です。
- 1パック10個入りで提供します。
- 低高2種類用意しました。
- 質量：MKS9L(15.4g)、MKS9H(17.4g)

信用用




出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

寸法図

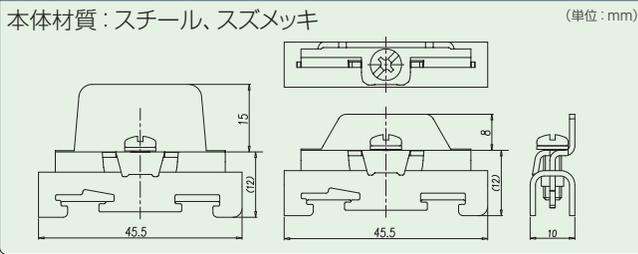

¥ 1パック 10個入

型式	標準単価		スライド単価	
	1~9/パック	10~24/パック	25/パック~	
MKS9L-10P	¥260	¥250	¥200	
MKS9H-10P	¥400	¥380	¥360	




Order
注文例

型式
MKS9L-10P

**オススメ
新商品**

MKBシリーズ・MTシリーズ ショートバー

RoHS

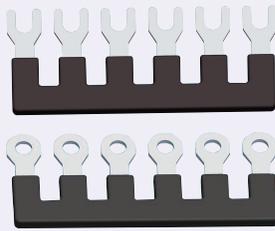

**ココが
特長**

MKBシリーズ、MTシリーズ専用ショートバー

- MKB10、20、30共用のショートバーです。
- 連結数を減らす場合は、ニッパーでカットできます。

信用用 電源用




出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

寸法図

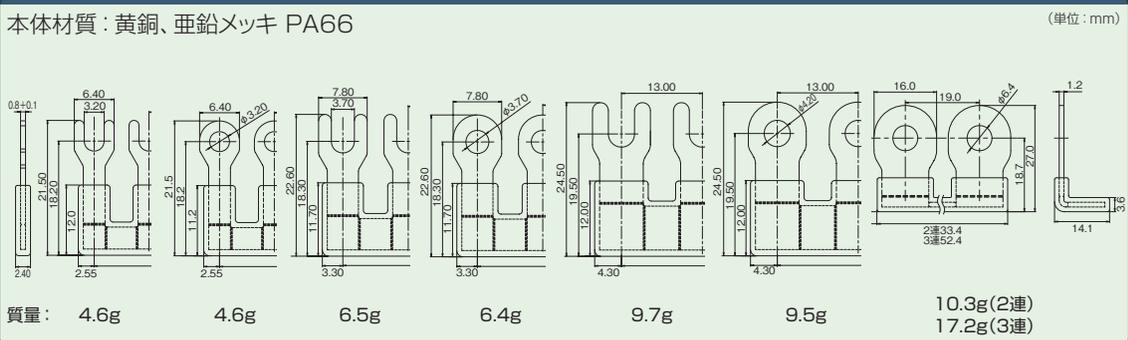

Order
注文例

型式
MKSB-3Y-20P

¥ 1パック 10・20個入

型式	標準単価		スライド単価	
	1~5/パック	6~9/パック	10/パック~	
MKSB-3Y-20P	¥1,230	¥1,100	¥984	
MKSB-3.5Y-20P	¥1,530	¥1,370	¥1,224	
MKSB-4Y-20P	¥2,190	¥1,970	¥1,752	
MKSB-3-20P	¥1,230	¥1,100	¥984	
MKSB-3.5-20P	¥1,530	¥1,370	¥1,224	
MKSB-4-20P	¥2,190	¥1,970	¥1,752	
MKSB26-10P	¥800	¥720	¥640	
MKSB36-10P	¥1,200	¥1,080	¥960	

仕様

タイプ	連結数	型式	端子間ピッチ	パック入り数	適合端子台	
Y型	6	MKSB-3Y-20P	8.8mm	20	MKB10(☉2065ページ) MT-10(☉2077ページ)	
		MKSB-3.5Y-20P	10.5mm	20	MKB20(☉2065ページ) MT-20(☉2077ページ)	
		MKSB-4Y-20P	13.0mm	20	MKB30(☉2066ページ) MT-30(☉2078ページ)	
丸型	6	MKSB-3-20P	8.8mm	20	MKB10(☉2065ページ) MT-10(☉2077ページ)	
		MKSB-3.5-20P	10.5mm	20	MKB20(☉2065ページ) MT-20(☉2077ページ)	
		MKSB-4-20P	13.0mm	20	MKB30(☉2066ページ) MT-30(☉2078ページ)	
	2	3	MKSB26-10P	19.0mm	10	MKB60(☉2066ページ) MT-60(☉2078ページ)
			MKSB36-10P	19.0mm	10	

2010.7
▼
2011.6

2068