

裸圧着端子

Y型



ココが
特長

端子台の端子間ピッチに合わせたラインナップも充実

- オリジナル企画品の0.08-3,0.08-V3.5は、電線の折返しが必要なため配線コストを45%も削減できる(弊社測定値)画期的な商品です。
- 一般的に最も幅広く使われているY型絶縁無しの圧着端子です。
- 大同端子製造:UL E74917 CSA LR66230
- 日本圧着端子製造:UL E42024 CSA LR20812
- F0.3-3はULのみの取得です。
- 圧着作業は専用の圧着工具にて行ってください。
- 販売は1パック(100個入り)または箱単位からになります。
- 適合コネクタ端子台は [O2003ページ](#)



CSA UL 圧着 スムッキ 信号用 電源用

Delivery 納期

出荷日

価格表参照

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。
(翌日出荷品) **在庫品**
(その他) **非在庫品**

1パック 100個入


外形寸法表および適用電線

■大同端子製造(株)製


型式	外形寸法(単位:mm)								適用電線サイズ			重量(g)	適合手動工具 O2730/2731ページ
	A	B	C	D	E	F	G	H	単線(mm)	より線(mm ²)	AWG		
F0.08-3	3.2	5.2	12.5	5.9	4	2.3	0.34	0.8	-	0.08	28	0.344	DS031.
F0.08-V3.5	3.7	5.7	14.2	6.3								0.406	
F0.3-3	3.2	5.2	13.5	5.9	4.0	2.3	0.8	0.65	0.32~0.6	0.1~0.3	26~24	0.282	DS031.
F1.25-M3	3.2	5.6	14.2	5.0								0.464	
F1.25-3	3.2	6.0	14.2	4.4	4.5	3.4	1.7	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22~16	0.476	DS031. NH-1
F1.25-V3.5	3.7	5.7	15.2	6.3								0.511	
F1.25-L3.5	3.7	5.9	15.6	6.5								0.525	
F1.25-3.5	3.7	6.0	14.2	4.4								0.449	
F1.25-C3.5	3.7	6.6	12.8	4.5								0.430	
F1.25-4	4.3	7.0	16.2	6.5								0.569	
F1.25-5	5.3	8.0	16.8	7.0								0.583	
F2-3	3.2	5.5	14.2	4.4								0.546	
F2-S3.5	3.7	5.7	15.7	6.5								0.622	
F2-3.5	3.7	6.6	15.8	6.0								0.645	
F2-4	4.3	6.9	16.2	7.2	0.680								
F2-5	5.3	8.5	17.2	8.5	0.807								
F5-4	4.3	8.5	18	7.2	1.387								
F5-5	5.3	9.0	19	8.5	1.435								
F5-6	6.4	12.5	23.5	10.5	1.905								

■日本圧着端子製造(株)製

型式	外形寸法(単位:mm)								適用電線サイズ			重量(g)	適合手動工具 O2730ページ
	A	B	C	D	E	F	G	H	単線(mm)	より線(mm ²)	AWG		
1.25-C3.5A-BOX	3.7	5.6	15.8	6.3	4.8	3.4	1.7	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22~16	0.517	NH-1

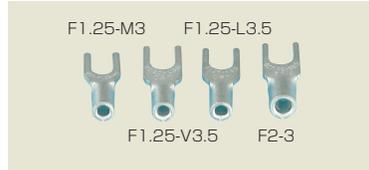

外形図

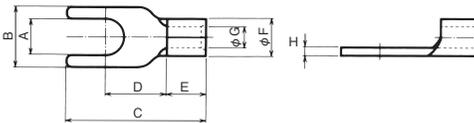

1パック 100個入



箱売り有り 箱買いがお得です。

型式	パック品 入り数	箱入り品 入り数	標準単価		スライド単価		出荷日			
			1~9/パック	10~49/パック	50~99/パック	1~4箱	5~9箱	1~10/パック	1~5箱	11/パック~、6箱~
F0.08-3	100個	1000個	¥430	¥344	¥301	¥2,920	¥2,190	翌日出荷	7日日出荷	都度見積
F0.08-V3.5			¥430	¥344	¥301	¥2,920	¥2,190			
F0.3-3			¥430	¥344	¥301	¥3,070	¥2,303			
F1.25-M3			¥445	¥356	¥312	¥2,680	¥2,010			
F1.25-3			¥445	¥356	¥312	¥2,920	¥2,190			
F1.25-V3.5			¥445	¥356	¥312	¥2,680	¥2,010			
F1.25-L3.5			¥445	¥356	¥312	¥2,680	¥2,010			
F1.25-3.5			¥445	¥356	¥312	¥2,920	¥2,190			
F1.25-C3.5			¥445	¥356	¥312	¥2,920	¥2,190			
F1.25-4			¥445	¥356	¥312	¥3,070	¥2,303			
F1.25-5			¥445	¥356	¥312	¥3,070	¥2,303			
F2-3			¥463	¥370	¥324	¥2,770	¥2,078			
F2-S3.5			¥463	¥370	¥324	¥2,770	¥2,078			
F2-3.5			¥463	¥370	¥324	¥3,280	¥2,460			
F2-4			¥463	¥370	¥324	¥3,280	¥2,460			
F2-5			¥463	¥370	¥324	¥3,280	¥2,460			
F5-4			¥817	¥654	¥572	¥2,960	¥2,220			
F5-5			¥817	¥654	¥572	¥2,960	¥2,220			
F5-6			¥1,048	¥838	¥734	¥3,580	¥2,685			

販売: ミスミ / 製造元: 大同端子製造(株)

型式	パック品 入り数	箱入り品 入り数	標準単価		スライド単価		出荷日	
			1~4箱	5~9箱	1~4箱	5~9箱	1~4箱	5~9箱
1.25-C3.5A-BOX	設定無し	1000個	¥2,100	¥1,900			3日日出荷	都度見積

販売: ミスミ / 製造元: 日本圧着端子製造(株)



Order
注文例

型式	
F0.3-3	(パック品の場合)
F0.3-3-BOX	(箱入り品の場合)

※箱入り品をご注文の場合はパック品の型式の後に「-BOX」をお付けください。

*** 新価格 適用開始時期に関しては [O1010ページ](#)

2010.7
▼
2011.6

2705

旧2405

仮2707