

固定長(PSE,UL,CSA)

(品) 両端付(3カ)国同時認証品

RoHS

7A-125V




(単位: mm)

ココが特長

定格7A-125V. 3カ国同時認証両端タイプ

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ

☎2833ページ

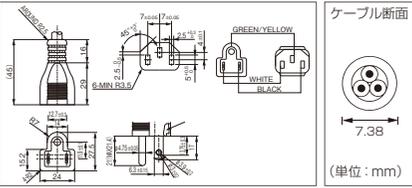

電安法 PSE UL CSA

Delivery 納期

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)
11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様



規格対象国	日本・アメリカ・カナダ
適合規格No.	PSE:UL498,UL817,CSAC222
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数(色)	3芯 E:緑/黄 N:白 L:黒
形状	丸型
ケーブル型式	SVT(VCTF)/3XAWG18

Order 注文例

型式
ULJP-H-JPSS-2

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
ULJP-H-JPSS-2	2m	¥930	¥890 ¥850
ULJP-H-JPSS-3	3m	¥1,450	¥1,378 ¥1,250

(品) 両端付(3カ)カ国同時認証品

RoHS


15A-125V



(単位: mm)

ココが特長

定格15A-125V. 3カ国同時認証両端タイプ

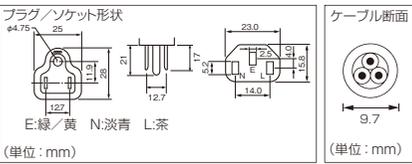

電安法 PSE UL CSA

Delivery 納期

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)
11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様



規格対象国	日本・アメリカ・カナダ
形式認可番号	E35796.E35611
定格	15A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	SJT(VCTF)/3XAWG14

Order 注文例

型式
ULJP-C-ULJPSS-1


¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
ULJP-C-ULJPSS-1	1m	¥1,338	¥1,137 ¥1,028
ULJP-C-ULJPSS-2	2m	¥1,653	¥1,405 ¥1,322
ULJP-C-ULJPSS-3	3m	¥1,827	¥1,553 ¥1,462
ULJP-C-ULJPSS-5	5m	¥3,555	¥2,960 ¥2,737

(品) 両端付(3カ)国同時認証品

RoHS


15A-125V

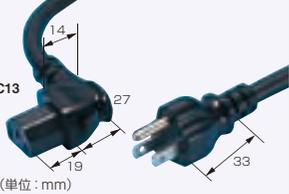

(単位: mm)

ココが特長

定格15A-125V. 3カ国同時認証両端タイプ

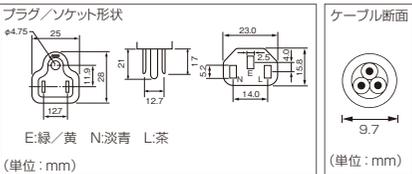

電安法 PSE UL CSA

Delivery 納期

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)
11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様



規格対象国	日本・アメリカ・カナダ
形式認可番号	E35796.E35611
適合規格No.(プラグ)	(PSE)EJET UL817 CSA C222
適合規格No.(ソケット)	(PSE)EJET UL817 CSA C222
定格	15A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	SJT(VCTF)/3XAWG14

Order 注文例

型式
ULJP-CC-ULJPSSL-1

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
ULJP-CC-ULJPSSL-1	1m	¥1,414	¥1,202 ¥1,089
ULJP-CC-ULJPSSL-2	2m	¥1,740	¥1,479 ¥1,397
ULJP-CC-ULJPSSL-3	3m	¥1,914	¥1,627 ¥1,531

(品) 両端付(3カ)国同時認証品

RoHS


10A-250V



(単位: mm)

ココが特長

定格10A-250V. 3カ国同時認証延長タイプ

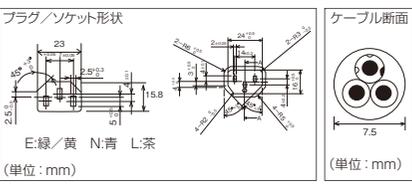

電安法 PSE UL CSA SEV DEMKO SEMKO VDE

Delivery 納期

出荷日

1~10本 **翌日**(当日)
11本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様



規格対象国	日本・アメリカ・カナダ・ドイツ
形式認可番号	UL E43202, JET I031-4300/1003
適合規格No.	(PSE)EJET UL E43262
定格	10A-250V
プラグタイプ	C14
ソケットタイプ	C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	H05VV-F/3X1.0mm ²

Order 注文例

型式
IECUJC250-1.8

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
IECUJC250-1.8	1.8m	¥783	¥730 ¥670
IECUJC250-3	3m	¥1,592	¥1,553 ¥1,354

※各国の安全規格は ☎2835ページ ※各国のプラグ形状は ☎2936ページ

OACコード
コンセント
ACコード
OAタップ
コンセント

2012.9
2013.8