

MKBシリーズ 止め金具

RoHS

ココが
特長

35mmDINレール用止め金具

- 端子台をDINレールに固定するための金具です。
- 1パック10個入りで提供します。
- 低高2種類用意しました。
- 質量：MKS9L(15.4g)、MKS9H(17.4g)

信号用

Delivery
納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

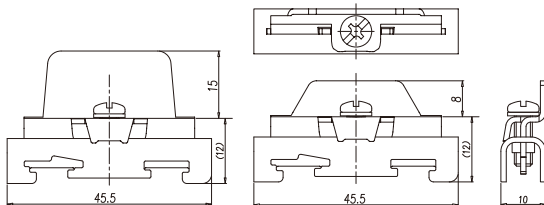
当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

寸法図

本体材質：スチール、スズメッキ

(単位：mm)



1パック 10個入

型式	基準単価	スライド単価	
	1~9パック	10~24パック	25パック~
MKS9L-10P	¥260	¥250	¥200
MKS9H-10P	¥400	¥380	¥360

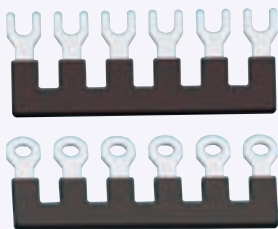
Order
注文例

型式

MKS9L-10P

MKBシリーズ・MTシリーズ ショートバー

RoHS

ココが
特長

MKBシリーズ、MTシリーズ専用ショートバー

- MKB10、20、30共用のショートバーです。
- 連結数を減らす場合は、ニッパーでカットできます。

信号用

電源用

Delivery
納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

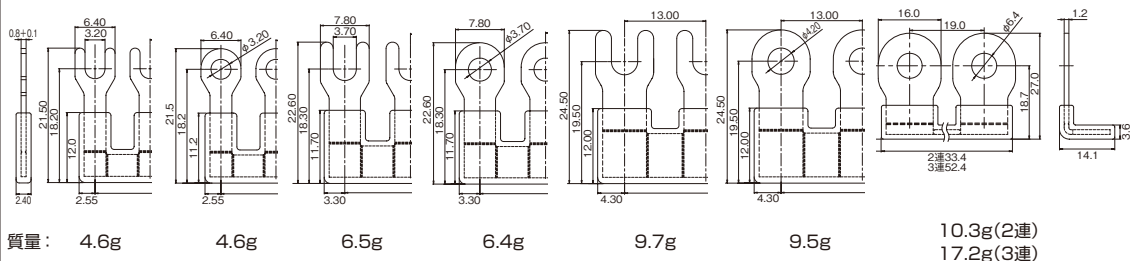
当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

寸法図

本体材質：黄銅、亜鉛メッキ PA66

(単位：mm)

Order
注文例

型式

MKS3-20P



1パック 10・20個入

型式	基準単価	スライド単価	
	1~5パック	6~9パック	10/1パック~
MKS3-20P	¥1,230	¥1,100	¥984
MKS3-5Y-20P	¥1,530	¥1,370	¥1,224
MKS3-4Y-20P	¥2,190	¥1,970	¥1,752
MKS3-3-20P	¥1,230	¥1,100	¥984
MKS3-3.5-20P	¥1,530	¥1,370	¥1,224
MKS3-4-20P	¥2,190	¥1,970	¥1,752
MKS26-10P	¥800	¥720	¥640
MKS36-10P	¥1,200	¥1,080	¥960

仕様

タイプ	連結数	型式	端子間ピッチ	パック入り数	適合端子台
Y型	6	MKS3-20P	8.8mm	20	MKB10(☎5101ページ) MT-10(☎5114ページ)
		MKS3-5Y-20P	10.5mm	20	MKB20(☎5101ページ) MT-20(☎5114ページ)
		MKS3-4Y-20P	13.0mm	20	MKB30(☎5102ページ) MT-30(☎5115ページ)
丸型	6	MKS3-20P	8.8mm	20	MKB10(☎5101ページ) MT-10(☎5114ページ)
		MKS3-5-20P	10.5mm	20	MKB20(☎5101ページ) MT-20(☎5114ページ)
		MKS3-4-20P	13.0mm	20	MKB30(☎5102ページ) MT-30(☎5115ページ)
	2	MKS26-10P	19.0mm	10	MKB60(☎5102ページ) MT-60(☎5115ページ)
	3	MKS36-10P	19.0mm	10	MKB60(☎5102ページ) MT-60(☎5115ページ)

DINレール取付
ネジ式タイプ直付ネジ式
タイプDINレール取付
ネジ式タイプ
(欧州方式)プリント基板用
パネ式タイププリント基板用
ネジ式タイプ直付パネ
クランプタイプ
(欧州方式)

絶縁キャップ