

ヒロセ電機

圧接メスコネクタ(ロック無し)



MIL UL 圧接 金メッキ 信号用 PLC 電磁弁 盤間接続 2D CAD

在庫品

RoHS

ココが特長

PLC用コネクタの定番HIFシリーズ

- MIL規格(MIL-C-83503)(6芯は除く)ULを取得した高信頼型なコンタクト間隔2.54mmピッチの小型コネクタです。
- 結線方式が汎用型1.27mmピッチフラットケーブルの一括圧接方式のため、短時間で結線作業が行えます。
- ULNo.E52653

基本仕様

定格電流: 1A
 定格電圧: AC200V
 適応電線サイズ: AWG28または0.08mm²、1.27mmピッチ
 フラットケーブル、融着ケーブル
 特性や材質は [O44ページ](#)




ご注意

・結線作業は、バイス(万力)などで行うこともできますが、信頼性という面ではメーカー指定工具の使用をおすすめいたします。なおメーカー指定工具はミスミでは標準品として取り扱っておりません。メーカー指定ではありませんが、試作時などに便利な低価格の簡易型圧接工具も [O524ページ](#) に用意してありますのでご参照ください。但しコネクタ結線後の接続確認は十分に行ってからご使用ください。
 ・50、60、64芯はガイドキー位置の違いでタイプが2種類ありますのでご注意ください。



Order 注文例
HIF3BA-6D-2.54R

外形図

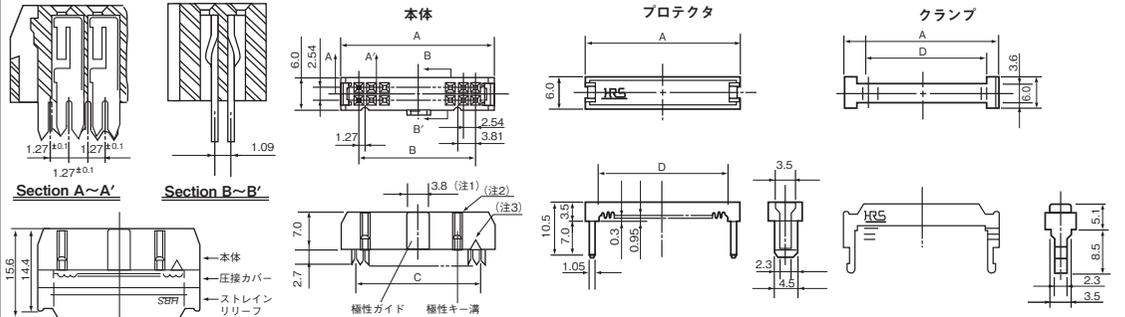

(注1)(注2) 極性ガイド、極性キー溝は製品により数異なりますので下表をご参照ください。
 (注3) 6極には、極性マーク(▽)がありません。

型番	芯数	A	B	C	D	極性ガイド(注1)	極性キー溝(注2)
HIF3BA-6D-2.54R	6	12.19	5.08	6.35	7.72		なし
HIF3BA-10D-2.54R	10	17.27	10.16	11.43	12.8		左側1つ
HIF3BA-14D-2.54R	14	22.35	15.24	16.51	17.88		
HIF3BA-16D-2.54R	16	24.89	17.78	19.05	20.42		
HIF3BA-20D-2.54R	20	29.97	22.86	24.13	25.5	中央1つ	
HIF3BA-26D-2.54R	26	37.59	30.48	31.75	33.12		
HIF3BA-30D-2.54R	30	42.67	35.56	36.83	38.2		
HIF3BA-34D-2.54R	34	47.75	40.64	41.91	43.28		
HIF3BA-40D-2.54R	40	55.37	48.26	49.53	50.9		
HIF3BA-50D-2.54R	50	68.07	60.96	62.23	63.6	左右各1つ	左右各1つ
HIF3BB-50D-2.54R	50	68.07	60.96	62.23	63.6	中央1つ	
HIF3BA-60D-2.54R	60	80.77	73.66	74.93	76.3	左右各1つ	
HIF3BB-60D-2.54R	60	80.77	73.66	74.93	76.3	中央1つ	
HIF3BA-64D-2.54R	64	85.85	78.74	80.01	81.38	左右各1つ	
HIF3BB-64D-2.54R	64	85.85	78.74	80.01	81.38	中央1つ	



1個単位

型番	芯数	¥通常単価	
		1~9個	重量 g
HIF3BA-6D-2.54R	6	272	2.2
HIF3BA-10D-2.54R	10	136	2.0
HIF3BA-14D-2.54R	14	156	2.0
HIF3BA-16D-2.54R	16	156	3.0
HIF3BA-20D-2.54R	20	175	3.5
HIF3BA-26D-2.54R	26	184	4.0
HIF3BA-30D-2.54R	30	194	5.0
HIF3BA-34D-2.54R	34	214	5.5
HIF3BA-40D-2.54R	40	234	6.3
HIF3BA-50D-2.54R	50	273	7.9
HIF3BB-50D-2.54R	50	304	7.9
HIF3BA-60D-2.54R	60	273	9.3
HIF3BB-60D-2.54R	60	359	9.0
HIF3BA-64D-2.54R	64	374	10.0
HIF3BB-64D-2.54R	64	402	10.0

簡易型圧接工具 [O524ページ](#)



※使い方は [O61ページ](#)

Dsub
コネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロックス
コネクタ

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタ

PCR
ハーフピッチ
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Hand防水
コネクタ

多極・
基板対ケーブル
コネクタ・その他

部品表一式で見取り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合料金が異なります

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。