

第一電子工業

圧着タイプ(CE01)用コンタクト



ココが特長

バック入りの数量を2択できるコンタクト

- ワンタッチ耐振動・防水コネクタ(CE01)に組み込む専用コンタクトです。
- バック入り数を10個と100個から選ぶことができます(#12、#8コンタクトは10個入りのみ)。

基本仕様

材料、仕上げについては ▶261ページ



- ・圧着作業はメーカー指定の専用工具で行ってください。
- ・仕入先在庫状況によっては納期変動します。

4 日目出荷

RoHS

外形図

サイズ形状	#8	#12	#16	#20
P オス (ピン)				
	型番 A±0.2 B±0.2	型番	型番 A	型番 A B C D
	CE01-#08P-C1M-10 4.3 5.6	CE01-#12P-C1M-10	CE01-#16P-1416-10 3.7	CE01-#20P-C1-10 28.43 5.81 3.92 2.49
	CE01-#08P-C2M-10 3.5 4.5		CE01-#16P-1620-10 3.0	CE01-#20P-C2-10 29.04 6.42 4.53 2.70
S メス (ソケット)				
	型番 A±0.2 B±0.2	型番	型番 A	型番 A B C D
	CE01-#08S-C1M-10 4.3 5.6	CE01-#12S-C1M-10	CE01-#16S-1416-10 3.7	CE01-#20S-C1-10 25.43 5.81 3.92 2.49
	CE01-#08S-C2M-10 3.5 4.5		CE01-#16S-1620-10 3.0	CE01-#20S-C2-10 26.04 6.42 4.53 2.70



Order 注文例	型番	1バック入り数
	CE01-#16P-1620	10

**にはバック入り数10が100が入ります


*商品によりバック数が異なりますので、ご注意ください。
(#12、#8コンタクトは10個入りのみです)

型番	1バック入り数	コンタクトサイズ	コンタクト形状	タイプ	AWGサイズ	適応電線 導体断面積	被覆外径 (mm)	¥通常単価		重量(g)		
								10個入り 1~5バック	100個入り 1~10バック			
CE01-#08P-C1M	10 (1バック=10個入り)	#8	オス	マシン コンタクト	10~8	5.5~8	φ7.25以下	3,088	—	6.00		
CE01-#08P-C2M					12~10	3.5~5.5		3,088	—	5.70		
CE01-#08S-C1M		10~8	5.5~8		6,213	—		7.00				
CE01-#08S-C2M		12~10	3.5~5.5		6,213	—		6.80				
CE01-#12P-C1M	10 (1バック=10個入り)	#12	オス	マシン コンタクト	16~12	1.25~3.5	φ4.65以下	1,064	—	2.20		
CE01-#12S-C1M					16~12	1.25~3.5		1,777	—	2.70		
CE01-#16P-1416		#16	オス		プレス コンタクト	14		2	φ3.8以下	551	4,636	0.60
CE01-#16P-1620						20~16		0.5~1.25		551	4,636	0.58
CE01-#16P-2024	24~20	0.2~0.5	551	4,636		0.56						
CE01-#16S-1416	14	2	599	4,988		0.62						
CE01-#16S-1620	100 (1バック=100個入り)	#16	メス	プレス コンタクト	20~16	0.5~1.25	φ2.3以下	599	4,988	0.60		
CE01-#16S-2024					24~20	0.2~0.5		599	4,988	0.58		
CE01-#20P-C1		#20	オス		プレス コンタクト	22~18		0.3~0.75	φ1.2~1.7	371	2,850	0.23
CE01-#20P-C2						26~22		0.13~0.3		371	2,850	0.24
CE01-#20S-C1	#20	メス	プレス コンタクト	22~18		0.3~0.75	φ2.3以下	380		2,974	0.26	
CE01-#20S-C2				26~22		0.13~0.3		380		2,974	0.24	

第一電子工業

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

CE01専用コンタクト引抜き工具

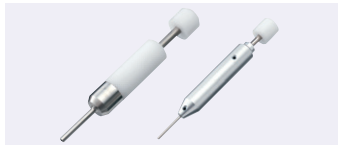

ココが特長

CE01コンタクトサイズ別引抜き工具



- ・引抜き作業は専用工具にて行なって下さい。
- ・仕入先在庫状況によっては納期変動します。



Order 注文例	型番
	357J-12609

3 日目出荷

1個単位



型番	適合コンタクト	タイプ	重量g	¥通常単価 1~2個
357J-12609	CE01-#8P-C1M	オスコンタクト	75	15,400
	CE01-#8S-C1M	メスコンタクト		
	CE01-#8P-C2M	オスコンタクト		
357J-12612	CE01-#8S-C2M	メスコンタクト	70	15,400
	CE01-#12P-C1M	オスコンタクト		
	CE01-#12S-C1M	メスコンタクト		
357J-12615	CE01-#16P-C1416	オスコンタクト	65	15,400
	CE01-#16S-C1416	メスコンタクト		
	CE01-#16P-C1620	オスコンタクト		
	CE01-#16S-C1620	メスコンタクト		
	CE01-#16P-C2024	オスコンタクト		
	CE01-#16S-C2024	メスコンタクト		
357J-13979	CE01-#20P-C1	オスコンタクト	40	42,600
	CE01-#20P-C1	メスコンタクト		
	CE01-#20P-C2	オスコンタクト		
	CE01-#20P-C2	メスコンタクト		