

多治見無線電機

ストレートプラグ



ハンダ 金メッキ ワンタッチロック 信号用 盤間接続 2D CAD


在庫品

RoHS

ココが特長 着脱が容易なワンタッチ式PRC03コネクタ
●パネル取付レセプタクルと中継プラグに接続します。

基本仕様 特性や材質は ①297ページ

⚠ ご注意
・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

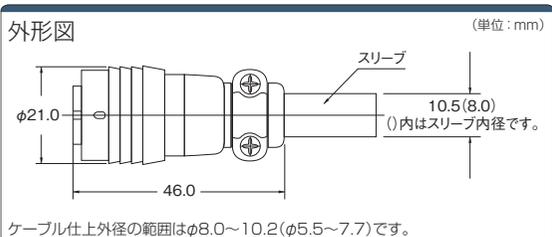

1個単位

型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量 g
PRC03-12A10-2AM10.5	2	オス (ピン)	652	40.0
PRC03-12A10-3AM10.5	3		613	40.5
PRC03-12A10-4M10.5	4		664	39.5
PRC03-12A10-5M10.5	5		700	40.0
PRC03-12A10-7M10.5	7		747	41.0
PRC03-12A10-2AF10.5	2	メス (ソケット)	693	41.0
PRC03-12A10-3AF10.5	3		708	41.5
PRC03-12A10-4F10.5	4		780	41.5
PRC03-12A10-5F10.5	5		832	41.5
PRC03-12A10-7F10.5	7		871	42.5

Order 注文例
型番 PRC03-12A10-2AM10.5

多治見無線電機

中継アダプタ



ハンダ 金メッキ ワンタッチロック 信号用 盤間接続 2D CAD


在庫品

RoHS

ココが特長 ケーブルの延長や機器間の中継に最適
●ストレートプラグに接続します。

基本仕様 特性や材質は ①297ページ

⚠ ご注意
・中継アダプタ同士は嵌合しません。

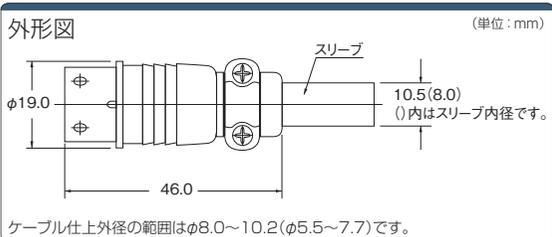

1個単位

型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量 g
PRC03-32A10-2AM10.5	2	オス (ピン)	622	34.5
PRC03-32A10-3AM10.5	3		643	35.0
PRC03-32A10-4M10.5	4		643	33.5
PRC03-32A10-5M10.5	5		679	34.5
PRC03-32A10-7M10.5	7		749	35.0
PRC03-32A10-2AF10.5	2	メス (ソケット)	622	35.5
PRC03-32A10-3AF10.5	3		693	35.5
PRC03-32A10-4F10.5	4		684	35.5
PRC03-32A10-5F10.5	5		731	35.5
PRC03-32A10-7F10.5	7		792	37.0

Order 注文例
型番 PRC03-32A10-2AM10.5

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

耐環境コネクタ
MSコネクタ
MSコネクタ(防水)
ネジ式NCS/NJC
ネジ式小型PLT/R03コネクタ
ネジ式(防水)NWPC/NJWC

ネジ式(防水)R04/XS2
丸型防水

ネジ式NET
ネジ式CE05/JL04V/693
パコネットロックNB01/CE01/JL05

ワンタッチロックNR/PRC03/PRC04

ワンタッチロックPRC05/HR10
丸型HR25/RM/JR/SRCN

ワンタッチロックNRW

ワンタッチロックCM10/JN1/XS5
差込型・ミニDINコネクタ

XLR

JM・その他