

## 多治見無線電機

### パネル取付レセプタクル

バルクヘッド型



**ココが特長** 作業の効率UP! ナットで本体を簡単固定  
●ストレートプラグに接続します。

**基本仕様** 特性や材質は [P.297](#) ページ


**注意** パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ フタロック 信号用 盤間接続 2D CAD


在庫品

RoHS

パネルカット寸法図 (単位: mm)

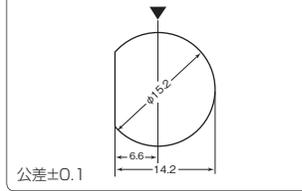

1個単位

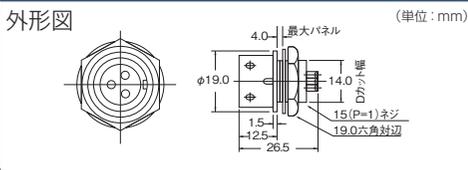

Order 注文例

型番  
**PRC03-23A10-2AM**



型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量 g
PRC03-23A10-2AM	2	オス (ピン)	433	20.0
PRC03-23A10-3AM	3		469	20.5
PRC03-23A10-4M	4		469	19.5
PRC03-23A10-5M	5		490	20.0
PRC03-23A10-7M	7	539	20.5	
PRC03-23A10-2AF	2	メス (ソケット)	469	21.0
PRC03-23A10-3AF	3		498	22.0
PRC03-23A10-4F	4		524	21.5
PRC03-23A10-5F	5		539	22.0
PRC03-23A10-7F	7		643	22.0

角型コネクタ

基板間コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ

フランジ型



**ココが特長** 同一シェルサイズ内に幅広い芯数バリエーション  
●ストレートプラグに接続します。

**基本仕様** 特性や材質は [P.297](#) ページ


**注意** パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ フタロック 信号用 盤間接続 2D CAD


在庫品

RoHS

パネルカット寸法図 (単位: mm)

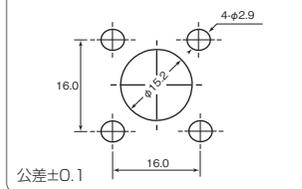

1個単位

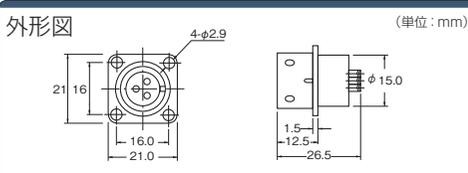

Order 注文例

型番  
**PRC03-21A10-2AM**



型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量 g
PRC03-21A10-2AM	2	オス (ピン)	383	18.5
PRC03-21A10-3AM	3		393	19.0
PRC03-21A10-4M	4		433	18.0
PRC03-21A10-5M	5		469	17.5
PRC03-21A10-7M	7	524	20.5	
PRC03-21A10-2AF	2	メス (ソケット)	402	20.0
PRC03-21A10-3AF	3		480	20.5
PRC03-21A10-4F	4		498	20.0
PRC03-21A10-5F	5		532	20.0
PRC03-21A10-7F	7		581	22.0

## 多治見無線電機

### 防塵キャップ




**ココが特長** 異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ  
●未接続時のコネクタに取り付けて水やほこりへ浸入を防ぎます。

**注意** これらのキャップには防水機能はありません。  
●中継タイプに使用時はひもは固定できなくなります。

在庫品

RoHS

外形図 (単位: mm)

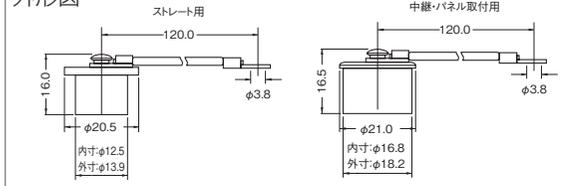

1個単位

型番	タイプ	¥通常単価	重量 g
PRC03-10PC1-1	ストレート用	155	2.6
PRC03-10RC1-1	中継/パネル取付用	155	2.7



Order 注文例

型番  
**PRC03-10PC1-1**

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。