

ヒロセ電機

ストレートプラグ



メス(ソケット)
HR10A-10P-10S

オス(ピン)
HR10A-7P-4P

ハンダ ニッケルメッキ ワンタッチロック 信号用 センサー 2D CAD

在庫品

RoHS


ココが特長 **プッシュロック方式の超小型HR10コネクタ**
 ●パネル取付レセプタクルと中継タイプに接続します。
 ●着脱方式は外側リングをつまんで引くだけのワンタッチ方式です。

基本仕様 特性や材質は [▶308ページ](#)



・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

外形図

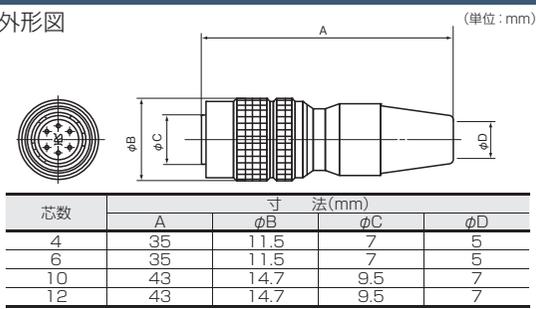

1個単位

型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量g
HR10A-7P-4P(73)	4	オス (ピン)	706	8.2
HR10A-7P-6P(73)	6		745	8.2
HR10A-10P-10P(73)	10		1,005	15.8
HR10A-10P-12P(73)	12	メス (ソケット)	1,122	15.8
HR10A-7P-4S(73)	4		745	7.8
HR10A-7P-6S(73)	6		706	8.5
HR10A-10P-10S(73)	10		941	15.9
HR10A-10P-12S(73)	12		990	15.8



Order
注文例

型番

HR10A-7P-4P

ヒロセ電機

中継アダプタ



メス(ソケット)
HR10A-7J-4S

オス(ピン)
HR10A-10J-10P

ハンダ ニッケルメッキ ワンタッチロック 信号用 センサー 2D CAD

在庫品

RoHS


ココが特長 **カメラハーネスに使用できるコネクタです。**
 ●ストレートプラグに接続します。
 ●着脱方式はストレートプラグの外側リングをつまんで引くだけのワンタッチ方式です。

基本仕様 特性や材質は [▶308ページ](#)



・中継アダプタ同士は嵌合しません。

外形図

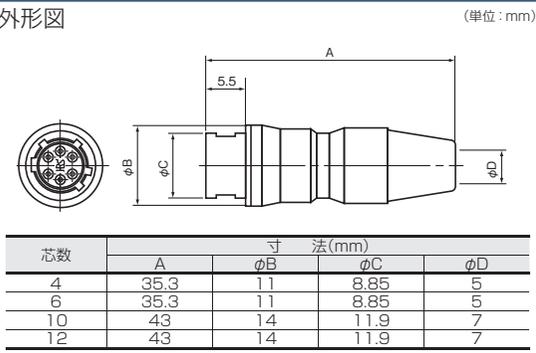

1個単位

型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量g
HR10A-7J-4P(73)	4	オス (ピン)	745	5.8
HR10A-7J-6P(73)	6		916	6.8
HR10A-10J-10P(73)	10		1,313	13.8
HR10A-10J-12P(73)	12	メス (ソケット)	1,225	13.8
HR10A-7J-4S(73)	4		730	6.8
HR10A-7J-6S(73)	6		730	6.9
HR10A-10J-10S(73)	10		931	13.8
HR10A-10J-12S(73)	12		1,514	13.9



Order
注文例

型番

HR10A-7J-4P

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

耐環境
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

ネジ式
NCS/NJC

ネジ式小型
PLT/RO3
コネクタ

ネジ式
(防水)
NWPC/NJW

ネジ式(防水)
RO4/XS2

丸型防水

ネジ式
NET

ネジ式
CE05/
JL04V/693
パコネットロック
NB01/CE01/
JL05

ワンタッチロック
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
PRC05/
HR10

丸型
HR25/RM/
JR/SRCN

ワンタッチロック
NRW

ワンタッチロック
CM10/JN1/
XS5
差込型・
ミニDIN
コネクタ

XLR

JM・その他