

ヒロセ電機

パネル取付レセプタクル



ハンダ ニッケルメッキ フタ付きロック 信号用 センサー 2D CAD

在庫品

RoHS

ココが特長 **5本キー方式のガイド採用による、スムーズな結合**
 ●ストレートプラグと接続します。
 ●ナットで本体を固定します。

基本仕様 特性や材質は [▶308ページ](#)




・パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。




型番
HR10G-7R-4S(73)

外形図

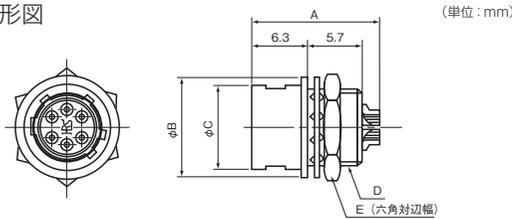

芯数	寸法(mm)				
	A	φB	φC	D	E
4	14	11	8.85	M8×0.5	10
6	14	11	8.85	M8×0.5	10
10	16	14	11.9	M11×0.75	13
12	16	14	11.9	M11×0.75	13

パネルカット寸法

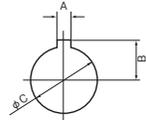

※パネル前面よりお取付けください。

図記号	寸法(mm)	
4.6芯	2.6 ^{+0.1}	10.1 ^{+0.2}
A	1.6 ^{+0.1}	2.6 ^{+0.1}
B	5.1 ^{+0.1}	6.6 ^{+0.1}
φC	8.1 ^{+0.1}	11.1 ^{+0.1}
取付パネル厚	0.7~2	0.7~2

1個単位



型番	芯数	タイプ	¥通常単価	重量g
HR10G-7R-4P(73)	4	オス (ピン)	608	1.8
HR10G-7R-6P(73)	6		676	1.8
HR10G-10R-10P(73)	10		1,005	2.8
HR10G-10R-12P(73)	12	メス (ソケット)	847	2.8
HR10G-7R-4S(73)	4		529	1.8
HR10G-7R-6S(73)	6		608	1.8
HR10G-10R-10S(71)	10		877	2.8
HR10G-10R-12S(71)	12	843	2.8	

ヒロセ電機

防塵キャップ(パネル取付用)



ココが特長 **異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ**

●未使用時のパネル取付レセプタクルに取り付けて、嵌合面へほこりや異物が混入するのを防ぎます。




・防水機能はありません。

在庫品

RoHS

外形図

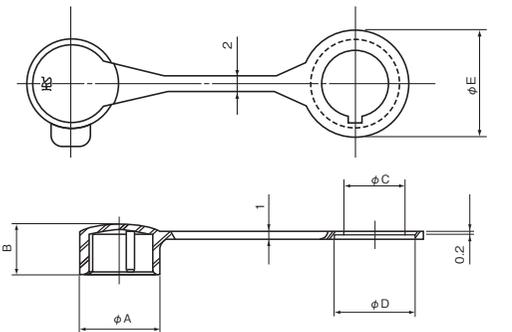

芯数	寸法(mm)				
	φA	B	φC	φD	φE
HR10-7R-C	11	7	8	11.2	13
HR10-10R-C	14	8.5	10.8	14	15



1個単位

型番	芯数	¥通常単価	重量g
HR10-7R-C	4.6	186	0.3
HR10-10R-C	10.12	186	0.6



型番
HR10-7R-C