

特長

- CC-Link標準コネクタに準拠(赤色カバーのみ)
- 電線被覆剥き不要
- 特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業可能な一括圧接コネクタ
- コネクタ取り付け作業時間削減を実現
- 極性キーにより誤挿入を防止
- 1極あたり最大10Aの許容電流可能
- ワンタッチロック式のラッチタイプで確実な嵌合保持を提供

共通仕様

結合について



オンラインコネクタ使用例

オンラインコネクタを使用すると、信号線のループを確保したまま機器のメンテナンス・交換作業が可能になります。

●オンラインコネクタ 未使用の場合

"コネクタの着脱時に信号線のループが切断されます。"

●オンラインコネクタ H型 使用した場合


"コネクタの着脱時でも信号線のループが確保されます。"



H型(2 to 2)



Y型(2 to 1)

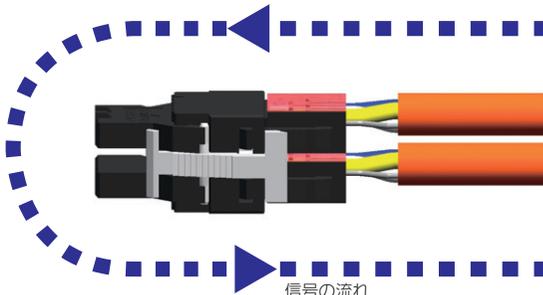

信号の流れ

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマーシャル
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

EIコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ