

ミスミ

プラグハウジング



パネル取付タイプ

中継タイプ

ココが特長

3.68mm ピッチの小型・高密度タイプハウジング

CSA UL 差し込み

在庫品

RoHS

- オス(ピン)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。ソケットハウジングとの結合に使用します。
- ミスミでは、バック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：モレックス

基本仕様

最大定格電圧：AC/DC250V

最大定格電流：5A


その他の仕様：◎405ページ

⚠️ ご注意

- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります。◎407ページ
- ・組み合せ相手については◎406ページ

外形図 ◆パネル取付タイプ耳形状

(単位：mm)

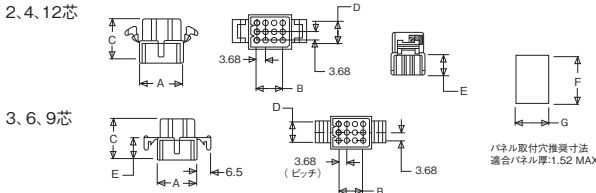

芯数	寸法(mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
2	11.20(1625-2P2)	3.68	19.84(1625-2P2) 19.80(1625-2P1)	4.75	9.53(1625-2P2) 9.50(1625-2P1)	8.08	15.47
	11.26(1625-2P1)						
3	14.94	7.36	19.1	4.8	9.5	19.15	8.08
4	18.65	11.04	19.1	4.8	9.5	7.93	21.97
6	11.2	3.68	19.1	9.5	9.5	15.42	15.62
9	14.9	7.36	19.1	9.5	9.5	19.1	15.62
12	18.7	11.04	19.1	9.5	9.5	15.6	22.94

1パック単位 50個入

¥

型番	芯数	タイプ	¥通常単価 1~5パック	型番	芯数	タイプ	¥通常単価 1~5パック
1625-2P2-50PS	2	パネル タイプ (耳付き)	1,491	1625-2P1-50PS	2	中継 タイプ (耳無し)	1,481
1625-03P-50PS	3		945	1625-03P1-50PS	3		945
1625-4P-50PS	4		1,071	1625-4P1-50PS	4		1,071
1625-06P-50PS	6		1,292	1625-06P1-50PS	6		1,292
1625-09P-50PS	9		1,460	1625-09P1-50PS	9		1,533
1625-12P-50PS	12		2,468	1625-12P1-50PS	12		2,436

Order 注文例

型番
1625-2P2-50PS

ミスミ

ソケットハウジング



パネル取付タイプ

中継タイプ

ココが特長

ロック機構により振動による外れを防止

CSA UL 差し込み

在庫品

RoHS

- メス(プラグ)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。
- ミスミでは、バック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：モレックス

基本仕様

最大定格電圧：AC/DC250V

最大定格電流：5A


その他の仕様：◎405ページ

⚠️ ご注意

- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります。◎407ページ
- ・組み合せ相手については◎406ページ

外形図 ◆パネル取付タイプ耳形状

(単位：mm)

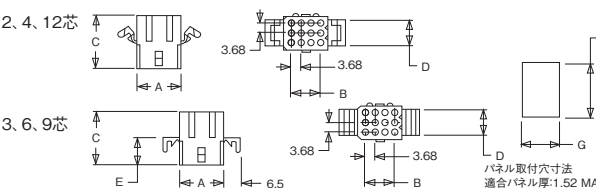

芯数	寸法(mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
2	8.64	3.68	20.62	4.75	-	6.73	12.83
3	12.3	7.36	19.8	5.03	9.9	6.73	16.51
4	15.96	11.04	19.8	4.8	-	6.6	19.94
6	8.82	3.68	19.8	9.5	9.5	14.02	12.83
9	12.44	7.36	19.8	9.5	10.04	16.51	14.02
12	16.1	11.04	19.8	9.5	-	14.3	20.19

1パック単位 50個入

¥

型番	芯数	タイプ	¥通常単価 1~5パック	型番	芯数	タイプ	¥通常単価 1~5パック
1625-2R2-50PS	2	パネル タイプ (耳付き)	1,449	1625-2R1-50PS	2	中継 タイプ (耳無し)	1,449
1625-03R-50PS	3		998	1625-03R1-50PS	3		998
1625-4R-50PS	4		1,208	1625-4R1-50PS	4		1,208
1625-06R-50PS	6		1,449	1625-06R1-50PS	6		1,449
1625-09R-50PS	9		1,701	1625-09R1-50PS	9		1,701
1625-12R-50PS	12		2,898	1625-12R1-50PS	12		2,898

Order 注文例

型番
1625-2R2-50PS

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CBO1/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ

特長

- FA機器等で広く使用されている3.68mmピッチの小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。
- 結合後のロック機構がついているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
- 1625シリーズコネクタはUL・CSA規格を取得しているため、性質品質ともに安心してお使いいただけます。
UL : E29179
CSA : LR19980

共通仕様


仕様

項目	内容
最大定格電圧	AC/DC250V(MAX)
最大定格電流	5A
耐電圧	AC1500V/1分
絶縁抵抗	1000MΩ以上
接触抵抗	10mΩ以下
適用電線範囲	AWG28~18(0.08~0.75mm ²)
適合電線被覆外径	φ1.1~φ3.1mm
仕様温度範囲	-40℃~+105℃

材質

項目	材質
ハウジング	ナイロン66 (UL94V-2)
ハウジング色	白色
圧着コンタクト	黄銅/銅下地錫メッキ

結合について

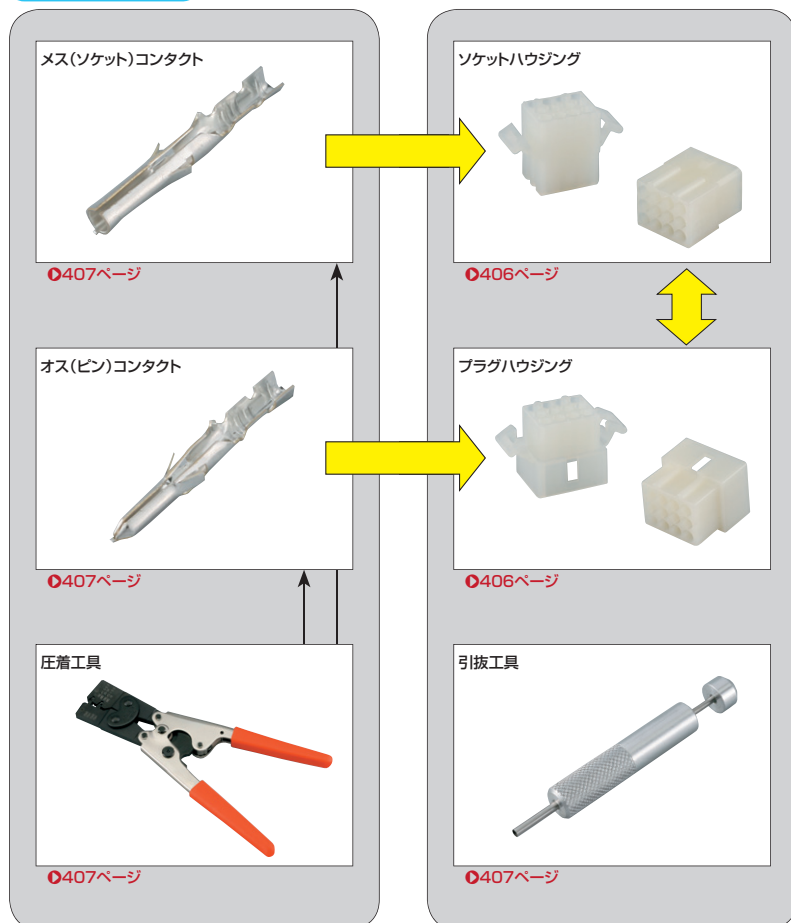

角型コネクタ

基板間コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ