


ミスミ

プラグハウジング

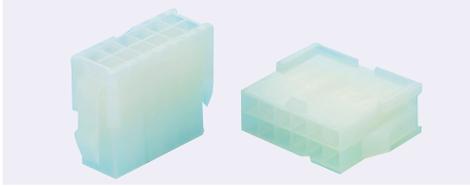

CSA UL 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター

在庫品

RoHS

ココが特長

難燃グレードタイプを2種類ラインナップ

- 三菱電機 J2S/J2シリーズ用モータ電源ハーネスに採用している難燃性の高いシリーズを追加  
⇒5559-\*\*P-210-50PS(UL94V-0)
  - オス(ピン)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。ソケットハウジングとの結合に使用します。
  - ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
  - 製造元:モレックス
- ・コンタクトは別売となります(●419ページ)。  
・組み合せ相手については●418ページ

注意

¥

1パック単位 50個入




Order 注文例

型番

5559-04P-50PS


外形図 (単位: mm)

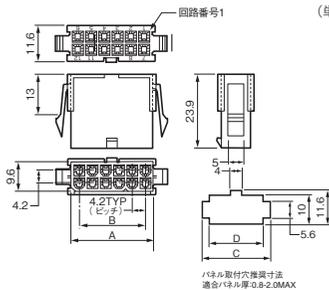

芯数	寸法(mm)				重量(g)
	A	B	C	D	
2	5.4	—	10.8	5.8	1.236
4	9.4	4.2	15.0	10.0	1.759
6	13.8	8.4	19.2	14.2	2.234
8	18.0	12.6	23.4	18.4	2.783
10	22.2	16.8	27.6	22.6	3.267
12	26.4	21.0	31.8	26.8	3.783

型番	芯数	¥通常単価		難燃性
		1~5パック		
5559-02P-50PS	2	634		UL94V-2
5559-04P-50PS	4	953		
5559-06P-50PS	6	1,107		
5559-08P-50PS	8	1,349		
5559-10P-50PS	10	1,503		
5559-12P-50PS	12	1,663		
5559-02P-210-50PS	2	870		UL94V-0
5559-04P-210-50PS	4	1,029		
5559-06P-210-50PS	6	1,349		

 穴番号配列図




結合図  
5559-#P-5557-#R  
W=34.6mm



ミスミ

ソケットハウジング

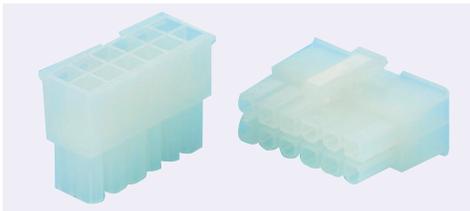

CSA UL 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター

在庫品

RoHS

ココが特長

難燃グレードタイプを2種類ラインナップ


- 難燃性の高いシリーズを追加  
⇒5557-\*\*R-210-50PS(UL94V-0)
  - メス(ソケット)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。
  - ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
  - 製造元:モレックス
- ・コンタクトは別売となります(●419ページ)。  
・組み合せ相手については●418ページ

注意

¥

1パック単位 50個入

外形図 (単位: mm)

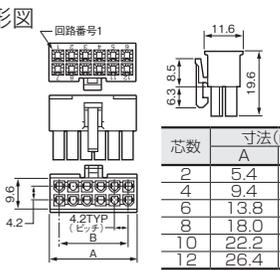

芯数	寸法(mm)		重量(g)
	A	B	
2	5.4	—	0.655
4	9.4	4.2	1.026
6	13.8	8.4	1.407
8	18.0	12.6	1.733
10	22.2	16.8	2.14
12	26.4	21.0	2.491


型番	芯数	¥通常単価		難燃性
		1~5パック		
5557-02R-50PS	2	556		UL94V-2
5557-04R-50PS	4	710		
5557-06R-50PS	6	870		
5557-08R-50PS	8	1,029		
5557-10R-50PS	10	1,189		
5557-12R-50PS	12	1,349		
5557-02R-210-50PS	2	710		UL94V-0
5557-04R-210-50PS	4	953		
5557-06R-210-50PS	6	1,189		

Order 注文例

型番

5557-02R-50PS

 穴番号配列図



結合図  
5559-#P-5557-#R  
W=34.6mm



e-CON

CC-Link  
ワンタッチ

オリジナル  
工具

ダイナミック

コマーシャル  
メーテンロック

(ミニ)  
ユニバーサル  
メーテンロック

Eコネクタ

EH/XH/NH  
コネクタ

VH/PH  
コネクタ

EL/SM/  
1625/3191

5051/5045/  
5559/5557

CB01/CL07  
コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ/その他  
樹脂製コネクタ