

特長

- 防水性の高いナイロンコネクタ(JIS C0920 保護等級4 IP×4相当)です。
- 屋外や多湿な場所、水周りへの配線等に適したコネクタです。
- 結合後のロック機構が付いているため振動による外れの心配がありません。
- 2種類の防水パッキン(橙色、黄色)を内蔵したハウジングがあり、幅広い電線外径に対応しております。
- CB01用の専用圧着工具は [▶423ページ](#)

共通仕様

仕様

項目	内容
定格電圧	250V
定格電流	3A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	1000MΩ以上/DC500V
接触抵抗	15mΩ 以下
適用電線範囲	AWG28~20(0.08~0.5mm ²)
適合電線被覆外径	1.0~1.7mm
使用温度範囲	-40~+105℃
防水性能	JIS C 0920、保護等級 4(IP×4相当)

材質

項目	材質
ハウジング	PBT(UL94V-0)白色
コンタクト	リン青銅/スズメッキ
防水パッキン	シリコンゴム

結合について

ソケットハウジング



[▶422ページ](#)

プラグハウジング




[▶422ページ](#)

メス(ソケット)コンタクト



[▶423ページ](#)

オス(ピン)コンタクト

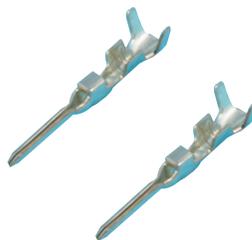

[▶423ページ](#)