

大同端子製造

Y型



CSA UL 圧着 スメッキ 信号用 電源用

在庫品

RoHS

ココが特長

端子台の端子間ピッチに合わせたラインナップも充実

- オリジナル企画品の**0.08-3,0.08-V3.5**は、電線の折返しが必要なため配線コストを45%も削減できる(弊社測定値)画期的な商品です。
- 一般的に最も幅広く使われているY型絶縁無し
- 大同端子製造: UL E74917 CSA LR66230
- F0.3-3はULのみの取得です。





・圧着作業は専用の圧着工具にて行ってください。
・販売は1パック(100個入り)からになります。

外形寸法表および適用電線

大同端子製造(株)製

型番	外形寸法(単位: mm)								適合電線サイズ			重量 (g)	適合手動工具 O494,495ページ	
	A	B	C	D	E	F	G	H	単線 (mm)	より線 (mm ²)	AWG			
F0.08-3	3.2	5.2	12.5	5.9									0.344	DS031
F0.08-V3.5	3.7	5.7	14.2	7.7	4	2.3	0.45	0.8	—	0.08	28	0.406		
F0.3-3	3.2	5.2	13.5	5.9	4.0	2.3	0.8	0.65	0.32~0.6	0.1~0.3	26~24	0.282	DS031 NH1	
F1.25-M3	3.2	5.6	14.2	5.0								0.464		
F1.25-3	3.2	6.0	14.2	4.4								0.476		
F1.25-V3.5	3.7	5.7	15.2	6.3								0.511		
F1.25-L3.5	3.7	5.9	15.6	6.5	4.5	3.4	1.7	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22~16	0.525	DS031 NH1	
F1.25-3.5	3.7	6.0	14.2	4.4								0.449		
F1.25-C3.5	3.7	6.0	12.8	4.5								0.430		
F1.25-4	4.3	7.0	16.2	6.5								0.569		
F1.25-5	5.3	8.0	16.8	7.0								0.583		
F2-3	3.2	5.5	14.2	4.4								0.546	NH1 214A	
F2-S3.5	3.7	5.7	15.7	6.5	4.5	4.2	2.3	0.8	1.14~1.82	1.04~2.63	16~14	0.622		
F2-3.5	3.7	6.6	15.8	6.0								0.645		
F2-4	4.3	6.9	16.2	7.2								0.680		
F2-5	5.3	8.5	17.2	8.5								0.807		
F5.5-4	4.3	8.5	18	7.2								1.387	NH1 214A	
F5.5-5	5.3	9.0	19	8.5	6.3	5.6	3.4	1.0	1.82~2.89	2.63~6.64	12~10	1.435		
F5.5-6	6.4	12.5	23.5	10.5								1.905		

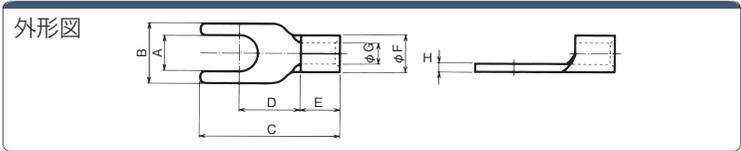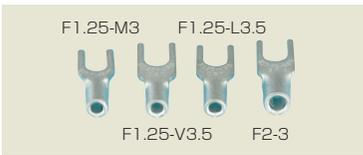

1パック単位 100個入

型番	パック品 入り数	¥通常単価 1~9パック	通常出荷日
F0.08-3	100個	445	在庫品
F0.08-V3.5		445	
F0.3-3		445	
F1.25-M3		403	
F1.25-3		403	
F1.25-V3.5		460	
F1.25-L3.5		460	
F1.25-3.5		460	
F1.25-C3.5		460	
F1.25-4		460	
F1.25-5		460	
F2-3		483	
F2-S3.5		483	
F2-3.5		478	
F2-4		478	
F2-5		478	
F5.5-4		847	
F5.5-5		847	
F5.5-6		1,093	



Order
注文例

型番

F0.3-3

(パック品の場合)

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

関連商品

