

使用部材情報

コネクタ・フード

SPCR・WPCR・BHPCR・ZPCR・GRNR



コネクタ	
メーカー	本多通信工業
型番	PCR-E**FA+
定格電流	1A
定格電圧	AC250V
更に詳しく	089ページ
フード(20芯・28芯・36芯・68芯)	
メーカー	本多通信工業
型番	PCS-E**L*
更に詳しく	090ページ
フード(50芯)	
メーカー	本多通信工業
型番	PCS-E50LPA
更に詳しく	090ページ
フード(96芯)	
メーカー	本多通信工業
型番	PCS-E96LKPA
更に詳しく	090ページ
形状	HCP CN2側セントロニクスコネクタ
メーカー	DDK
型番	57-30**0-D76
更に詳しく	073ページ
形状	CN2側MILソケットコネクタ
メーカー	ヒロセ電機
型番	HIF3BA(B)-50D-2.54R
更に詳しく	048ページ
形状	HC50PB CN2側セントロニクスコネクタ
メーカー	DDK
型番	57FE-30500-20N-D8-3F
更に詳しく	076ページ


EPCR



コネクタ	
メーカー	本多通信工業
型番	PCR-E**PMA+
定格電流	1A
定格電圧	AC250V
更に詳しく	090ページ
フード	
メーカー	本多通信工業
型番	PCS-E**L**
更に詳しく	090ページ

※形状：PS CN2側コネクタは左表のPCR-E**FA+と同様

圧着端子

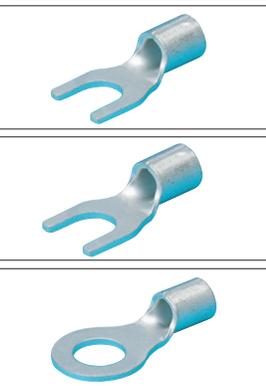

Y型圧着端子	
メーカー	大同端子製造
型番	F0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	0468ページ
Y型圧着端子	
メーカー	大同端子製造
型番	F0.08-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	0468ページ
丸型圧着端子	
メーカー	大同端子製造
型番	0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	0464ページ

Y型圧着端子はM3ねじ端子台向けに使用しております。使用するケーブルの太さにより使用する圧着端子を変更しております。

多芯ケーブル

SPCR・EPCR
SBケーブル



メーカー	ミスミ
型番	SS30WS
取得規格	AWM20276
定格温度	80℃
難燃性	VW-1SC
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	01339ページ

Aケーブル、ZPCR使用ケーブル



メーカー	ミスミ
型番	NA20276
取得規格	AWM20276
定格温度	-10℃~80℃
難燃性	—
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	01335ページ

Bケーブル、WPCR選択時



メーカー	ミスミ
型番	NA28WSH
取得規格	AWM20276
定格温度	-10℃~80℃
難燃性	—
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	01338ページ

GRNR
WAケーブル




メーカー	ミスミ
型番	MAST-UL20276SB-28
取得規格	ULAWM20276
定格温度	0~80℃
難燃性	VW-1
曲げ半径mm(固定部)	仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部)	—
更に詳しく	01333ページ

ケーブル仕上外径・許容電流表

			芯数					
			20	28	36	50	68	96
ケーブルタイプ	SB	仕上外径(mm)	6.1	7.2	7.6	8.1	9.0	10.5
		許容電流(A)	1.0	1.0	1.23	1.14	0.93	0.93
	A	仕上外径(mm)	6.7	7.2	7.6	8.1	9.0	10.4
		許容電流(A)	1.0	1.0	1.23	1.14	1.04	0.93
	B	仕上外径(mm)	6.1	6.9	7.3	8.2	10.5	10.5
		許容電流(A)	1.5	1.3	1.2	1.0	0.8	0.8
WA	仕上外径(mm)	6.0	7.2	7.6	8.1	9.0	10.4	
	許容電流(A)	9.0	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	

アース線・アース端子

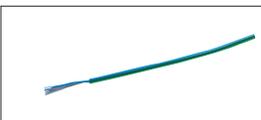

アース用単芯電線(全型番共通)	
型番	UL1007-16-GN相当品
取得規格	UL1007
曲げ半径	仕上外径×8倍
更に詳しく	01375ページ (類似仕様)



アース用圧着端子	
型番	RBA1.25-3.5RE相当品
サイズ	3.7mm
外幅	6.6mm
定格電圧	300V
更に詳しく	0472ページ

Dsub
コネクタ付
ケーブル
MILソケット
コネクタ付
ケーブル
FCN
コネクタ付
ケーブル
コネクタ付
変換・分岐
ケーブル
セントロニクス
コネクタ付
ケーブル
IEEE1284ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
MR
コネクタ付
ケーブル
PCRハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
PCSハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
HDRA・HDR
コネクタ付
ケーブル
DX31ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
8840ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
Han防水
コネクタ付
ケーブル