

価格計算方法

0891ページ

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価				
						ケーブル単価/m				
						Aケーブル	Dケーブル	Eケーブル		
PRC0332	JSY (中継用メス・Y端子) ピン番入りマーク チューブ付		A D E	2	0.2	1,304	41	87	347	
						1,688	53	108	462	
						2,087	62	138	561	
						2,128	83	225	891	
	多治見 無線電機	JPT (中継用オス・バラ線) ピン番入りマーク チューブ付			3	50	1,688	53	108	462
							1,840	62	138	561
							1,953	83	225	891
コネクタ 0893ページ	JST (中継用メス・バラ線) ピン番入りマーク チューブ付		2	0.1m 毎に 指定可	1,606	41	87	347		
					1,276	41	87	347		
					1,634	53	108	462		
					1,950	62	138	561		
						1,991	83	225	891	
						2,375	112	303	1,186	

## ケーブル仕様

### ケーブル

**Aケーブル**

01171ページ

断面積	芯数
0.5mm <sup>2</sup> (AWG20)	2,3,4,5,7

**Dケーブル**




01177ページ

断面積	芯数
0.5mm <sup>2</sup> (AWG20)	2,3,4,5,7

**Eケーブル**

01469ページ

断面積	芯数
0.5mm <sup>2</sup> (AWG20)	2,3,4,5,7

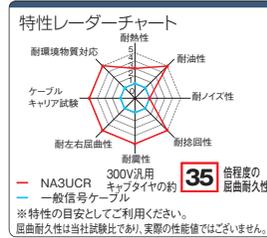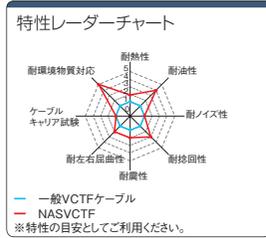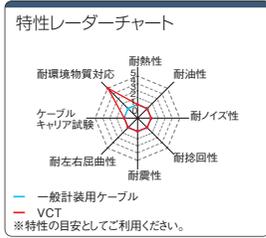

主な仕様

シース色	グレー
取得規格	電安法(一部除く)
定格電圧	300 V
使用温度範囲	-10~60 °C
難燃性	-
曲げ半径 (mm)	仕上外径×6 (固定部) - (可動部)

※推奨値であり保証値ではございません

[※ご注冊]  
0.3、0.5mm<sup>2</sup>を装置間にする場合の定格電圧は100V未満になります。

主な仕様

シース色	ネイビー
取得規格	電安法
定格電圧	300 V
使用温度範囲	0~75 °C
難燃性	-
曲げ半径 (mm)	仕上外径×6 (固定部) - (可動部)

※推奨値であり保証値ではございません

主な仕様

シース色	ネイビー
取得規格	ULAWM2517/c-UL/CE対応
定格電圧	300/CE:300/500 V
使用温度範囲	-20~105 °C
難燃性	VW-1
曲げ半径 (mm)	仕上外径×6 (固定部) 6 (可動部)

※推奨値であり保証値ではございません

## 電気特性

芯数	コネクタ		Aケーブル		Dケーブル		Eケーブル					
	定格電流 (A以下)	定格電圧 (V以下)		断面積	定格電圧	許容電流 A(30°C)	断面積	定格電圧	許容電流 A(30°C)			
		AC	DC									
2	10	600	840	0.5mm <sup>2</sup> (AWG20)	300V	6	0.5mm <sup>2</sup> (AWG20)	300V	4	AWG20 (0.5mm <sup>2</sup> )	300V	9
3		360	504			5			7			
4	5	400	560	0.5mm <sup>2</sup> (AWG20)	300V	4	0.5mm <sup>2</sup> (AWG20)	300V	3	AWG20 (0.5mm <sup>2</sup> )	300V	6
5		350	490			4			5			
7									4			

※各数値は参考値であり、保証値ではありません。

### 組み合わせ方法



- MS コネクタ付ケーブル
- MS コネクタ付ケーブル(防滴)
- JL04 コネクタ付ケーブル
- JL05 コネクタ付ケーブル
- NCS コネクタ付ケーブル
- NJC コネクタ付ケーブル
- NJW コネクタ付ケーブル
- NR コネクタ付ケーブル
- NRW コネクタ付ケーブル
- NET コネクタ付ケーブル
- PRC04 コネクタ付ケーブル
- PRC03 コネクタ付ケーブル
- PRC05 コネクタ付ケーブル
- RO3 コネクタ付ケーブル
- RO4 コネクタ付ケーブル
- PLT コネクタ付ケーブル
- HR10A コネクタ付ケーブル
- XS2 コネクタ付ケーブル
- DIN・ミニDIN コネクタ付ケーブル

■PRC0312 コネクタ対応型番表

形状仕様	芯数	CN1	部材ページ	CN2	部材ページ
P PT	2	PRC03-12A10-2AM10.5	298		
	3	PRC03-12A10-3AM10.5	298		
	4	PRC03-12A10-4M10.5	298		
	5	PRC03-12A10-5M10.5	298		
S ST	2	PRC03-12A10-2AF10.5	298		
	3	PRC03-12A10-3AF10.5	298		
	4	PRC03-12A10-4F10.5	298		
	5	PRC03-12A10-5F10.5	298		
PP	2	PRC03-12A10-2AM10.5	298	PRC03-12A10-2AM10.5	298
	3	PRC03-12A10-3AM10.5	298	PRC03-12A10-3AM10.5	298
	4	PRC03-12A10-4M10.5	298	PRC03-12A10-4M10.5	298
	5	PRC03-12A10-5M10.5	298	PRC03-12A10-5M10.5	298
SS	2	PRC03-12A10-2AF10.5	298	PRC03-12A10-2AF10.5	298
	3	PRC03-12A10-3AF10.5	298	PRC03-12A10-3AF10.5	298
	4	PRC03-12A10-4F10.5	298	PRC03-12A10-4F10.5	298
	5	PRC03-12A10-5F10.5	298	PRC03-12A10-5F10.5	298
PS	2	PRC03-12A10-2AF10.5	298	PRC03-12A10-2AF10.5	298
	3	PRC03-12A10-3AM10.5	298	PRC03-12A10-3AF10.5	298
	4	PRC03-12A10-4M10.5	298	PRC03-12A10-4F10.5	298
	5	PRC03-12A10-5M10.5	298	PRC03-12A10-5F10.5	298
PY	2	PRC03-12A10-2AM10.5	298	F1.25-3.5	468
	3	PRC03-12A10-3AM10.5	298	F1.25-3.5	468
	4	PRC03-12A10-4M10.5	298	F1.25-3.5	468
	5	PRC03-12A10-5M10.5	298	F1.25-3.5	468
SY	2	PRC03-12A10-2AF10.5	298	F1.25-3.5	468
	3	PRC03-12A10-3AF10.5	298	F1.25-3.5	468
	4	PRC03-12A10-4F10.5	298	F1.25-3.5	468
	5	PRC03-12A10-5F10.5	298	F1.25-3.5	468
RP RPT RPRT	2	PRC03-21A10-2AM	299		
	3	PRC03-21A10-3AM	299		
	4	PRC03-21A10-4M	299		
	5	PRC03-21A10-5M	299		
RS RST RSRT	2	PRC03-21A10-2AF	299		
	3	PRC03-21A10-3AF	299		
	4	PRC03-21A10-4F	299		
	5	PRC03-21A10-5F	299		

■PRC0332 コネクタ対応型番表

形状仕様	芯数	CN1	部材ページ	CN2	部材ページ
JP JPT	2	PRC03-32A10-2AM10.5	298		
	3	PRC03-32A10-3AM10.5	298		
	4	PRC03-32A10-4M10.5	298		
	5	PRC03-32A10-5M10.5	298		
JS JST	2	PRC03-32A10-2AF10.5	298		
	3	PRC03-32A10-3AF10.5	298		
	4	PRC03-32A10-4F10.5	298		
	5	PRC03-32A10-5F10.5	298		
JPP	2	PRC03-32A10-2AM10.5	298	PRC03-12A10-2AM10.5	298
	3	PRC03-32A10-3AM10.5	298	PRC03-12A10-3AM10.5	298
	4	PRC03-32A10-4M10.5	298	PRC03-12A10-4M10.5	298
	5	PRC03-32A10-5M10.5	298	PRC03-12A10-5M10.5	298
JSS	2	PRC03-32A10-2AF10.5	298	PRC03-12A10-2AF10.5	298
	3	PRC03-32A10-3AF10.5	298	PRC03-12A10-3AF10.5	298
	4	PRC03-32A10-4F10.5	298	PRC03-12A10-4F10.5	298
	5	PRC03-32A10-5F10.5	298	PRC03-12A10-5F10.5	298
JPS	2	PRC03-32A10-2AM10.5	298	PRC03-12A10-2AF10.5	298
	3	PRC03-32A10-3AM10.5	298	PRC03-12A10-3AF10.5	298
	4	PRC03-32A10-4M10.5	298	PRC03-12A10-4F10.5	298
	5	PRC03-32A10-5M10.5	298	PRC03-12A10-5F10.5	298
JSP	2	PRC03-32A10-2AF10.5	298	PRC03-12A10-2AM10.5	298
	3	PRC03-32A10-3AF10.5	298	PRC03-12A10-3AM10.5	298
	4	PRC03-32A10-4F10.5	298	PRC03-12A10-4M10.5	298
	5	PRC03-32A10-5F10.5	298	PRC03-12A10-5M10.5	298
JPY	2	PRC03-32A10-2AM10.5	298	F1.25-3.5	468
	3	PRC03-32A10-3AM10.5	298	F1.25-3.5	468
	4	PRC03-32A10-4M10.5	298	F1.25-3.5	468
	5	PRC03-32A10-5M10.5	298	F1.25-3.5	468
JSY	2	PRC03-32A10-2AF10.5	298	F1.25-3.5	468
	3	PRC03-32A10-3AF10.5	298	F1.25-3.5	468
	4	PRC03-32A10-4F10.5	298	F1.25-3.5	468
	5	PRC03-32A10-5F10.5	298	F1.25-3.5	468
JPJP	2	PRC03-32A10-2AM10.5	298	PRC03-32A10-2AM10.5	298
	3	PRC03-32A10-3AM10.5	298	PRC03-32A10-3AM10.5	298
	4	PRC03-32A10-4M10.5	298	PRC03-32A10-4M10.5	298
	5	PRC03-32A10-5M10.5	298	PRC03-32A10-5M10.5	298
JSJS	2	PRC03-32A10-2AF10.5	298	PRC03-32A10-2AF10.5	298
	3	PRC03-32A10-3AF10.5	298	PRC03-32A10-3AF10.5	298
	4	PRC03-32A10-4F10.5	298	PRC03-32A10-4F10.5	298
	5	PRC03-32A10-5F10.5	298	PRC03-32A10-5F10.5	298
JPJS	2	PRC03-32A10-2AM10.5	298	PRC03-32A10-2AF10.5	298
	3	PRC03-32A10-3AM10.5	298	PRC03-32A10-3AF10.5	298
	4	PRC03-32A10-4M10.5	298	PRC03-32A10-4F10.5	298
	5	PRC03-32A10-5M10.5	298	PRC03-32A10-5F10.5	298

- コネクタ付ケーブル選定方法
- 角型コネクタ付ケーブル
- 同軸コネクタ付ケーブル
- 丸型コネクタ付ケーブル
- ナイロンコネクタ付ケーブル
- カスタムサービス
- コネクタ付ケーブル資料