



ケーブル仕様

ケーブル

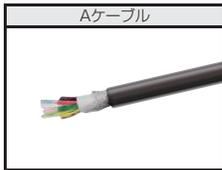

信号用ケーブル(100V)
Aケーブル: サンライトSX
 メーカー: 太陽ケーブルテック(株)
1258ページ

断面積	芯数
0.2mm ²	3A, 5A/B, 6A, 7A, 8A

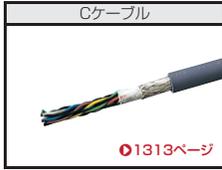


主な仕様

シース色	ネイビー
取得規格	ULAWM2576/ULAWM2095
定格電圧	150/300 V
使用温度範囲	-20~80 ℃
難燃性	VW-1
曲げ半径 (mm)	仕上外径× 6 (固定部) — (可動部)

※推奨値であり保証値ではありません
 【コゴが特長】 ULAWM2095(300V80℃)
 ULAWM2576(150V80℃)

断面積	芯数
0.2mm ²	3A, 5A/B, 6A, 7A, 8A

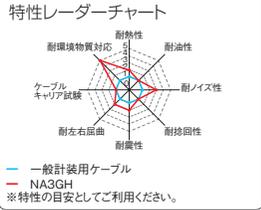

主な仕様

取得規格	ULAWM2405/ULAWM2464
定格電圧	300 V
定格温度	80 ℃
難燃性	VW-1
曲げ半径 (mm)	仕上外径× 4 (固定部) — (可動部)

※推奨値であり保証値ではありません
 【コゴが特長】 NA3GH+2B-8はUL2464になります。

断面積	芯数
0.08mm ²	3A, 5A/B, 6A, 7A, 8A

電気特性

芯数	コネクタ		Aケーブル			Cケーブル			Dケーブル								
	定格電流 (A以下)	定格電圧 (V以下)	断面積	定格電圧	許容電流 A (30℃)	断面積	定格電圧	許容電流 A (30℃)	断面積	定格電圧	許容電流 A (30℃)						
3A	1	100	AWG25 (0.2mm ²)	100V	4.6	AWG25 (0.2mm ²)	150V	3.8	AWG28 (0.08mm ²)	300V	2.4						
5A					3.9							2.8	2.1				
5B														3.5	2.5	1.9	
6A																	1.7
7A																	
8A																	

※各数値は参考値であり、保証値ではありません。

- MS コネクタ付ケーブル
- MS コネクタ付ケーブル(防滴)
- JL04 コネクタ付ケーブル
- JL05 コネクタ付ケーブル
- NCS コネクタ付ケーブル
- NJC コネクタ付ケーブル
- NJW コネクタ付ケーブル
- NR コネクタ付ケーブル
- NRW コネクタ付ケーブル
- NET コネクタ付ケーブル
- PRC04 コネクタ付ケーブル
- PRC03 コネクタ付ケーブル
- PRC05 コネクタ付ケーブル
- RO3 コネクタ付ケーブル
- RO4 コネクタ付ケーブル
- PLT コネクタ付ケーブル
- HR10A コネクタ付ケーブル
- XS2 コネクタ付ケーブル
- DIN・ミニDIN コネクタ付ケーブル

■NPLT コネクタ対応型番表

形状仕様	芯数	型番	CN1	部材ページ	CN2	部材ページ
S ST	2	NPLT-S-2-□	PLT-162-P-R	▶237 ページ		
	3	NPLT-S-3-□	PLT-163-P-R			
	4	NPLT-S-4-□	PLT-164-P-R			
	5	NPLT-S-5-□	PLT-165-P-R			
	6	NPLT-S-6-□	PLT-166-P-R			
	8	NPLT-S-8-□	PLT-168-P-R			
JP JPT	2	NPLT-JP-2-□	PLT-162-AD-R	▶238 ページ		
	3	NPLT-JP-3-□	PLT-163-AD-R			
	4	NPLT-JP-4-□	PLT-164-AD-R			
	5	NPLT-JP-5-□	PLT-165-AD-R			
	6	NPLT-JP-6-□	PLT-166-AD-R			
	8	NPLT-JP-8-□	PLT-168-AD-R			
SS	2	NPLT-SS-2-□	PLT-162-P-R	▶237 ページ	PLT-162-P-R	▶237 ページ
	3	NPLT-SS-3-□	PLT-163-P-R		PLT-163-P-R	
	4	NPLT-SS-4-□	PLT-164-P-R		PLT-164-P-R	
	5	NPLT-SS-5-□	PLT-165-P-R		PLT-165-P-R	
	6	NPLT-SS-6-□	PLT-166-P-R		PLT-166-P-R	
	8	NPLT-SS-8-□	PLT-168-P-R		PLT-168-P-R	
JPJP	2	NPLT-JPJP-2-□	PLT-162-AD-R	▶238 ページ	PLT-162-AD-R	▶238 ページ
	3	NPLT-JPJP-3-□	PLT-163-AD-R		PLT-163-AD-R	
	4	NPLT-JPJP-4-□	PLT-164-AD-R		PLT-164-AD-R	
	5	NPLT-JPJP-5-□	PLT-165-AD-R		PLT-165-AD-R	
	6	NPLT-JPJP-6-□	PLT-166-AD-R		PLT-166-AD-R	
	8	NPLT-JPJP-8-□	PLT-168-AD-R		PLT-168-AD-R	
SJP	2	NPLT-SJP-2-□	PLT-162-P-R	▶237 ページ	PLT-162-AD-R	▶238 ページ
	3	NPLT-SJP-3-□	PLT-163-P-R		PLT-163-AD-R	
	4	NPLT-SJP-4-□	PLT-164-P-R		PLT-164-AD-R	
	5	NPLT-SJP-5-□	PLT-165-P-R		PLT-165-AD-R	
	6	NPLT-SJP-6-□	PLT-166-P-R		PLT-166-AD-R	
	8	NPLT-SJP-8-□	PLT-168-P-R		PLT-168-AD-R	
SY	2	NPLT-SY-2-□	PLT-162-P-R	▶237 ページ	F1.25-V3.5	▶468 ページ
	3	NPLT-SY-3-□	PLT-163-P-R		F1.25-V3.5	
	4	NPLT-SY-4-□	PLT-164-P-R		F1.25-V3.5	
	5	NPLT-SY-5-□	PLT-165-P-R		F1.25-V3.5	
	6	NPLT-SY-6-□	PLT-166-P-R		F1.25-V3.5	
	8	NPLT-SY-8-□	PLT-168-P-R		F1.25-V3.5	
JPY	2	NPLT-JPY-2-□	PLT-162-AD-R	▶238 ページ	F1.25-V3.5	▶468 ページ
	3	NPLT-JPY-3-□	PLT-163-AD-R		F1.25-V3.5	
	4	NPLT-JPY-4-□	PLT-164-AD-R		F1.25-V3.5	
	5	NPLT-JPY-5-□	PLT-165-AD-R		F1.25-V3.5	
	6	NPLT-JPY-6-□	PLT-166-AD-R		F1.25-V3.5	
	8	NPLT-JPY-8-□	PLT-168-AD-R		F1.25-V3.5	

■DIN コネクタ対応型番表

形状仕様	コネクタ配列	CN1	部材ページ	CN2	部材ページ
P	3A	MP130-8	▶329 ページ		
	5A	MP132-8			
	5B	MP133-8			
	6A	MP016-8			
	7A	MP017-8			
	8A	MP018-8			
S	3A	MJ-50	▶329 ページ		
	5A	MJ-52			
	5B	MJ-53			
	6A	MJ-54			
	7A	MJ-55			
	8A	MJ-56			
PP	3A	MP130-8	▶329 ページ	MP130-8	▶329 ページ
	5A	MP132-8		MP132-8	
	5B	MP133-8		MP133-8	
	6A	MP016-8		MP016-8	
	7A	MP017-8		MP017-8	
	8A	MP018-8		MP018-8	
PS	3A	MP130-8	▶329 ページ	MJ-50	▶329 ページ
	5A	MP132-8		MJ-52	
	5B	MP133-8		MJ-53	
	6A	MP016-8		MJ-54	
	7A	MP017-8		MJ-55	
	8A	MP018-8		MJ-56	
SS	3A	MJ-50	▶329 ページ	MJ-50	▶329 ページ
	5A	MJ-52		MJ-52	
	5B	MJ-53		MJ-53	
	6A	MJ-54		MJ-54	
	7A	MJ-55		MJ-55	
	8A	MJ-56		MJ-56	
PR	3A	MP130-8	▶329 ページ	0.3-3	▶464 ページ
	5A	MP132-8		0.3-3	
	5B	MP133-8		0.3-3	
	6A	MP016-8		0.3-3	
	7A	MP017-8		0.3-3	
	8A	MP018-8		0.3-3	
SR	3A	MJ-50	▶329 ページ	0.3-3	▶464 ページ
	5A	MJ-52		0.3-3	
	5B	MJ-53		0.3-3	
	6A	MJ-54		0.3-3	
	7A	MJ-55		0.3-3	
	8A	MJ-56		0.3-3	
PY	3A	MP130-8	▶329 ページ	F0.3-3	▶468 ページ
	5A	MP132-8		F0.3-3	
	5B	MP133-8		F0.3-3	
	6A	MP016-8		F0.3-3	
	7A	MP017-8		F0.3-3	
	8A	MP018-8		F0.3-3	
SY	3A	MJ-50	▶329 ページ	F0.3-3	▶468 ページ
	5A	MJ-52		F0.3-3	
	5B	MJ-53		F0.3-3	
	6A	MJ-54		F0.3-3	
	7A	MJ-55		F0.3-3	
	8A	MJ-56		F0.3-3	