 


使用部材情報

▼ELコネクタ付ケーブル



芯数	コネクタ (O399)		Aケーブル (O1171)		Eケーブル (O1177)		単芯電線 (O1375)				
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)
2	300	5	0.5	300	6.0	0.5	300	5.0	AWG20	300	7
3					5.0						
4					4.0						
6					4.0						
12					3.0						
15											

▼SMコネクタ付ケーブル



芯数	コネクタ (O402)		Aケーブル (O1171)		Bケーブル (O1453)		Eケーブル (O1309)		単芯電線 (O1375)					
	定格電圧 V	定格電流 A	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積 mm ²	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)	断面積	定格電圧 V	許容電流 A(30℃)			
2	250	3	0.3	300	4.0	0.3	300	4.0	0.3	300	6.3	AWG22	300	5
3					3.0						5.0			
4					3.0						4.2			
6					2.0						3.4			
10											3.1			
12														


ミスミのWEBカタログでは豊富なラインナップをお取り扱いしております

本カタログ未掲載商品はWEBにて絶賛販売中!!

D3200ダイナミック
コネクタ付ケーブル



D5200ダイナミック
コネクタ付ケーブル

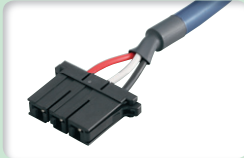

ユニバーサルメーテンロック
コネクタ付ケーブル



コマーシャルメーテンロック
コネクタ付ケーブル



1625
コネクタ付ケーブル



3191
コネクタ付ケーブル



CLO7防水
コネクタ付ケーブル



探しているナイロンコネクタ付ケーブルが見つからない・・・
そんな時は、ミスミWEBカタログで瞬間チェック完了!

ナイロンコネクタ付ケーブル

検索

今すぐ
検索!



<http://jp.misumi-ec.com>にアクセスし、
検索ボックスにナイロンコネクタ付ケーブルと入れて検索



※その他、ナイロンコネクタと他のコネクタの組み合わせやパラ線の一部線色変更は「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。
詳しくはO937ページ