


ミスミ

NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

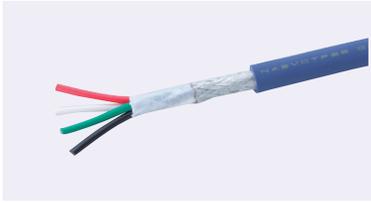

電安法 PSE 300V より線 1重 シールド 耐油

ココが特長 300V 柔軟タイプシールド付 汎用ケーブル



・採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
 ・ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
 ・単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ・採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品

ストック T

1~99m (5本まで)

巻末-9

2 日日出荷

当日出荷 ¥1,000/本

100m (2本まで)

ストック A

1 日日出荷

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	芯数	販売単位 全長 ^{※3} もしくは 指定長さ	通常 出荷日	¥通常単価		¥指定長単価				通常 出荷日				
					100m(巻) ×1~2本		99~50m		49~20m			19~10m		9~1m	
					ストック ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	通常 メートル 単価 ^{※2}	ストック ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	通常 メートル 単価 ^{※2}	ストック ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	通常 メートル 単価 ^{※2}		ストック ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	通常 メートル 単価 ^{※2}		
NASVCTFSB	0.5	2	500	都度見積	155	在庫品	166	191	191	212	在庫品				
		3			181	在庫品	195	222	222	248	在庫品				
		4			212	在庫品	226	258	258	287	在庫品				
		6			300	在庫品	322	368	368	410	在庫品				
		8			416	在庫品	428	488	488	544	在庫品				
		10			492	在庫品	506	578	578	644	在庫品				
	0.75	12	1000	都度見積	532	在庫品	551	630	630	703	在庫品				
		16			657	在庫品	685	784	784	874	在庫品				
		20			968	在庫品	1,025	1,171	1,171	1,306	在庫品				
		30			1,482	T 1日目	1,567	T/A 1,704	T/A 1,790	T/A 1,999	T/A 2日目				
		2			164	在庫品	177	201	201	224	在庫品				
		3			189	在庫品	204	234	234	260	在庫品				
	1.25	4	1000	都度見積	222	在庫品	237	271	271	303	在庫品				
		6			318	在庫品	341	387	387	433	在庫品				
		8			419	在庫品	449	515	515	576	在庫品				
		10			587	T 1日目	588	T/A 603	T/A 684	T/A 764	T/A 2日目				
		12			630	在庫品	658	745	745	830	在庫品				
		16			786	T 1日目	818	T/A 928	T/A 928	T/A 1,035	T/A 2日目				
	2	2	1000	都度見積	206	在庫品	222	252	252	282	在庫品				
		3			242	在庫品	261	299	299	333	在庫品				
		4			287	在庫品	308	352	352	394	在庫品				
		6			419	在庫品	437	501	501	558	在庫品				
		8			552	T 1日目	580	T/A 663	T/A 663	T/A 740	T/A 2日目				
		10			776	T 1日目	804	T/A 912	T/A 912	T/A 1,017	T/A 2日目				
2	12	1000	都度見積	832	T 1日目	871	T/A 987	T/A 987	T/A 1,103	T/A 2日目					
	16			1,196	T 1日目	1,250	T/A 1,621	T/A 1,621	T/A 1,809	T/A 2日目					
	2			271	在庫品	291	330	330	367	在庫品					
	3			327	T 1日目	350	T/A 396	T/A 396	T/A 443	T/A 2日目					
	4			402	在庫品	429	487	487	543	在庫品					
	6			583	T 1日目	603	T/A 684	T/A 684	T/A 764	T/A 2日目					
2	8	1000	都度見積	798	T 1日目	831	T/A 942	T/A 942	T/A 1,051	T/A 2日目					
	10			962	T 1日目	1,004	T/A 1,140	T/A 1,140	T/A 1,273	T/A 2日目					
	12			1,079	T 1日目	1,126	T/A 1,274	T/A 1,274	T/A 1,423	T/A 2日目					



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。



Order 注文例

型番	断面積	芯数	長さ
NASVCTFSB	0.5	2	10

※[(: 半角括弧)、I : イチ、II : アイ、O : セロ、OO : オー]などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

電力ケーブル

制御・計装
ケーブル

電気・電子・
通信機器用
絶縁電線

機械用ロボット
ケーブル

省配線・
ネットワーク
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

情報通信
ケーブル

防災用警報用
ケーブル

エコ電線
ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル
(オプション・
その他)

カタログの見た
目とカタログ内用
語解説

電線規格に
関するガイド

UL規格ケーブル
について(ULリスト
ケーブルのご案内)

電線取り扱いと
選定について

電線の基本

電線の基本/
電線の梱包形態
について

電線構造に
関するガイド

電線特性に
ついて

材質特性

サンプル提供
サービス