


ミスミ

NA6UCRSB 高屈曲 UL/CE シールド付

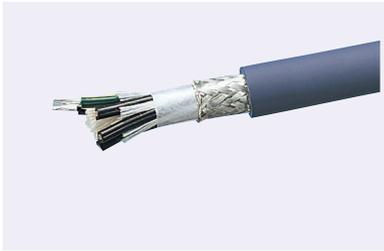

電気用品安全法を取得していません。

UL AWM VW-1 CSA CE対応 600V 200V/500V 欧州規格
より線 1重 シールド 細線化 耐油 耐熱

在庫品 ストック T
1~99m (5本まで) 巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本
2 日目出荷
100m ストック A
1 日目出荷 巻末-9 翌日出荷 ¥500/本
※ストローク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

ココが特長
● 屈曲性能において非常に優れております。
● 中心補強紐によって強化された600V定格のUL/CE 対応電源向き可動ケーブル(シールド付)です。(CE: 300/500V定格)

● 欧州規格の定格電圧の表示方法についてはOP1677を確認して下さい。
● この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

RoHS
サンプル提供
P.1692

型番	AWG サイズ	芯数	販売単位 全長 ^{※3} もしくは 指定長	¥スライド単価			通常 出荷日	通常 出荷日	¥指定長単価				通常 出荷日						
				1000m (100m×10 ^{※3})	500m (100m×5 ^{※3})	100m(巻) (100m×3 ^{※3})			99~50m	49~20m	19~10m	9~1m							
				メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}			メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}		メートル 単価 ^{※2}					
NA6UCRSB	20	2	1 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	383	399	402	都度見積	437	T	1日目	691	T/A	889	T/A	937	T/A	1,076	T/A	2日目
		3		422	462	466		508	在庫品	807	1,022	1,078	1,237	在庫品					
		4		482	529	532		579	在庫品	917	1,163	1,225	1,407	在庫品					
		6		735	767	773		842	T	1日目	1,333	T/A	1,689	T/A	1,779	T/A	2,044	T/A	2日目
		8		914	953	961		1,046	T	1日目	1,657	T/A	2,099	T/A	2,212	T/A	2,541	T/A	2日目
		10		1,022	1,065	1,074		1,168	T	1日目	1,852	T/A	2,346	T/A	2,472	T/A	2,840	T/A	2日目
	18	20		2,096	2,186	2,203		2,398	T	1日目	3,685	T/A	4,670	T/A	4,921	T/A	5,652	T/A	2日目
		2		401	439	443		481	在庫品	889	1,149	1,210	1,390	在庫品					
		3		494	515	520		595	T	1日目	897	T/A	1,137	T/A	1,197	T/A	1,375	T/A	2日目
		4		526	576	580		632	在庫品	1,168	1,508	1,589	1,825	在庫品					
		6		857	938	945		1,028	在庫品	1,632	2,068	2,179	2,503	在庫品					
		8		1,178	1,228	1,238		1,348	T	1日目	2,071	T/A	2,623	T/A	2,764	T/A	3,175	T/A	2日目
16	10	1,348	1,405	1,416	1,542	T	1日目	2,370	T/A	3,002	T/A	3,163	T/A	3,634	T/A	2日目			
	12	2,168	2,260	2,279	2,481	T	1日目	3,814	T/A	4,830	T/A	5,090	T/A	5,847	T/A	2日目			
	16	2,370	2,471	2,492	2,712	T	1日目	4,139	T/A	5,278	T/A	5,278	T/A	5,630	T/A	2日目			
	2	483	503	507	552	T	1日目	1,017	T/A	1,315	T/A	1,385	T/A	1,592	T/A	2日目			
	3	551	603	608	662	在庫品	1,048	1,327	1,398	1,607	在庫品								
	4	610	668	674	732	在庫品	1,354	1,750	1,843	2,118	在庫品								
14	6	1,068	1,113	1,123	1,222	T	1日目	2,187	T/A	2,828	T/A	2,979	T/A	3,422	T/A	2日目			
	8	1,554	1,621	1,634	1,778	T	1日目	2,735	T/A	3,464	T/A	3,650	T/A	4,194	T/A	2日目			
	10	1,887	1,967	1,985	2,159	T	1日目	3,317	T/A	4,204	T/A	4,429	T/A	5,088	T/A	2日目			
	2	615	674	679	739	T	1日目	1,136	T/A	1,438	T/A	1,516	T/A	1,741	T/A	2日目			
	3	747	817	825	897	T	1日目	1,379	T/A	1,748	T/A	1,842	T/A	2,115	T/A	2日目			
	4	893	931	940	1,022	T	1日目	1,830	T/A	2,364	T/A	2,491	T/A	2,861	T/A	2日目			
12	6	1,300	1,355	1,366	1,487	T	1日目	2,659	T/A	3,442	T/A	3,627	T/A	4,167	T/A	2日目			
	8	1,985	2,068	2,086	2,270	T	1日目	3,462	T/A	4,419	T/A	4,419	T/A	4,713	T/A	2日目			
	4	1,150	1,200	1,209	1,316	T	1日目	2,358	T/A	3,049	T/A	3,212	T/A	3,690	T/A	2日目			
	6	1,963	2,046	2,063	2,245	T	1日目	3,425	T/A	4,371	T/A	4,371	T/A	4,662	T/A	2日目			
	4	1,491	1,554	1,568	1,707	T	1日目	3,053	T/A	3,946	T/A	4,158	T/A	4,777	T/A	2日目			
	6	2,651	2,763	2,786	3,032	T	1日目	4,627	T/A	5,903	T/A	5,903	T/A	6,296	T/A	2日目			

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※1 ストロークの対象品は価格の右側の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。

Order 注文例
 型番 - AWGサイズ - 芯数 - 長さ
 NA6UCRSB - 20 - 2 - 10
 ※「:」(半角括弧)、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: セロ、「|」: オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

30%細いケーブルベア専用ケーブルあります!
 NARVCTSB ミスミオリジナル(1.25mm²×4芯)
 NA6FURSB ミスミオリジナル(※16AWG×4芯) ※1.25mm²相当
 大好評!!NA6FURシリーズ OP1439
 素材を大幅に見直し、ケーブルベア専用設計する事で、細く仕上げました。是非ご検討下さい。規格、仕様については、各商品ページで必ずご確認ください。