

ミスミ

樹脂製フレキシューブ コネクタ (MS接続用)



ココが特長

RFシリーズ保護管用 MSコネクタ接続用コネクタ

IP67 IEC UL

在庫品

RoHS

- RFシリーズ○1831ページフレキシューブと組み合わせて使用するMS接続用コネクタ
- UL File No. E86359
- IP67保護構造



MS接続用コネクタはMS互換型コネクタとシェルサイズが同じでも、ネジサイズが異なる場合があります。コネクタのネジサイズを十分ご確認の上、ご使用ください。
○1831ページに掲載のチューブ以外との接続はできません。




Order 注文例

型番	
RQ-MS12S-11	



1個単位

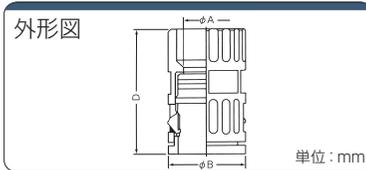

単位: mm

材質	6ナイロン UL94V-0
使用温度範囲	-30°C~+100°C
適合規格	IEC204 CDIN ED60204
色	黒
保護等級	IP67

公差±0.2

型番	適合チューブ ○1831ページ	コネクタシェル サイズ	ネジサイズ	最小内径 φA	最大外径 φB	全長 D	重量 (g)	¥通常単価 1~9個
RQ-MS12S-11	RF-11	10SL,12S	5/8-24UNEF-2B	12.5	23.6	41.7	71	431
RQ-MS14S-11		14S	3/4-20UNEF-2B		29.5		84	431
RQ-MS16-16		16	7/8-20UNEF-2B		30.1		141	441
RQ-MS18-16	RF-16	18	1-20UNEF-2B	17.0	30.1	50.3	160	441
RQ-MS20-22-16		20,22	1 3/16-18UNEF-2B		34.6		197	662
RQ-MS20-22-21		20,22	1 3/16-18UNEF-2B		37.0		204	683
RQ-MS24-28-21	RF-21	24,28	1 7/16-18UNEF-2B	23.5	41.0	54.0	219	683
RQ-MS24-28-29		24,28	1 7/16-18UNEF-2B		44.0		240	777
RQ-MS32-29		32	1 3/4-18UNS-2B		49.0		275	1,481
RQ-MS36-29	RF-29	36	2-18UNS-2B	30.5	55.0	56.0	291	1,481

ミスミ

樹脂製フレキシューブ サドル



サドル

専用蓋

ココが特長

RFシリーズ樹脂製保護管用サドル

在庫品


RoHS

- RFシリーズ○1831ページフレキシューブを機械面等に固定するための専用サドルです。
- 別売で専用蓋もご用意しています。



○1831ページに掲載のチューブ以外との接続はできません。

材質	6ナイロン UL94V-0
使用温度範囲	-30°C~+100°C
適合規格	IEC204 CDIN ED60204
色	黒

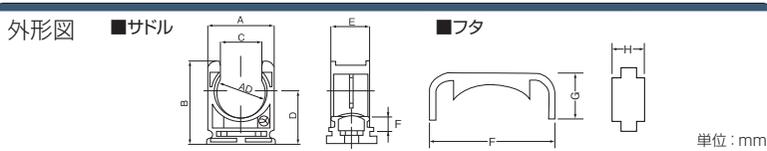

単位: mm



サドル 1個単位

型番	適合チューブ ○1831ページ	AD	A	B	C	D	E	F	取付ネジ	重量 (g)	¥通常単価 1~19個
RQ-H7	RF-7	10.0	19.5	19.0	8.4	13	15	3.2	4.5	4.3	210
RQ-H9	RF-9	13.0	19.5	22.6	9.3	14.5		3.7		4.9	189
RQ-H11	RF-11	15.8	21.5	25.4	11.2	16.1		3.5		5.7	210
RQ-H16	RF-16	21.2	26.5	33.0	16.6	21		5.5	6.5	252	
RQ-H21	RF-21	28.5	34.7	39.4	20.4	22.7		3.5	11.8	473	
RQ-H29	RF-29	34.5	40.0	44.4	25.6	26		3.7	11.3	620	
RQ-H36	RF-36	42.5	48.5	52.9	30.1	30	3.8	6.5	15.9	735	
RQ-H48	RF-48	54.5	59.9	65.8	38.1	37.3	5.2		21.0	903	

(注)F寸法は実測値となります。公差±0.2

フタ 1個単位

型番	適合サドル ○1831ページ	サイズ (公差±0.2、単位mm)			重量 (g)	¥通常単価 1~19個
		F	G	H		
RQ-HD11	RQ-H11	21.5	8.2	15	1.2	168
RQ-HD16	RQ-H16	26.5	9.0		1.5	189
RQ-HD21	RQ-H21	34.7	15.6		1.7	210
RQ-HD29	RQ-H29	40.0	19.6		2.2	284
RQ-HD36	RQ-H36	48.5	19.6		2.8	336
RQ-HD48	RQ-H48	59.9	24.5		3.5	473



Order 注文例

型番	
RQ-H9	

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。