

ミスミ

スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ

PPCOチューブ専用継ぎ手



PPCOチューブ専用ロックナット



ココが特長

PPCOFチューブのパネル取付コネクタ

- PPCOFチューブをパネル等に固定するための継ぎ手とロックナットです。
- チューブ本体とのセット販売も行っています。




ご注意

- ・PPCOFチューブ(○1838ページ)以外の樹脂製チューブには使用できません。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	6ナイロン
使用温度範囲	-20℃~90℃

外形図

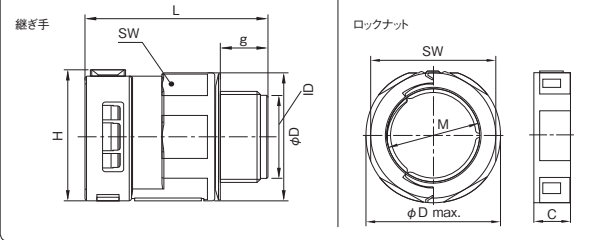

在庫品

RoHS



継ぎ手

1個単位

型番	適合チューブ ○1838ページ	ネジ呼称	サイズ(mm)						重量(g)	¥通常単価 1~4個
			H	g	L	D(max)	ID	SW		
BLNO-M160	PPCOF-10B	M16×1.5	20.0	13.0	36.5	21.0	11.0	17.0	3	431
BLNO-M207	PPCOF-17B	M20×1.5	28.5	13.0	43.5	27.0	14.5	25.0	7	525
BLNO-M253	PPCOF-23B	M25×1.5	36.5	14.0	52.5	35.0	18.5	33.0	13	777
BLNO-M406	PPCOF-36B	M40×1.5	54.0	22.0	74.5	53.0	33.0	50.0	46	1,754
BLNO-M508	PPCOF-48B	M50×1.5	66.0	22.0	80.5	65.0	42.5	62.0	65	2,205

ロックナット

1個単位

型番	適合継ぎ手 ○1838ページ	ネジ呼称	サイズ(mm)			重量(g)	¥通常単価 1~4個
			C	D(max)	SW		
BLN-M16	BLNO-M160	M16×1.5	8.0	21.5	19.0	1	368
BLN-M20	BLNO-M207	M20×1.5	8.0	29.5	27.0	3	420
BLN-M25	BLNO-M253	M25×1.5	9.0	35.5	32.0	4	609
BLN-M40	BLNO-M406	M40×1.5	15.0	53.0	48.0	11	1,250
BLN-M50	BLNO-M508	M50×1.5	15.0	69.5	64.0	20	1,407



Order
注文例

型番

BLNO-M160

ミスミ

スリット入り2重樹脂製チューブ サドル



使用例



ココが特長

PPCOFチューブの専用サドル

- PPCOFチューブ専用のネジ止め方式のサドルです。




ご注意

- ・PPCOFチューブ(○1838ページ)以外の樹脂製チューブには使用できません。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	6ナイロン
使用温度範囲	-20℃~90℃

外形図

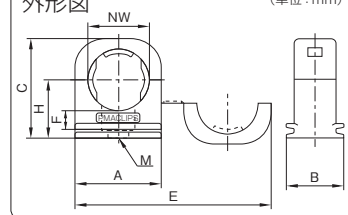

在庫品

RoHS



1個単位



Order
注文例

型番

BFH-10-0

型番	適合チューブ ○1838ページ	サイズ(mm)						重量(g)	¥通常単価 1~19個
		A	B	C	H	E	F		
BFH-10-0	PPCOF-10B	20.5	20.0	24.5	15.5	47.5	6.0	4	105
BFH-17-0	PPCOF-17B	30.0	20.0	34.0	20.0	68.0	6.0	8	126
BFH-23-0	PPCOF-23B	38.5	20.0	42.0	24.0	85.0	6.5	11	231
BFH-36-0	PPCOF-36B	55.5	20.0	56.0	31.0	119.0	6.5	19	462
BFH-48-0	PPCOF-48B	67.5	20.0	68.0	37.0	143.0	6.5	26	735

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。