

ミスミ

金属製コンジット チューブ本体(耐油)



ココが特長

ビニル樹脂コーティングした金属製保護管

- 電線を収容し、外圧や切削油、潤滑油などから安全に保護するビニル被覆のコンジットです。
- 軽量で柔軟性に富み、曲げ半径も小さく、作業性が優れています。
- 専用コネクタ **1850~1852ページ** との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。

IP67

2 日目出荷


RoHS



ご注意

- ・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
- ・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

外形図 (単位: mm)

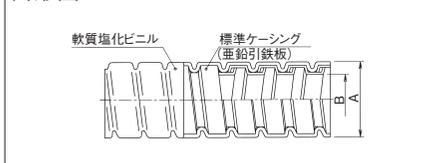

規格表

型番	タイプ	サイズ	最小内径 B	最大外径 A	最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
					固定時	可動時	
FAG	10	10.0	15.5	35	77	0.154	
	12	12.3	18.0	40	91	0.194	
	16	15.8	21.3	45	114	0.222	
	22	20.8	26.7	55	136	0.310	
	28	26.4	33.4	70	183	0.407	
	36	35.0	42.2	85	228	0.550	
	42	40.0	48.3	105	275	0.670	



1本単位



Order 注文例

型番	指定長
FAG10	2.1



1巻単位

型番	タイプ	サイズ	¥通常単価 (0.1m単位指定)								¥通常単価 (巻)					
			0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	タイプ	サイズ	20	30
FAG	10	1.029	1,617	2,426	3,014	3,612	4,158	4,977	5,975	7,172	8,600	10	—	—	—	10,080
	12	1,187	1,754	2,657	3,339	4,011	4,683	5,534	6,636	7,970	9,566	12	—	—	—	12,180
	16	1,260	1,449	2,940	3,707	4,494	5,271	6,248	7,487	8,988	10,710	16	—	—	—	14,175
	22	1,523	2,489	3,864	4,935	6,038	7,182	8,484	10,175	12,180	14,595	22	—	—	—	12,075
	28	2,258	3,486	5,366	6,678	8,148	9,429	11,340	13,650	16,380	19,635	28	—	—	—	15,750
	36	2,720	4,568	6,594	8,631	10,605	12,180	13,335	14,595	15,960	17,535	36	15,225	—	—	—
	42	3,329	5,691	8,274	10,815	13,335	15,330	16,800	18,480	20,265	22,260	42	20,055	—	—	—

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位での販売になります。

ミスミ

金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)



ココが特長

耐油・耐屈曲タイプの金属製保護管

- FAG(耐油タイプ)に比べて、引張り、捻れに強く、速度、頻度の激しい可動部での使用に適しています。
- 専用コネクタ **1850~1852ページ** との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。

IP67

2 日目出荷


RoHS



ご注意

- ・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
- ・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

外形図 (単位: mm)

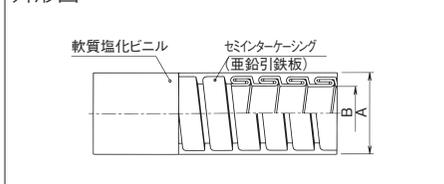

規格表

型番	タイプ	サイズ	最小内径 B	最大外径 A	最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
					固定時	可動時	
FSV	10	10.0	15.5	65	119	0.320	
	12	12.3	18.0	70	141	0.380	
	16	15.8	21.3	80	176	0.460	
	22	20.8	26.7	110	211	0.610	
	28	26.4	33.4	130	283	0.830	



1本単位



Order 注文例

型番	指定長
FSV10	2.1



1巻単位

型番	タイプ	サイズ	¥通常単価 (0.1m単位指定)								¥通常単価 (巻)		
			0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	タイプ
FSV	10	3,444	5,397	7,287	9,188	11,099	12,285	15,383	18,470	22,155	26,597	10	22,754
	12	4,379	5,943	8,243	9,367	12,663	14,070	17,441	20,927	25,116	30,135	12	26,471
	16	4,032	6,668	9,198	11,739	14,259	16,244	19,877	23,856	28,623	34,346	16	30,219
	22	4,820	8,169	11,519	14,763	18,270	20,798	25,946	31,133	37,359	44,835	22	39,533
	28	6,143	10,857	15,603	20,517	25,190	29,568	36,015	43,218	51,870	62,244	28	56,322

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位(30m)での販売になります。

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。