

ミスミ

金属性コンジット チューブ本体(ブレード破覆)



ココが特長

切削粉やスパッタから電線を保護する金属製保護管


- 高熱の切削粉やスパッタ等から保護するブレード破覆付きのコンジットです。
- 柔軟性があり曲げ半径の小さい保護管です。
- 専用コネクタ**1850**~**1852ページ**との組み合わせで盤やボックスに固定できます。

注意

- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・本製品には防水機能はありません。
- ・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
- ・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

2 日目出荷

RoHS

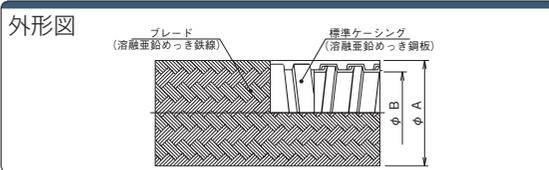

規格表

(単位: mm)

タイプ	サイズ	型番		最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
		最小内径 B	最大外径 A	固定時	可動時	
FTUB	10	10.0	15.5	42	77	0.264
	12	12.3	18.0	50	91	0.306
	16	15.8	21.3	62	114	0.382
	22	20.8	26.7	75	136	0.517
	28	26.4	33.4	100	183	0.627

¥ 1本単位

型番		¥通常単価 (0.1m単位指定)									
タイプ	サイズ	0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20
FTUB	10	1,966	2,884	3,964	4,871	5,324	6,577	7,430	7,916	8,737	9,590
	12	2,117	3,197	4,428	5,508	6,048	7,441	8,424	9,040	9,990	11,016
	16	2,311	3,575	5,022	6,286	6,944	8,521	9,698	10,433	11,556	12,744
	22	2,581	4,126	5,832	7,366	8,197	10,033	11,448	12,420	13,824	15,228
	28	3,283	5,519	7,916	10,152	11,448	13,932	15,984	17,280	19,332	21,384

¥ 1巻単位

型番		¥通常単価 (巻)	
タイプ	サイズ	30	50
FTUB	10	—	18,792
	12	—	22,032
	16	—	26,028
	22	19,224	—
	28	27,648	—

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位での販売になります。



Order 注文例

型番	—	指定長
FTUB16	—	5.4

ミスミ

金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)



ココが特長

樹脂被覆なしの金属製保護管


- 電線を収容し、外圧などから安全に保護するシルバートップ(亜鉛引鉄板)製のコンジットです。
- 軽量で柔軟性に富み、作業性が優れています。
- 専用コネクタ**1850**~**1852ページ**との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。

注意

- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
- ・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

2 日目出荷

RoHS

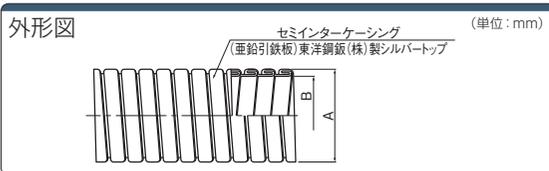

規格表

タイプ	サイズ	型番		最小内側曲げ半径		重量 (kg/1mあたり)
		最小内径 B	最大外径 A	固定時	可動時	
FSN	10	10.0	13.0	55	75	0.233
	12	12.3	16.1	60	80	0.283
	16	15.8	19.2	70	95	0.327
	22	20.8	24.5	90	120	0.433
	28	26.4	30.6	110	140	0.650

¥ 1本単位

型番		¥通常単価 (0.1m単位指定)									
タイプ	サイズ	0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20
FSN	10	3,507	5,019	6,531	8,148	9,503	16,013	12,726	15,267	18,323	21,977
	12	3,696	5,471	7,182	8,915	10,668	18,449	14,658	17,577	21,105	25,326
	16	3,885	5,691	7,728	9,608	11,571	20,118	15,971	19,163	22,995	27,594
	22	4,463	7,014	9,524	12,012	14,574	25,526	20,276	24,329	29,190	35,028
	28	4,988	7,749	10,521	13,293	16,055	28,014	22,250	26,702	32,036	38,451

¥ 1巻単位

型番		¥通常単価 (巻)	
タイプ	サイズ	30	
FSN	10	19,719	
	12	22,323	
	16	24,927	
	22	32,550	
	28	36,068	

※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位(30m)での販売になります。

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。



Order 注文例

型番	—	指定長
FSN16	—	5.4