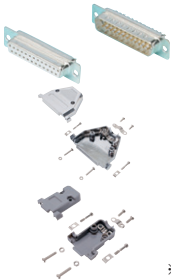


使用部材情報

コネクタ・フード

RS232C(P.2061~2064)
GRPD シリーズ

| コネクタ | |
|-----------|--------------|
| メーカー | ミスミ |
| 型番 | DB-***S* |
| 更に詳しく | 017ページ |
| EMI対策型フード | |
| メーカー | ミスミ |
| 型番 | MDA-***H-*** |
| 更に詳しく | 030ページ |
| プラスチックフード | |
| メーカー | ミスミ |
| 型番 | RDA-***H-*** |
| 更に詳しく | 030ページ |


*GRPDDN・GRPDDJ・GRPDDNIはフード無し

RS232C(P.2066)



| コネクタ | |
|---------|----------------|
| メーカー | JAE |
| 型番 | D***F-N |
| 定格電流 | 5A |
| 定格電圧 | — |
| 更に詳しく | 016ページ |
| 高密度コネクタ | |
| メーカー | 輸入品 |
| 型番 | HD-***S* |
| 定格電流 | 5A |
| 定格電圧 | — |
| 更に詳しく | 021ページ |
| フード | |
| メーカー | JAE |
| 型番 | D*-C8-J**-F*1R |
| 更に詳しく | 029ページ |

*BDDN・BDDJ・BDDUIはフード無し

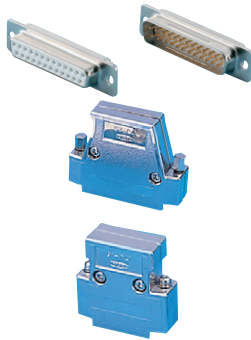RS232C(P.2065)
GRND シリーズ

| コネクタ | |
|---------|-------------------|
| メーカー | DDK |
| 型番 | 17JE-*****-02-D1 |
| 定格電流 | 5A |
| 定格電圧 | AC300V |
| 更に詳しく | 018ページ |
| アングルフード | |
| メーカー | DDK |
| 型番 | 17JE-***LH*-1*-CF |
| 更に詳しく | 031ページ |
| フード | |
| メーカー | DDK |
| 型番 | 17JE-***H-1*-CF |
| 更に詳しく | 031ページ |

*GRNDDN・GRNDDJ・GRNDDUIはフード無し

RS232C
ケーブル

多芯ケーブル

SBケーブル



| | |
|-------------|----------|
| メーカー | ミスミ |
| 型番 | SS30WS |
| 取得規格 | AWM20276 |
| 定格温度 | 80℃ |
| 難燃性 | VW-1SC |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×8倍 |
| 曲げ半径mm(可動部) | — |
| 更に詳しく | 01339ページ |

Aケーブル(RS232-シリーズ)
Eケーブル(他ページ)


| | |
|-------------|----------|
| メーカー | ミスミ |
| 型番 | NA2464 |
| 取得規格 | AWM2464 |
| 定格温度 | 0~80℃ |
| 難燃性 | — |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×8倍 |
| 曲げ半径mm(可動部) | — |
| 更に詳しく | 01293ページ |

WAケーブル



| | |
|-------------|-------------------|
| メーカー | ミスミ |
| 型番 | MAST-UL20276SB-28 |
| 取得規格 | ULAWM20276 |
| 定格温度 | 0~80℃ |
| 難燃性 | VW-1 |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×10倍 |
| 曲げ半径mm(可動部) | — |
| 更に詳しく | 01333ページ |

Bケーブル

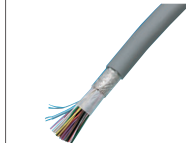

| | |
|-------------|-------------|
| メーカー | ミスミ |
| 型番 | OTSCVB |
| 取得規格 | UL AWM20620 |
| 定格温度 | -10~80℃ |
| 難燃性 | VW-1 |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×6倍 |
| 曲げ半径mm(可動部) | — |
| 更に詳しく | 01321ページ |

NA2935ケーブル



単品販売なし

| | |
|-------------|----------|
| メーカー | ミスミ |
| 型番 | NA2935 |
| 取得規格 | UL-2935 |
| 定格温度 | 0~80℃ |
| 難燃性 | VW-1 |
| 曲げ半径mm(固定部) | 仕上外径×10倍 |
| 曲げ半径mm(可動部) | — |
| 備考 | ドレン線入り |