

ミスミ

## ソケット (NEMA規格)



電安法 PSE | CSA | UL | NEMA | ネジ式 | 差し込み | 電源用 | 盤間接続

在庫品

RoHS



### NEMA規格、海外規格対応のソケット

●給電側のケーブルに取付けてケーブル側のプラグ(オス)またはインレットへ電源を供給するコンセントです。全商品がUL・CSAを取得しております。



ご注意

●結合相手は**02216ページ**のプラグ又は**02217ページ**のインレットになります。同じNEMA No.の末尾が「P」のものとは組み合わせずにご使用ください。  
例)HBL5269C (NEMA 5-15R) ⇔ HBL5278C (NEMA 5-15P)

※刃の型はNEMA規格のものになります。各商品より刃型は異なりますので**02215ページ**をご参照のうえNEMA No.にてご確認ください。

### 仕様

型番	NEMA No.	安全規格	刃型タイプ	芯数	定格		適合電線サイズ		接続可能ケーブル外径 mm	寸法(mm)		
					電圧(V)	電流(A)	AWG	mm <sup>2</sup>		A±0.79mm	φB±0.79mm	φC±0.79mm
HBL5269C	5-15R	全品 UL CSA PSE	差込型	2P+接地	125	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL5369C	5-20R				125	20	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL5669C	6-15R				250	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL4729C	L5-15R				125	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL2313	L5-20R				125	20	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	98	57.4	50
HBL2613	L5-30R				125	30	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	98	57.4	50
HBL4579C	L6-15R				250	15	18~10	0.75~5.5	5.8~18.3	70.6	38.9	35.8
HBL2323	L6-20R				250	20	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	98	57.4	50
HBL2623	L6-30R		250	30	18~10	0.75~5.5	9.8~19.8	98	57.4	50		
HBL2713	L14-30R		250	30	18~10	0.75~5.5	15.1~29.2	97.5	58.4	50.8		
HBL2423	L15-20R		250	20	18~10	0.75~5.5	15.1~22.7	97.5	58.4	50.8		
HBL2813	L21-30R		208	30	18~10	0.75~5.5	15.1~29.2	97.5	58.4	50.8		

※電線接続方法は引き締めまたは巻締め方式です、ネジは外れません(圧着端子は使用できません)。




1個単位

型番	¥通常単価			¥スライド単価		
	1~9個	10~29個	30個~	1~9個	10~29個	30個~
HBL5269C	2,830	2,467	2,003	2,830	2,467	2,003
HBL5369C	4,184	3,589	2,916	4,184	3,589	2,916
HBL5669C	4,332	3,528	2,869	4,332	3,528	2,869
HBL4729C	3,064	2,697	2,186	3,064	2,697	2,186
HBL2313	3,759	2,967	2,417	3,759	2,967	2,417
HBL2613	5,203	4,898	4,233	5,203	4,898	4,233
HBL4579C	3,567	3,293	2,680	3,567	3,293	2,680
HBL2323	2,997	2,631	2,135	2,997	2,631	2,135
HBL2623	5,511	5,303	4,308	5,511	5,303	4,308
HBL2713	7,287	6,720	5,643	7,287	6,720	5,643
HBL2423	4,952	4,446	3,611	4,952	4,446	3,611
HBL2813	7,180	6,323	5,135	7,180	6,323	5,135

### 外形図

汎用型ソケット

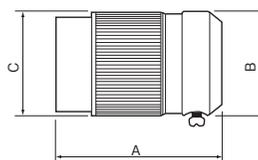

※刃型に関しては**02215ページ**のNEMA No.にてご確認ください。

接続部



Order  
注文例

型番

HBL5269C