

# 角型コネクタ付ケーブル 結線図


## Dsubコネクタ付ケーブル

NDDJ,NDDU,NSDJ,NSDU,NEDJ,NEDJL,NEDU,NEDUL,GLDJ,GLDU,GRNDJ,GRNDUシリーズ

商品ページ 0682~694

CN1 ピンNo.	電線識別									CN2 ピンNo.
	SB・WA			E・WBケーブル			KS・RS・JS・MSケーブル			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	—	1
2	1対	橙	赤1	1対	橙	赤1	1対	黒	白	2
3	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	2対	赤	—	3
4	2対	灰	赤1	2対	黄	赤1	2対	赤	白	4
5	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	3対	緑	—	5
6	3対	白	赤1	3対	若草	赤1	3対	緑	白	6
7	4対	黄	黒1	4対	灰	黒1	4対	緑	黄	7
8	4対	黄	赤1	4対	灰	赤1	4対	黄	白	8
9	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	5対	茶	—	9
10	5対	桃	赤1	5対	白	赤1	5対	茶	白	10
11	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	6対	青	—	11
12	6対	橙	赤2	6対	橙	赤2	6対	青	白	12
13	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	7対	灰	—	13
14	7対	灰	赤2	7対	黄	赤2	7対	灰	白	14
15	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	8対	橙	—	15
16	8対	白	赤2	8対	若草	赤2	8対	橙	白	16
17	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	9対	紫	—	17
18	9対	黄	赤2	9対	灰	赤2	9対	紫	白	18
19	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	10対	若葉色	—	19
20	10対	桃	赤2	10対	白	赤2	10対	若葉色	白	20
21	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃	—	21
22	11対	橙	赤3	11対	橙	赤3	11対	桃	白	22
23	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	12対	空色	—	23
24	12対	灰	赤3	12対	黄	赤3	12対	空色	白	24
25	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	13対	白	—	25
26	13対	白	赤3	13対	若草	赤3	13対	白	黒	26
27	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	14対	緑	黒	27
28	14対	黄	赤3	14対	灰	赤3	14対	緑	赤	28
29	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	15対	黄	黒	29
30	15対	桃	赤3	15対	白	赤3	15対	黄	赤	30
31	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	黒	31
32	16対	橙	赤4	16対	橙	赤4	16対	茶	赤	32
33	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	17対	青	黒	33
34	17対	灰	赤4	17対	黄	赤4	17対	青	赤	34
35	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	18対	灰	黒	35
36	18対	白	赤4	18対	若草	赤4	18対	灰	赤	36
37	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	19対	橙	黒	37
38	19対	黄	赤4	19対	灰	赤4	19対	橙	赤	38
39	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	20対	紫	黒	39
40	20対	桃	赤4	20対	白	赤4	20対	紫	赤	40
41	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	21対	—	—	41
42	21対	橙	赤連続	21対	橙	赤連続	21対	—	—	42
43	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	22対	—	—	43
44	22対	灰	赤連続	22対	黄	赤連続	22対	—	—	44
45	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	23対	—	—	45
46	23対	白	赤連続	23対	若草	赤連続	23対	—	—	46
47	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	24対	—	—	47
48	24対	黄	赤連続	24対	灰	赤連続	24対	—	—	48
49	25対	桃	黒連続	25対	白	黒連続	25対	—	—	49
50	25対	桃	赤連続	25対	白	赤連続	25対	—	—	50
51	26対	橙	長黒1	26対	橙	長黒1	26対	—	—	51
52	26対	橙	長赤1	26対	橙	長赤1	26対	—	—	52
53	27対	灰	長黒1	27対	黄	長黒1	27対	—	—	53
54	27対	灰	長赤1	27対	黄	長赤1	27対	—	—	54
55	28対	白	長黒1	28対	若草	長黒1	28対	—	—	55
56	28対	白	長赤1	28対	若草	長赤1	28対	—	—	56
57	29対	黄	長黒1	29対	灰	長黒1	29対	—	—	57
58	29対	黄	長赤1	29対	灰	長赤1	29対	—	—	58
59	30対	桃	長黒1	30対	白	長黒1	30対	—	—	59
60	30対	桃	長赤1	30対	白	長赤1	30対	—	—	60
61	31対	橙	長黒2	31対	橙	長黒2	31対	—	—	61
62	31対	橙	長赤2	31対	橙	長赤2	31対	—	—	62
フード	シールド									フード・端子

Dsubオスコネクタ コンタクト配列図

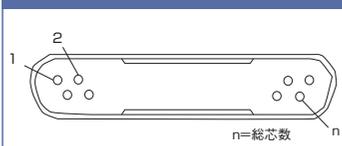

Dsubメスコネクタ コンタクト配列図



# 角型コネクタ付ケーブル 結線図

## Dsubコネクタ付ケーブル

**NDDJ, NDDU H,Jケーブル**  
商品ページ **0685~688**

CN1		線芯識別				CN2	
ピンNo.		Hケーブル		Jケーブル		ピンNo.	
ピンNo.	対数	電線色	対数	電線色	ピンNo.		
1	1対	白	1対	青	1		
2		黒		黄	2		
3	2対	赤	2対	黄	3		
4		黒		茶	4		
5	3対	緑	3対	緑	5		
6		黒		黒	6		
7	4対	黄	4対	赤	7		
8		黒		灰	8		
9	5対	茶	5対	紫	9		
10		黒		橙	10		
11	6対	青	6対	青	11		
12		黒		茶	12		
13	7対	灰	7対	黄	13		
14		黒		黒	14		
15	8対	橙	8対	緑	15		
16		黒		灰	16		
17	9対	桃	9対	赤	17		
18		黒		橙	18		
19	10対	紫	10対	紫	19		
20		黒		白	20		
21	11対	赤	11対	青	21		
22		白		黒	22		
23	12対	緑	12対	黄	23		
24		白		灰	24		
25	13対	黄	13対	緑	25		
26		白		橙	26		
27	14対	茶	14対	赤	27		
28		白		白	28		
29	15対	青	15対	紫	29		
30		白		茶	30		
31	16対	灰	16対	青	31		
32		白		灰	32		
33	17対	橙	17対	黄	33		
34		白		橙	34		
35	18対	桃	18対	緑	35		
36		白		白	36		
37	19対	紫	19対	赤	37		
フード		シールド		シールド	フード・端子		

**NSDJ・NSDUシリーズ**  
商品ページ **0689~690**

**NSD\*-PMD6-F-9-(長さ)**  
**NSD\*-SMD6-F-9-(長さ)**  
(Dsub9芯オス/メス・miniDIN6芯オス)

CN1 ピンNo.	電線色	CN2 ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	黄	4
5	紫	5
6	青	6
フード	シールド	フード

**NSD\*-PMD8-F-25-(長さ)**  
**NSD\*-SMD8-F-25-(長さ)**  
(Dsub25芯オス/メス・miniDIN8芯オス)






CN1 ピンNo.	電線色	CN2 ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	黄	4
5	紫	5
6	青	6
7	茶	7
8	緑	8
フード	シールド	フード

**NSD\*-PMD8-F-9-(長さ)**  
**NSD\*-SMD8-F-9-(長さ)**  
(Dsub9芯オス/メス・miniDIN8芯オス)

CN1 ピンNo.	電線色	CN2 ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	黄	4
5	紫	5
6	青	6
7	茶	7
8	緑	8
フード	シールド	フード

**SPEDJ,SPEDJL,SPEDU,SPEDULシリーズ**  
商品ページ **0693~694**

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		A, Bケーブル			ピンNo.	
ピンNo.	対数	電線色	ライン色	対数	電線色	ピンNo.
1	1対	黒	なし	1	黒	1
2		黒	白	2	黒	2
3	2対	赤	なし	3	赤	3
4		赤	白	4	赤	4
5	3対	緑	なし	5	緑	5
6		緑	白	6	緑	6
7	4対	黄	なし	7	黄	7
8		黄	白	8	黄	8
9	5対	茶	なし	9	茶	9
10		茶	白	10	茶	10
11	6対	青	なし	11	青	11
12		青	白	12	青	12
13	7対	灰	なし	13	灰	13
14		灰	白	14	灰	14
15	8対	橙	なし	15	橙	15
16		橙	白	16	橙	16
17	9対	紫	なし	17	紫	17
18		紫	白	18	紫	18
19	10対	若草	なし	19	若草	19
20		若草	白	20	若草	20
21	11対	桃	なし	21	桃	21
22		桃	白	22	桃	22
23	12対	空	なし	23	空	23
24		空	白	24	空	24
25	13対	白	なし	25	白	25
フード		白	黒	フード・端子		

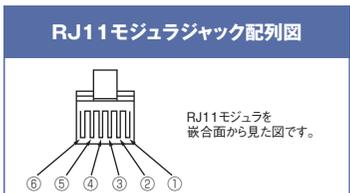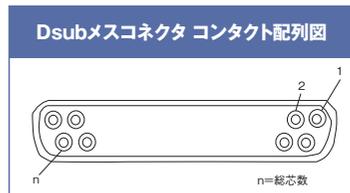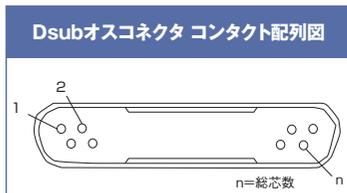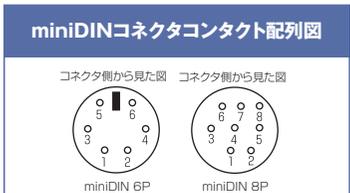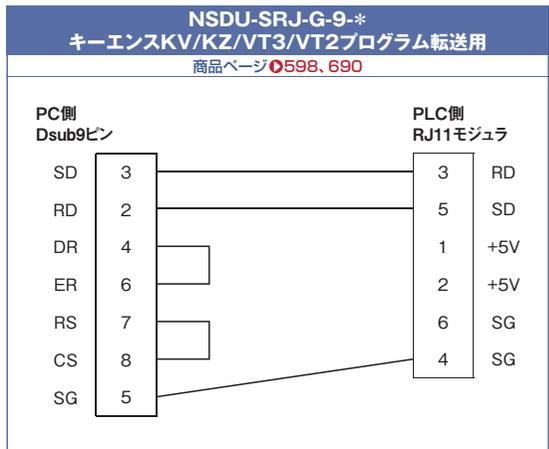

コネクタ付ケーブル

コネクタ付  
ケーブル資料

# ケーブル結線図

## 角型コネクタ付ケーブル 結線図

### ミスミオリジナル高機能フード PLC対応ケーブル





対応ケーブル型番				
NA37DM				
商品ページ <b>0WEB</b>				
CN1 Dsub ピンNo.	対NO.	電線色		CN2 Dsub ピンNo.
		SBケーブル	Eケーブル	
		電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1
2		橙	赤1	2
3	2対	灰	黒1	3
4		灰	赤1	4
5	3対	白	黒1	5
6		白	赤1	6
7	4対	黄	黒1	7
8		黄	赤1	8
9	5対	桃	黒1	9
10		桃	赤1	10
11	6対	橙	黒2	11
12		橙	赤2	12
13	7対	灰	黒2	13
14		灰	赤2	14
15	8対	白	黒2	15
16		白	赤2	16
17	9対	黄	黒2	17
18		黄	赤2	18
19	10対	桃	黒2	19
20		桃	赤2	20
21	11対	橙	黒3	21
22		橙	赤3	22
23	12対	灰	黒3	23
24		灰	赤3	24
25	13対	白	黒3	25
26		白	赤3	26
27	14対	黄	黒3	27
28		黄	赤3	28
29	15対	桃	黒3	29
30		桃	赤3	30
31	16対	橙	黒4	31
32		橙	赤4	32
33	17対	灰	黒4	33
34		灰	赤4	34
35	18対	白	黒4	35
36		白	赤4	36
37	19対	黄	黒4	37
アキ		黄	赤4	アキ
アキ	20対	桃	黒4	アキ
アキ		桃	赤4	アキ

シールド

対応ケーブル型番					
NA40FM					
商品ページ <b>0733</b>					
CN1 FCN ピンNo.	対NO.	電線色		CN2 FCN ピンNo.	CN2 MIL ピンNo.
		SBケーブル	Fケーブル		
		電線色	ライン色		
A1	1対	橙	黒1	A1	1
B1		橙	赤1	B1	2
A2	2対	灰	黒1	A2	3
B2		灰	赤1	B2	4
A3	3対	白	黒1	A3	5
B3		白	赤1	B3	6
A4	4対	黄	黒1	A4	7
B4		黄	赤1	B4	8
A5	5対	桃	黒1	A5	9
B5		桃	赤1	B5	10
A6	6対	橙	黒2	A6	11
B6		橙	赤2	B6	12
A7	7対	灰	黒2	A7	13
B7		灰	赤2	B7	14
A8	8対	白	黒2	A8	15
B8		白	赤2	B8	16
A9	9対	黄	黒2	A9	17
B9		黄	赤2	B9	18
A10	10対	桃	黒2	A10	19
B10		桃	赤2	B10	20
A11	11対	橙	黒3	A11	21
B11		橙	赤3	B11	22
A12	12対	灰	黒3	A12	23
B12		灰	赤3	B12	24
A13	13対	白	黒3	A13	25
B13		白	赤3	B13	26
A14	14対	黄	黒3	A14	27
B14		黄	赤3	B14	28
A15	15対	桃	黒3	A15	29
B15		桃	赤3	B15	30
A16	16対	橙	黒4	A16	31
B16		橙	赤4	B16	32
A17	17対	灰	黒4	A17	33
B17		灰	赤4	B17	34
A18	18対	白	黒4	A18	35
B18		白	赤4	B18	36
A19	19対	黄	黒4	A19	37
B19		黄	赤4	B19	38
A20	20対	桃	黒4	A20	39
B20		桃	赤4	B20	40

シールド

### ▼ ミスミオリジナルコネクタフード仕様・コネクタピンアサイン

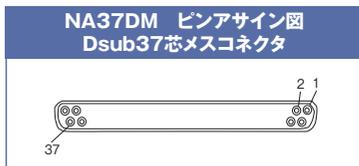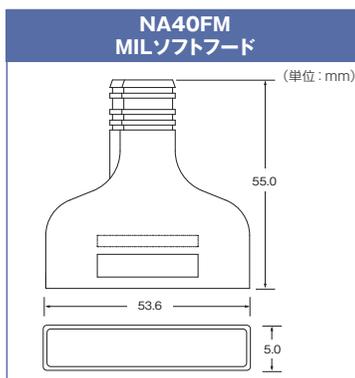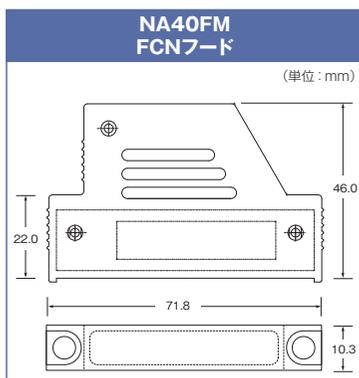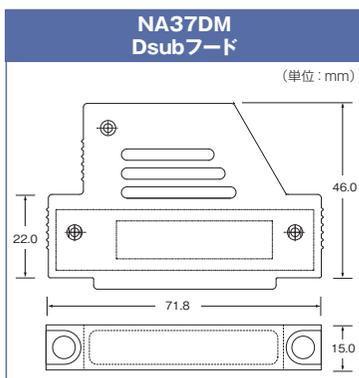

# MILソケットコネクタケーブル


▼ MIL, HIFS, CHIFS, GLML, GRNMシリーズ 商品ページ 707~710, 719, WEB

コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル資料

## 全シリーズ共通

CN1 ピンNo.	電線識別												CN2 ピンNo.
	SB・WAケーブル			E・WBケーブル			JNケーブル			KS, RSケーブル			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	芯No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1	黒	-	1対	黒	-	1
2	1対	赤	赤1	1対	赤	赤1	2	白	-	1対	黒	白	2
3	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	3	赤	-	2対	赤	白	3
4	2対	灰	赤1	2対	黄	赤1	4	緑	-	2対	赤	白	4
5	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	5	黄	-	3対	緑	白	5
6	3対	白	赤1	3対	若草	赤1	6	茶	-	3対	緑	白	6
7	4対	黄	黒1	4対	灰	黒1	7	青	-	4対	黄	白	7
8	4対	黄	赤1	4対	灰	赤1	8	灰	-	4対	黄	白	8
9	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	9	橙	-	5対	茶	白	9
10	5対	桃	赤1	5対	白	赤1	10	桃	-	5対	茶	白	10
11	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	11	空色	-	6対	青	白	11
12	6対	橙	赤2	6対	橙	赤2	12	紫	-	6対	青	白	12
13	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	13	白	黒赤	7対	灰	白	13
14	7対	灰	赤2	7対	黄	赤2	14	白	黒赤	7対	灰	白	14
15	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	15	白	緑	8対	橙	白	15
16	8対	白	赤2	8対	若草	赤2	16	白	青	8対	橙	白	16
17	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	17	黒	黒赤	9対	紫	白	17
18	9対	黄	赤2	9対	灰	赤2	18	黒	黒赤	9対	紫	白	18
19	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	19	黒	青	10対	若葉色	白	19
20	10対	桃	赤2	10対	白	赤2	20	黒	青	10対	若葉色	白	20
21	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	21	赤	白黒	11対	桃	白	21
22	11対	橙	赤3	11対	橙	赤3	22	赤	白黒	11対	桃	白	22
23	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	23	赤	緑青	12対	空色	白	23
24	12対	灰	赤3	12対	黄	赤3	24	赤	緑青	12対	空色	白	24
25	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	25	緑	白黒	13対	白	黒	25
26	13対	白	赤3	13対	若草	赤3	26	緑	黒	13対	白	黒	26
27	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	27	緑	赤	14対	緑	黒	27
28	14対	黄	赤3	14対	灰	赤3	28	緑	青	14対	緑	黒	28
29	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	29	黄	白黒	15対	黄	黒	29
30	15対	桃	赤3	15対	白	赤3	30	黄	白黒	15対	黄	黒	30
31	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	31	黄	赤	16対	茶	黒	31
32	16対	橙	赤4	16対	橙	赤4	32	黄	緑	16対	茶	赤	32
33	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	33	黄	青	17対	青	黒	33
34	17対	灰	赤4	17対	黄	赤4	34	黄	青	17対	青	黒	34
35	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	35	茶	黒	18対	灰	黒	35
36	18対	白	赤4	18対	若草	赤4	36	茶	赤	18対	灰	黒	36
37	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	37	茶	緑	19対	橙	黒	37
38	19対	黄	赤4	19対	灰	赤4	38	茶	青	19対	橙	黒	38
39	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	39	青	白黒	20対	紫	黒	39
40	20対	桃	赤4	20対	白	赤4	40	青	白黒	20対	紫	赤	40
41	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	-	-	-	21対	-	-	41
42	21対	橙	赤連続	21対	橙	赤連続	-	-	-	21対	-	-	42
43	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	-	-	-	22対	-	-	43
44	22対	灰	赤連続	22対	黄	赤連続	-	-	-	22対	-	-	44
45	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	-	-	-	23対	-	-	45
46	23対	白	赤連続	23対	若草	赤連続	-	-	-	23対	-	-	46
47	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	-	-	-	24対	-	-	47
48	24対	黄	赤連続	24対	灰	赤連続	-	-	-	24対	-	-	48
49	25対	桃	黒連続	25対	白	黒連続	-	-	-	25対	-	-	49
50	25対	桃	赤連続	25対	白	赤連続	-	-	-	25対	-	-	50
51	26対	橙	長黒1	26対	橙	長黒1	-	-	-	26対	-	-	51
52	26対	橙	長赤1	26対	橙	長赤1	-	-	-	26対	-	-	52
53	27対	灰	長黒1	27対	黄	長黒1	-	-	-	27対	-	-	53
54	27対	灰	長赤1	27対	黄	長赤1	-	-	-	27対	-	-	54
55	28対	白	長黒1	28対	若草	長黒1	-	-	-	28対	-	-	55
56	28対	白	長赤1	28対	若草	長赤1	-	-	-	28対	-	-	56
57	29対	黄	長黒1	29対	灰	長黒1	-	-	-	29対	-	-	57
58	29対	黄	長赤1	29対	灰	長赤1	-	-	-	29対	-	-	58
59	30対	桃	長黒1	30対	白	長黒1	-	-	-	30対	-	-	59
60	30対	桃	長赤1	30対	白	長赤1	-	-	-	30対	-	-	60
61	31対	橙	長黒2	31対	橙	長黒2	-	-	-	31対	-	-	61
62	31対	橙	長赤2	31対	橙	長赤2	-	-	-	31対	-	-	62
63	32対	灰	長黒2	32対	黄	長黒2	-	-	-	32対	-	-	63
64	32対	灰	長赤2	32対	黄	長赤2	-	-	-	32対	-	-	64
端子							シールド						端子

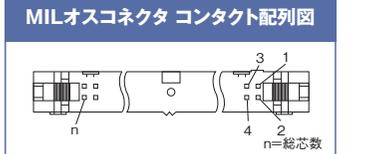

注)MHJK, ZHHIFSシリーズ結線図は1029

# FCNコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 729~735, WEB

コネクタ付ケーブル


## 全芯数共通

CN1 ピンNo.	電線識別									CN2 ピンNo.
	SB・WAケーブル 例)ピンNo.B6 橙・赤2			F・WBケーブル 例)ピンNo.B6 橙・赤2			KS, RS・*JN, JSケーブル 例)ピンNo.B6 青・白			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
A1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	-	A1
B1		橙	赤1		橙	赤1		黒	白	B1
A2	2対	灰	黒1	2対	黄	黒1	2対	赤	-	A2
B2		灰	赤1		黄	赤1		赤	白	B2
A3	3対	白	黒1	3対	若草	黒1	3対	緑	-	A3
B3		白	赤1		若草	赤1		緑	白	B3
A4	4対	黄	黒1	4対	灰	黒1	4対	黄	-	A4
B4		黄	赤1		灰	赤1		黄	白	B4
A5	5対	桃	黒1	5対	白	黒1	5対	茶	-	A5
B5		桃	赤1		白	赤1		茶	白	B5
A6	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	6対	青	-	A6
B6		橙	赤2		橙	赤2		青	白	B6
A7	7対	灰	黒2	7対	黄	黒2	7対	灰	-	A7
B7		灰	赤2		黄	赤2		灰	白	B7
A8	8対	白	黒2	8対	若草	黒2	8対	橙	-	A8
B8		白	赤2		若草	赤2		橙	白	B8
A9	9対	黄	黒2	9対	灰	黒2	9対	紫	-	A9
B9		黄	赤2		灰	赤2		紫	白	B9
A10	10対	桃	黒2	10対	白	黒2	10対	若葉色	-	A10
B10		桃	赤2		白	赤2		若葉色	白	B10
A11	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃	-	A11
B11		橙	赤3		橙	赤3		桃	白	B11
A12	12対	灰	黒3	12対	黄	黒3	12対	空色	-	A12
B12		灰	赤3		黄	赤3		空色	白	B12
A13	13対	白	黒3	13対	若草	黒3	13対	白	-	A13
B13		白	赤3		若草	赤3		白	黒	B13
A14	14対	黄	黒3	14対	灰	黒3	14対	緑	-	A14
B14		黄	赤3		灰	赤3		緑	赤	B14
A15	15対	桃	黒3	15対	白	黒3	15対	黄	-	A15
B15		桃	赤3		白	赤3		黄	黒	B15
A16	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	-	A16
B16		橙	赤4		橙	赤4		茶	赤	B16
A17	17対	灰	黒4	17対	黄	黒4	17対	青	-	A17
B17		灰	赤4		黄	赤4		青	赤	B17
A18	18対	白	黒4	18対	若草	黒4	18対	灰	-	A18
B18		白	赤4		若草	赤4		灰	赤	B18
A19	19対	黄	黒4	19対	灰	黒4	19対	橙	-	A19
B19		黄	赤4		灰	赤4		橙	赤	B19
A20	20対	桃	黒4	20対	白	黒4	20対	紫	-	A20
B20		桃	赤4		白	赤4		紫	赤	B20
A21	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	21対	-	-	A21
B21		橙	赤連続		橙	赤連続		-	-	B21
A22	22対	灰	黒連続	22対	黄	黒連続	22対	-	-	A22
B22		灰	赤連続		黄	赤連続		-	-	B22
A23	23対	白	黒連続	23対	若草	黒連続	23対	-	-	A23
B23		白	赤連続		若草	赤連続		-	-	B23
A24	24対	黄	黒連続	24対	灰	黒連続	24対	-	-	A24
B24		黄	赤連続		灰	赤連続		-	-	B24
端子										端子

シールド ※JNケーブルはシールド無し。

コネクタ付  
ケーブル資料

FCNメスコネクタ コンタクト配列図

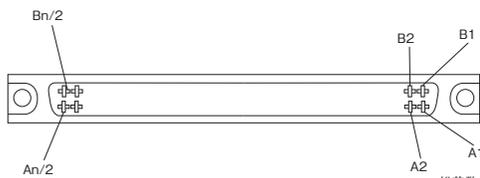

FCNオスコネクタ コンタクト配列図



注) FCHSK, ZFCNAシリーズ結線図は 1029

# IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

▼ シリーズ共通 商品ページ 769~777

コネクタ付  
ケーブル資料

### 14芯選択時

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2			ピンNo.	
	対No.	電線色	ライン色			
1	1対	橙	黒1	1		1
8		橙	赤1	8		8
2	2対	灰	黒1	2		2
9		灰	赤1	9		9
3	3対	白	黒1	3		3
10		白	赤1	10		10
4	4対	黄	黒1	4		4
11		黄	赤1	11		11
5	5対	桃	黒1	5		5
12		桃	赤1	12		12
6	6対	橙	黒2	6		6
13		橙	赤2	13		13
7	7対	灰	黒2	7		7
14		灰	赤2	14		14
フード		シールド			フード・端子	

### 26芯選択時

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2			ピンNo.	
	対No.	電線色	ライン色			
1	1対	橙	黒1	1		1
14		橙	赤1	14		14
2	2対	灰	黒1	2		2
15		灰	赤1	15		15
3	3対	白	黒1	3		3
16		白	赤1	16		16
4	4対	黄	黒1	4		4
17		黄	赤1	17		17
5	5対	桃	黒1	5		5
18		桃	赤1	18		18
6	6対	橙	黒2	6		6
19		橙	赤2	19		19
7	7対	灰	黒2	7		7
20		灰	赤2	20		20
8	8対	白	黒2	8		8
21		白	赤2	21		21
9	9対	黄	黒2	9		9
22		黄	赤2	22		22
10	10対	桃	黒2	10		10
23		桃	赤2	23		23
11	11対	橙	黒3	11		11
24		橙	赤3	24		24
12	12対	灰	黒3	12		12
25		灰	赤3	25		25
13	13対	白	黒3	13		13
26		白	赤3	26		26
フード		シールド			フード・端子	



### 36芯選択時

CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2			ピンNo.	
	対No.	電線色	ライン色			
1	1対	橙	黒1	1		1
19		橙	赤1	19		19
2	2対	灰	黒1	2		2
20		灰	赤1	20		20
3	3対	白	黒1	3		3
21		白	赤1	21		21
4	4対	黄	黒1	4		4
22		黄	赤1	22		22
5	5対	桃	黒1	5		5
23		桃	赤1	23		23
6	6対	橙	黒2	6		6
24		橙	赤2	24		24
7	7対	灰	黒2	7		7
25		灰	赤2	25		25
8	8対	白	黒2	8		8
26		白	赤2	26		26
9	9対	黄	黒2	9		9
27		黄	赤2	27		27
10	10対	桃	黒2	10		10
28		桃	赤2	28		28
11	11対	橙	黒3	11		11
29		橙	赤3	29		29
12	12対	灰	黒3	12		12
30		灰	赤3	30		30
13	13対	白	黒3	13		13
31		白	赤3	31		31
14	14対	黄	黒3	14		14
32		黄	赤3	32		32
15	15対	桃	黒3	15		15
33		桃	赤3	33		33
16	16対	橙	黒4	16		16
34		橙	赤4	34		34
17	17対	灰	黒4	17		17
35		灰	赤4	35		35
18	18対	白	黒4	18		18
36		白	赤4	36		36
フード		シールド			フード・端子	

注) IHSKシリーズ結線図は 1049


### 20芯選択時


CN1		線芯識別			CN2	
ピンNo.		例)ピンNo.6 橙・黒2			ピンNo.	
	対No.	電線色	ライン色			
1	1対	橙	黒1	1		1
11		橙	赤1	11		11
2	2対	灰	黒1	2		2
12		灰	赤1	12		12
3	3対	白	黒1	3		3
13		白	赤1	13		13
4	4対	黄	黒1	4		4
14		黄	赤1	14		14
5	5対	桃	黒1	5		5
15		桃	赤1	15		15
6	6対	橙	黒2	6		6
16		橙	赤2	16		16
7	7対	灰	黒2	7		7
17		灰	赤2	17		17
8	8対	白	黒2	8		8
18		白	赤2	18		18
9	9対	黄	黒2	9		9
19		黄	赤2	19		19
10	10対	桃	黒2	10		10
20		桃	赤2	20		20
フード		シールド			フード・端子	

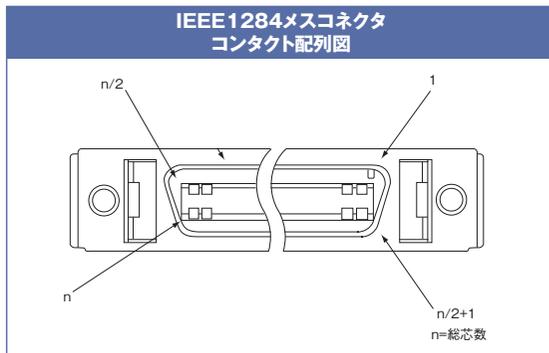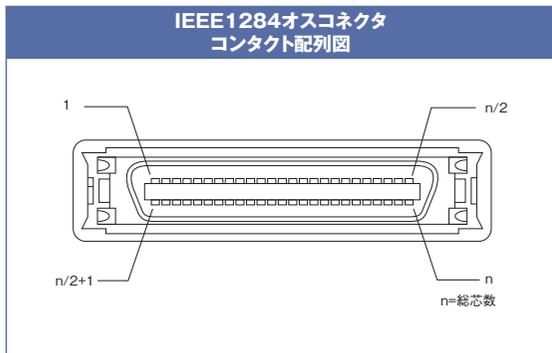




# IEEE1284ハーフピッチコネクタケーブル

 ▼ シリーズ共通 商品ページ 769~777

40芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 	ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対 橙	黒1	1
21	1対 橙	赤1	21
2	2対 灰	黒1	2
22	2対 灰	赤1	22
3	3対 白	黒1	3
23	3対 白	赤1	23
4	4対 黄	黒1	4
24	4対 黄	赤1	24
5	5対 桃	黒1	5
25	5対 桃	赤1	25
6	6対 橙	黒2	6
26	6対 橙	赤2	26
7	7対 灰	黒2	7
27	7対 灰	赤2	27
8	8対 白	黒2	8
28	8対 白	赤2	28
9	9対 黄	黒2	9
29	9対 黄	赤2	29
10	10対 桃	黒2	10
30	10対 桃	赤2	30
11	11対 橙	黒3	11
31	11対 橙	赤3	31
12	12対 灰	黒3	12
32	12対 灰	赤3	32
13	13対 白	黒3	13
33	13対 白	赤3	33
14	14対 黄	黒3	14
34	14対 黄	赤3	34
15	15対 桃	黒3	15
35	15対 桃	赤3	35
16	16対 橙	黒4	16
36	16対 橙	赤4	36
17	17対 灰	黒4	17
37	17対 灰	赤4	37
18	18対 白	黒4	18
38	18対 白	赤4	38
19	19対 黄	黒4	19
39	19対 黄	赤4	39
20	20対 桃	黒4	20
40	20対 桃	赤4	40
フード	シールド	フード・端子	

 50芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 	ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対 橙	黒1	1
26	1対 橙	赤1	26
2	2対 灰	黒1	2
27	2対 灰	赤1	27
3	3対 白	黒1	3
28	3対 白	赤1	28
4	4対 黄	黒1	4
29	4対 黄	赤1	29
5	5対 桃	黒1	5
30	5対 桃	赤1	30
6	6対 橙	黒2	6
31	6対 橙	赤2	31
7	7対 灰	黒2	7
32	7対 灰	赤2	32
8	8対 白	黒2	8
33	8対 白	赤2	33
9	9対 黄	黒2	9
34	9対 黄	赤2	34
10	10対 桃	黒2	10
35	10対 桃	赤2	35
11	11対 橙	黒3	11
36	11対 橙	赤3	36
12	12対 灰	黒3	12
37	12対 灰	赤3	37
13	13対 白	黒3	13
38	13対 白	赤3	38
14	14対 黄	黒3	14
39	14対 黄	赤3	39
15	15対 桃	黒3	15
40	15対 桃	赤3	40
16	16対 橙	黒4	16
41	16対 橙	赤4	41
17	17対 灰	黒4	17
42	17対 灰	赤4	42
18	18対 白	黒4	18
43	18対 白	赤4	43
19	19対 黄	黒4	19
44	19対 黄	赤4	44
20	20対 桃	黒4	20
45	20対 桃	赤4	45
21	21対 橙	黒連続	21
46	21対 橙	赤連続	46
22	22対 灰	黒連続	22
47	22対 灰	赤連続	47
23	23対 白	黒連続	23
48	23対 白	赤連続	48
24	24対 黄	黒連続	24
49	24対 黄	赤連続	49
25	25対 桃	黒連続	25
50	25対 桃	赤連続	50
フード	シールド	フード・端子	

 68芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 	ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対 橙	黒1	1
35	1対 橙	赤1	35
2	2対 灰	黒1	2
36	2対 灰	赤1	36
3	3対 白	黒1	3
37	3対 白	赤1	37
4	4対 黄	黒1	4
38	4対 黄	赤1	38
5	5対 桃	黒1	5
39	5対 桃	赤1	39
6	6対 橙	黒2	6
40	6対 橙	赤2	40
7	7対 灰	黒2	7
41	7対 灰	赤2	41
8	8対 白	黒2	8
42	8対 白	赤2	42
9	9対 黄	黒2	9
43	9対 黄	赤2	43
10	10対 桃	黒2	10
44	10対 桃	赤2	44
11	11対 橙	黒3	11
45	11対 橙	赤3	45
12	12対 灰	黒3	12
46	12対 灰	赤3	46
13	13対 白	黒3	13
47	13対 白	赤3	47
14	14対 黄	黒3	14
48	14対 黄	赤3	48
15	15対 桃	黒3	15
49	15対 桃	赤3	49
16	16対 橙	黒4	16
50	16対 橙	赤4	50
17	17対 灰	黒4	17
51	17対 灰	赤4	51
18	18対 白	黒4	18
52	18対 白	赤4	52
19	19対 黄	黒4	19
53	19対 黄	赤4	53
20	20対 桃	黒4	20
54	20対 桃	赤4	54
21	21対 橙	黒連続	21
55	21対 橙	赤連続	55
22	22対 灰	黒連続	22
56	22対 灰	赤連続	56
23	23対 白	黒連続	23
57	23対 白	赤連続	57
24	24対 黄	黒連続	24
58	24対 黄	赤連続	58
25	25対 桃	黒連続	25
59	25対 桃	赤連続	59
26	26対 橙	長黒1	26
60	26対 橙	長赤1	60
27	27対 灰	長黒1	27
61	27対 灰	長赤1	61
28	28対 白	長黒1	28
62	28対 白	長赤1	62
29	29対 黄	長黒1	29
63	29対 黄	長赤1	63
30	30対 桃	長黒1	30
64	30対 桃	長赤1	64
31	31対 橙	長黒2	31
65	31対 橙	長赤2	65
32	32対 灰	長黒2	32
66	32対 灰	長赤2	66
33	33対 白	長黒2	33
67	33対 白	長赤2	67
34	34対 黄	長黒2	34
68	34対 黄	長赤2	68
フード	シールド	フード・端子	

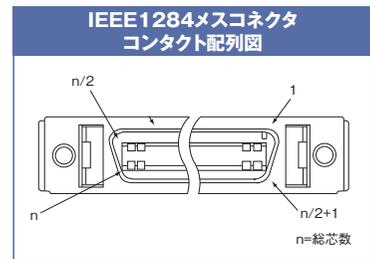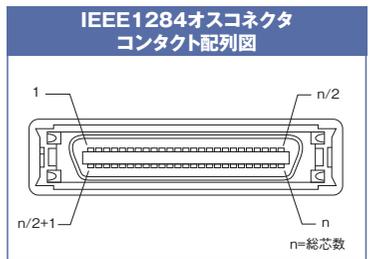

コネクタ付ケーブル選定方法  
角型コネクタ付ケーブル  
同軸コネクタ付ケーブル  
丸型コネクタ付ケーブル  
ナイロンコネクタ付ケーブル  
カスタムサービス  
コネクタ付ケーブル資料