

渡り金具

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ

ショートバー(ケーブルタイプ)



ココが
特長

コモンブロック端子台を接続します。

- ケーブルタイプのため自由に折り曲げて使えます。
- 部品詳細
圧着端子：1.25-3両端(ニチフ)
ケーブル：UL1007 AWG18×3cm 黒(日立電線)
圧着部分を熱収縮チューブで絶縁加工済
- 質量：1.5g

在庫品

RoHS



Order
注文例

 
型番
ESAW-SB-10P

¥

1パック単位 10個入


型番	1パック	¥通常単価
ESAW-SB-10P	10本入り	882

使用例



ミスミ

ショートバー MKBシリーズ・MTシリーズ

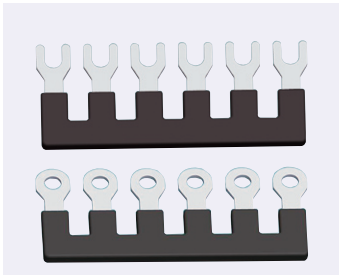

ココが
特長

MKBシリーズ、MTシリーズ専用ショートバー

- MKB10、20、30共用のショートバーです。
- 連結数を減らす場合は、ニッパーでカットできます。



指定端子台以外へのご利用は保証できません。

信号用 電源用


在庫品

RoHS

寸法図

本体材質：黄銅、亜鉛メッキ PA66

(単位：mm)

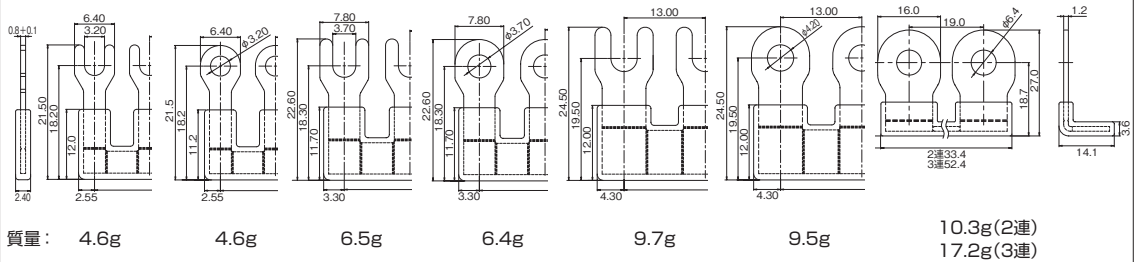

Order
注文例

型番
MKSB-3Y-20P

¥

1パック単位 10・20個入

型番	¥通常単価		スライド単価
	1~5パック	6~9パック	10パック~
MKSB-3Y-20P	1,292	1,133	935
MKSB-3.5Y-20P	1,607	1,412	1,163
MKSB-4Y-20P	2,300	2,030	1,665
MKSB-3-20P	1,292	1,133	935
MKSB-3.5-20P	1,607	1,412	1,163
MKSB-4-20P	2,300	2,030	1,665
MKSB26-10P	840	742	608
MKSB36-10P	1,260	1,113	912

仕様

タイプ	連結数	型番	端子間ピッチ	バック入り数	適合端子台	
Y型	6	MKSB-3Y-20P	8.8mm	20	MKB10(☎399ページ) MT-10(☎406ページ)	
		MKSB-3.5Y-20P	10.5mm	20	MKB20(☎399ページ) MT-20(☎406ページ)	
		MKSB-4Y-20P	13.0mm	20	MKB30(☎400ページ) MT-30(☎407ページ)	
丸型	6	MKSB-3-20P	8.8mm	20	MKB10(☎399ページ) MT-10(☎406ページ)	
		MKSB-3.5-20P	10.5mm	20	MKB20(☎399ページ) MT-20(☎406ページ)	
		MKSB-4-20P	13.0mm	20	MKB30(☎400ページ) MT-30(☎407ページ)	
	2	3	MKSB26-10P	19.0mm	10	MKB60(☎400ページ) MT-60(☎407ページ)
			MKSB36-10P	19.0mm	10	