



ミスミ

FSUSAシリーズ 穴加工有効寸法

FSUSAシリーズ 0797ページ

片開き(W: 200~799)

(単位: mm)

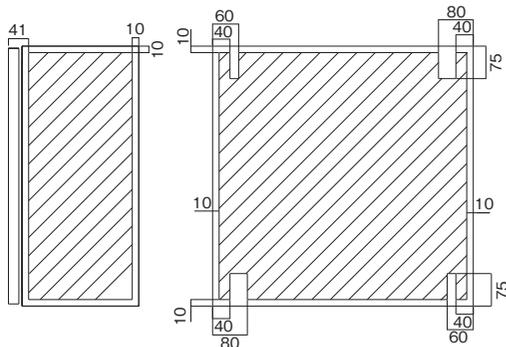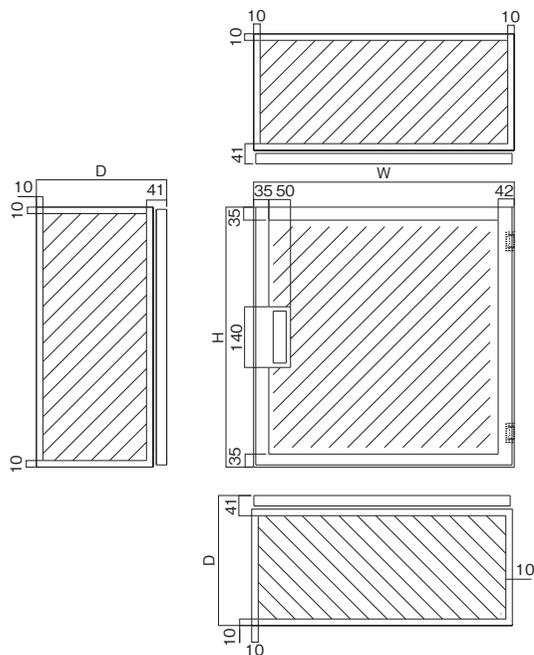

扉面・側面・下面への中板追加も可能です  
(特注事前見積りが必要となります)  
\*扉面に追加できる中板最大サイズ  
H-70(上下35ずつ)  
W-130(ハンドル側から-85、蝶番側から-45)  
\*左右側面に追加できる中板最大サイズ  
H-70(上下35ずつ)  
D-76  
\*底面に追加できる中板最大サイズ  
W-70(左右35ずつ)  
D-76

制御ボックス

制御ボックス  
(穴加工対応品)

自立盤  
ボックス



自立盤  
ボックス  
(穴加工対応品)

中継ボックス

中継ボックス  
(穴加工対応品)

両開き(W: 800~1000)

(単位: mm)

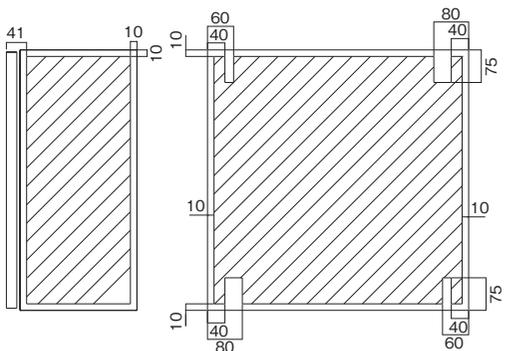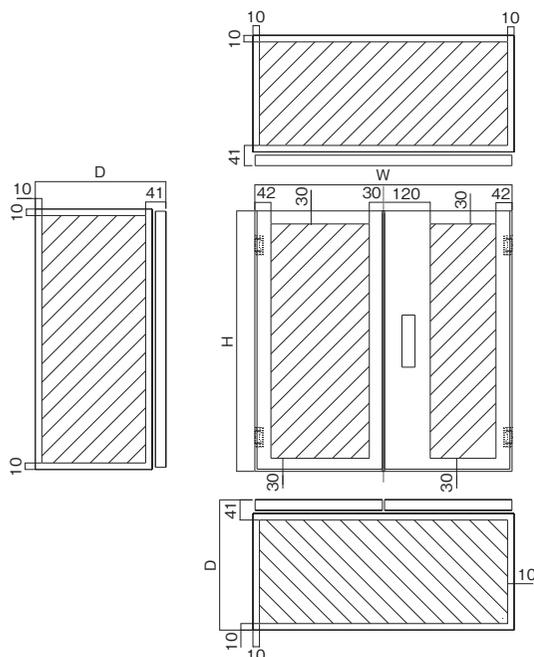

扉面・側面・下面への中板追加も可能です  
(特注事前見積りが必要となります)  
\*扉面に追加できる中板最大サイズ  
H-70(上下35ずつ)  
ハンドル面: W-165(ハンドル側から-120、蝶番側から-45)  
ハンドル無し面: W-75(中央側から-30、蝶番側から-45)  
\*側面と底面については片開きと同仕様となります