


ミスミ

DINレール(アルミタイプ)

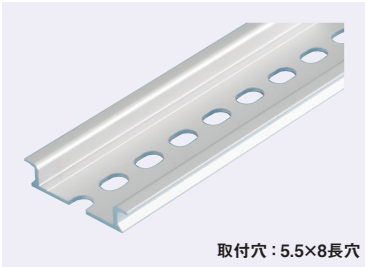

ココが特長

取付面強化型のアルミDINレール

- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

定尺

在庫品

長さ指定

**3** 日日出荷

**RoHS**



基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M5



Order注文例


型番	全長L
MRA	1000



1本単位

●定尺500mm、1000mm

型番	全長L (mm)	自重 (g)	¥通常単価				¥スライド単価			
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~	10~19本	20~49本	50本~	
MRA-500	500	86	704	371	266	171				
MRA-1000	1000	172	903	412	285	181				

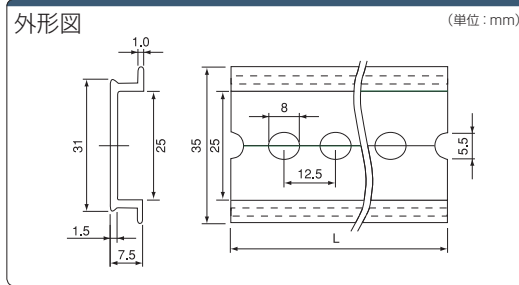

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。


1本単位

●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型番	65~100 (mm)		105~300 (mm)		305~495 (mm)	
	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価
MRA	935	866	977	907	1,134	1,051

ミスミ

DINレール(アルミタイプ)

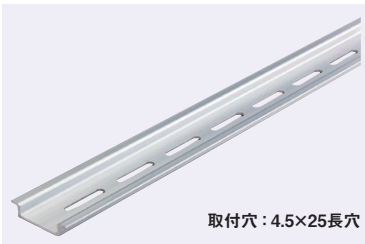

ココが特長

スタンダードなアルミDINレール

- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

定尺

在庫品

長さ指定

**3** 日日出荷

**RoHS**



基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



Order注文例


型番	全長L
MRB	1000



1本単位

●定尺500mm、1000mm

型番	全長L (mm)	自重 (g)	¥通常単価				¥スライド単価			
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~	10~19本	20~49本	50本~	
MRB-500	500	80	704	371	266	171				
MRB-1000	1000	159	861	330	219	179				

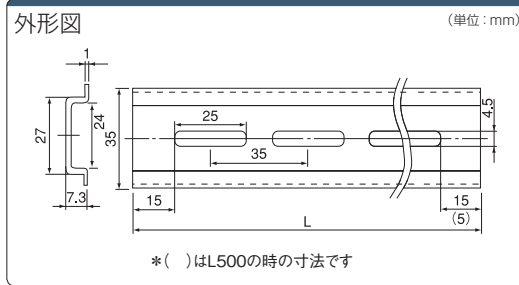

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

1本単位

●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型番	65~100 (mm)		105~300 (mm)		305~495 (mm)	
	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価
MRB	935	866	977	907	1,134	1,051