

ミスミ

防水平面ハンドル(大) (型式) MFL-110



本体材質	ZDC2
表面処理	梨地+クロムメッキ

ココが特長 **キャビネット用防水平面ハンドルです!**
 ●防塵性能の高いパッキンを採用しています。
 ●鍵を2個付属しており、紛失時も安心です。
 (キーNO200が2個付属)

1個単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~9個	10~29個	30個~
MFL-110	2,730	2,545	2,223

Order 注文例	型番
	MFL-110

〔ベロ向き変更方法について〕


Step1 ①,②のネジを外す

Step2 ②のネジを反対側へ挿入

Step3 ベロの向きを変えて①のネジで止める

在庫品

RoHS

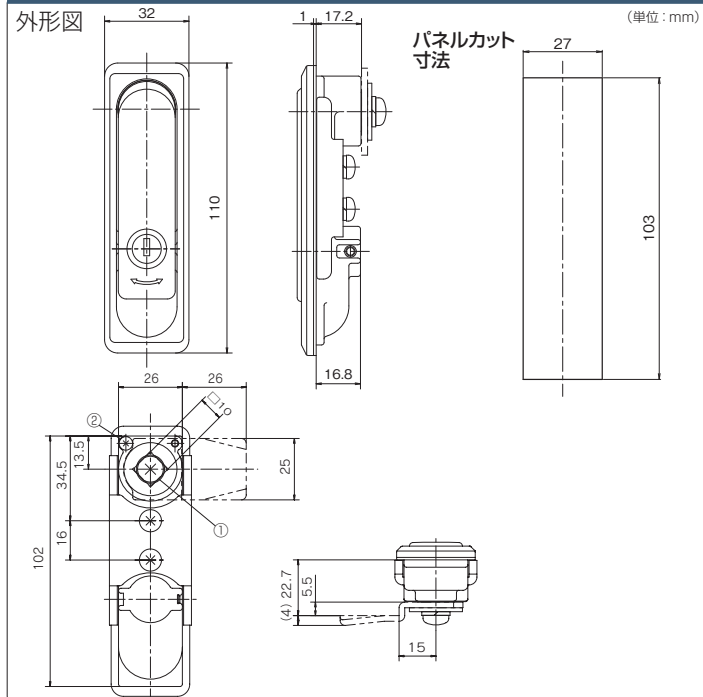

ミスミ

防水平面ハンドル(小) (型式) MFL-85



本体材質	ZDC2
表面処理	梨地+シルバー塗装

ココが特長 **キャビネット用防水平面ハンドルです!**
 ●防塵性能の高いパッキンを採用しています。
 ●鍵を2個付属しており、紛失時も安心です。
 (キーNO200が2個付属)

1個単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~9個	10~29個	30個~
MFL-85	2,478	2,318	2,024

Order 注文例	型番
	MFL-85

〔ベロ向き変更方法について〕


Step1 ①,②のネジを外す

Step2 ②のネジを反対側へ挿入

Step3 ベロの向きを変えて①のネジで止める

在庫品

RoHS

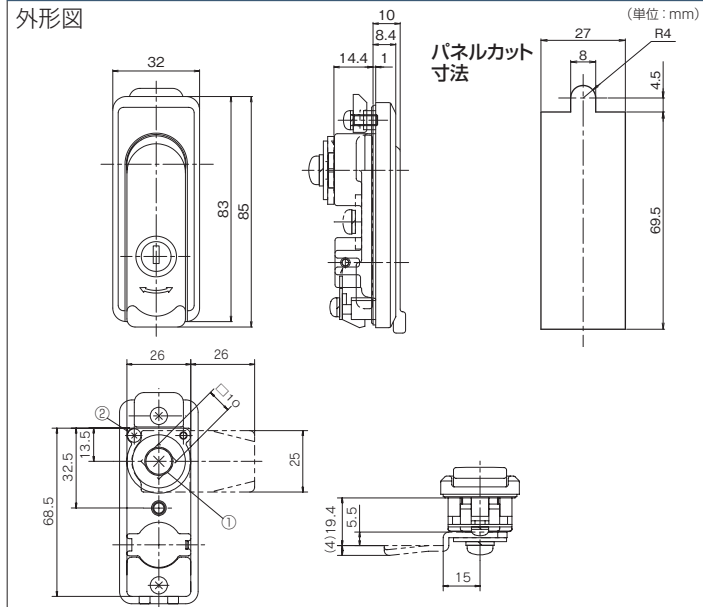

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-266
※IP電話からお掛けの場合料金を要-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

DINレール・
専用金具
アース・銅バー
絶縁支持台
図面ホルダー
盤用ケーブル
クランプ
漏電遮断器
取付台

内装パーツ

盤用
ハンドル・取手

ルーバー

窓枠

パッキン

外装パーツ

ラインテープ・
導電性テープ

取付金具

盤用架台・
スタンド・
取付用ポール

設置用パーツ

補修用パーツ

ケーブル
グラウンド

ケーブル
プッシュ

配線ダクト

金属管

樹脂管