


内外電機

パッキン(クロロブレンスポンジゴム)

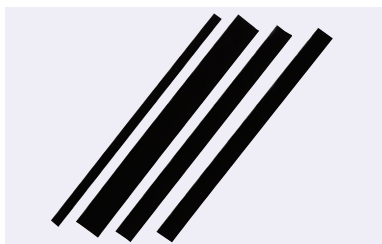

ココが特長 キャビネット用ゴムパッキン

在庫品

RoHS

基本仕様

材質	クロロブレンスポンジゴム
長さ	10m

Order
注文例

型番
SG3-10



1本単位

型番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	摘要	¥通常単価
SG3-10	3	10	10	裏面粘着テープ付	962
SG3-30	3	30	10	裏面粘着テープ付	2,476
SG4-20	4	20	10	裏面粘着テープ付	1,995
SG5-20	5	20	10	裏面粘着テープ付	2,293

ミスミ

天然ゴムスポンジパッキン/シリコンゴムスポンジパッキン


天然ゴムスポンジパッキン



ココが特長 スタンダードな天然ゴムスポンジパッキンです

3 日日出荷

RoHS

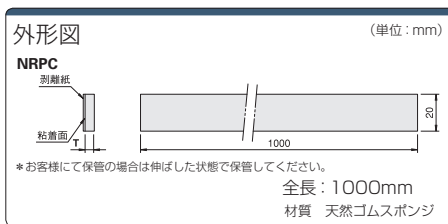

Order
注文例


型番
NRPC6-5P



1パック単位 5本入

型番	T: 厚さ(mm)	硬度	¥通常単価	¥スライド単価
			1~9パック	10パック~
NRPC6-5P	6	ASKER C 30	1,365	1,216


シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)

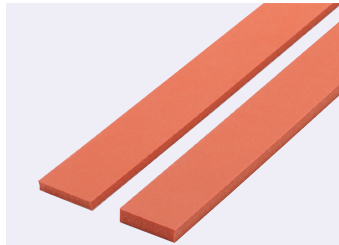

ココが特長 耐熱性のシリコンゴムスポンジパッキンです

3 日日出荷

RoHS

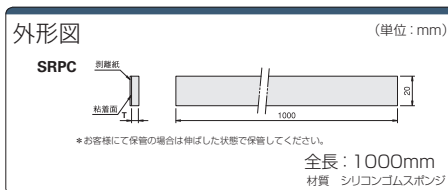

Order
注文例

型番
SRPC3-3P



1パック単位 3本入

スポンジ特性(色: オレンジ)

連続使用温度(℃)※1		-70~200
耐摩耗性		△
耐老化性		◎
耐水性		○
耐薬品性	油(ガソリン)	△
	酸	△~○
	アルカリ	◎
	有機溶剤	×

※1 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。
※ご注意: 高温下(約80℃~)では粘着性は低下します。



1パック単位 3本入

型番	T: 厚さ(mm)	硬度	¥通常単価	¥スライド単価
			1~9パック	10パック~
SRPC2-3P	2	ASKER C 35	4,620	4,069
SRPC3-3P	3		6,300	5,562
SRPC5-3P	5		9,135	8,086
SRPC6-3P	6		9,692	8,549

DINレール・
専用金具
アース・銅バー
絶縁支持台
図面ホルダー
盤用ケーブル
クランプ
漏電遮断器
取付台
内装パーツ
盤用
ハンドル・取手
ルーバー
窓枠
パッキン
外装パーツ
ラインテープ・
導電性テープ
取付金具
盤用架台・
スタンド・
取付用ホルダー
設置用パーツ
補修用パーツ
ケーブル
グランド
ケーブル
ブッシュ
配線ダクト
金属管
樹脂管