

パッキン

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

パッキン

NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)




ココが
特長

耐摩耗性・耐油性に優れたパッキンです

3 日日出荷

RoHS

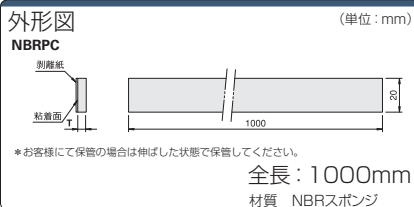

1パック単位 3本入

型番	T: 厚さ (mm)	硬度	¥通常単価 1~9パック	¥スライド単価 10パック~
NBRPC2-3P	2	ASKER C 30	1,281	1,133
NBRPC3-3P	3		1,386	1,226
NBRPC5-3P	5		1,649	1,453
NBRPC6-3P	6		1,806	1,618

スポンジ特性(色: 黒)

連続使用温度(℃)※1	-10~140
耐摩耗性	◎
耐老化性	○
耐水性	○
耐薬品性	油(ガソリン)
	酸
	アルカリ
	有機溶剤
	△~○ ○ ○ ×~△

※1 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。
※ご注意: 高温下(約80℃~)では粘着性は低下します。



Order
注文例

型番
NBRPC3-3P

在庫品


RoHS

帯電防止スポンジパッキン



ココが
特長

静電気の帯電防止用にご利用いただけます

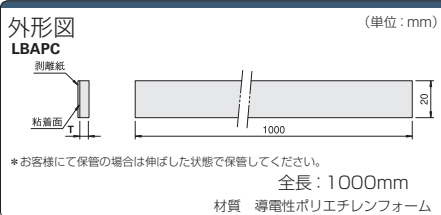

1本単位

型番	T: 厚さ (mm)	硬度	¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10個~
LBAPC3	3	ASKER C 45	599	557
LBAPC5	5		630	588



Order
注文例

型番
LBAPC3

在庫品


RoHS

ネオフレンスポンジパッキン



ココが
特長

汎用的に使えるスポンジパッキンです

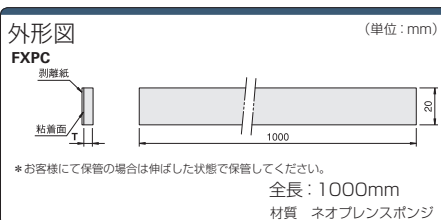

1本単位

型番	T: 厚さ (mm)	硬度	¥通常単価 1~9個	¥スライド単価 10個~
FXPC3	3	ASKER C 25	525	485
FXPC5	5		578	495



Order
注文例

型番
FXPC3