

STOPPER BLOCKS FOR LOCATING BOLTS AND SCREWS 位置決め調整ねじブロック




類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.185・186・251
CADデータフォルダ名：22_Locating_Components



縦調整タイプ		横調整タイプ		下面取付タイプ※		材質	表面処理
並目	細目	並目	並目	並目	細目		
AJLTT	AJLSTT	AJLCTY	AJLNM	AJLS	—	※S45C	四三酸化鉄皮膜
AJLTTM	AJLSTTM	AJLCTYM	AJLNM	—	—	—	無電解ニッケルメッキ
AJLTTSS	—	—	AJLNS	AJLSS	—	SUS304	—

※下面取付タイプはSS400

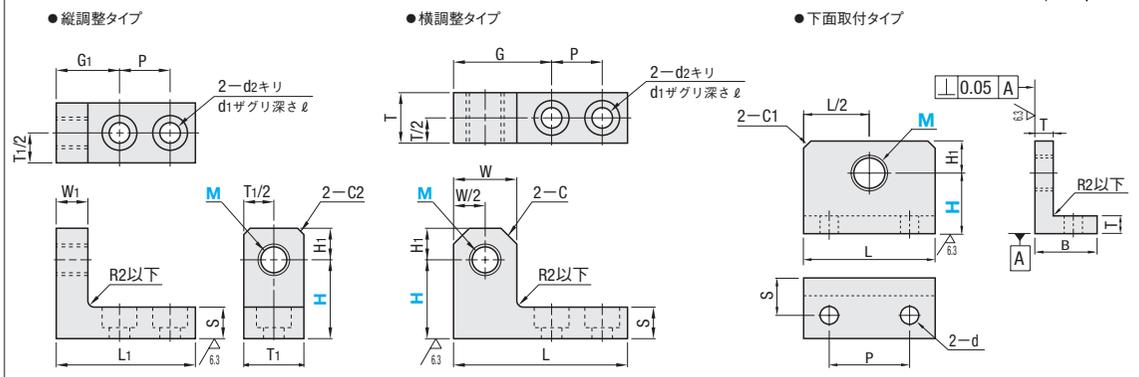

縦調整タイプ

型式	Type	M	H 選択	H1	T1	M×Pitch		W1	L1	P	S	d1	d2	l	G1	¥基準単価		
						並目	細目									AJLTT	AJLTTM	AJLTTSS
(並目)	AJLTT	3	15 20	4	9	3×0.5	3×0.35	5	25	10	6	6.5	3.5	3.5	10	1,560	1,640	2,680
		4	15 20	4	9	4×0.7	4×0.5	5	25	10	6	6.5	3.5	3.5	10	1,560	1,640	2,680
		5	15 20	6	12	5×0.8	5×0.5	8	32	10	8	8	4.5	4.5	15	1,560	1,640	2,680
	AJLTTM	6	15 20	6	12	6×1.0	6×0.75	8	32	10	8	8	4.5	4.5	15	1,560	1,640	2,680
		8	25 30 35	10	22	8×1.25	8×0.75	10	44	16	10	11	6.5	6.5	20	2,310	2,430	4,130
		10	25 30 35	10	22	10×1.5	10×1.0	10	44	16	10	11	6.5	6.5	20	2,310	2,430	4,130
AJLTTSS	12	25 30 35	10	22	12×1.75	12×1.0	10	44	16	10	11	6.5	6.5	20	2,310	2,430	4,130	
	16	35 40	15	30	16×2.0	16×1.5	15	65	30	15	14	9	9	25	3,620	3,800	6,680	
	20	35 40	15	30	20×2.5	20×1.5	15	65	30	15	14	9	9	25	3,620	3,800	6,680	

横調整タイプ

型式	Type	M	H 選択	H1	T	M×Pitch		L	W	P	S	d1	d2	l	C	G	¥基準単価	
						並目	細目										AJLCTY	AJLCTYM
AJLCTY	AJLCTY	3	10 15	4	9	3×0.5	3×0.35	28	8	10	6	6.5	3.5	3.5	2	13	1,520	1,600
		4	10 15	4	9	4×0.7	4×0.5	28	8	10	6	6.5	3.5	3.5	2	13	1,520	1,600
		5	15 20	6	10	5×0.8	5×0.5	32	10	10	8	8	4.5	4.5	2	17	1,520	1,600
	AJLCTYM	6	15 20	6	10	6×1.0	6×0.75	32	10	10	8	8	4.5	4.5	2	17	1,520	1,600
		8	20 25 30	10	16	8×1.25	8×0.75	55	20	16	10	11	6.5	6.5	5	31	2,300	2,400
		10	20 25 30	10	16	10×1.5	10×1.0	55	20	16	10	11	6.5	6.5	5	31	2,300	2,400
AJLCTY	12	25 30 35	10	16	12×1.75	12×1.0	55	20	16	10	11	6.5	6.5	5	31	2,300	2,400	
	16	30 35 40	15	19	16×2.0	16×1.5	75	30	20	15	14	9	9	7	45	3,220	3,370	
	20	30 35 40	15	19	20×2.5	20×1.5	75	30	20	15	14	9	9	7	45	3,220	3,370	


下面取付タイプ

型式	Type	M	H 選択	H1	T	M×Pitch		L	B	P	S	d	¥基準単価		
						並目	細目						AJLNM	AJLNS	AJLSS
AJLNM	AJLNM	3	15 20	10	6	3×0.5	3×0.35	30	20	14	12	4.5	1,350	1,400	3,980
		4	15 20	10	6	4×0.7	4×0.5	30	20	14	12	4.5	1,350	1,400	3,980
		5	15 20 25	10	6	5×0.8	5×0.5	30	20	14	12	4.5	1,350	1,400	3,980
	AJLNS	6	15 20 25 30	10	6	6×1.0	6×0.75	30	20	14	12	4.5	1,400	1,470	4,200
		8	25 30 40	15	10	8×1.25	8×0.75	40	30	20	20	6.5	1,870	1,940	6,800
		10	25 30 40	15	10	10×1.5	10×1.0	40	30	20	20	6.5	1,870	1,940	6,800
AJLSS	12	25 30 40	15	10	12×1.75	12×1.0	40	30	20	20	6.5	1,870	1,940	6,800	
	16	30 40 50	20	15	16×2.0	16×1.5	60	40	30	27.5	9	3,840	3,910	—	
	20	30 40 50	20	15	20×2.5	20×1.5	60	40	30	27.5	9	3,840	3,910	—	

Order 注文例
 型式 AJLTT5 - H 15
 Delivery 出荷日 3 日目発送
 ストック A 300円/1本 P82
 数量スライド価格 (P81)
 数量 1~9 10~14 15~19 20~49
 値引率 基準単価 5% 10% 18%




Type		材質	表面処理
並目	細目		
AJTN	AJTS	SS400	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
AJTNM	AJTSM		
AJTNS	AJTSS	SUS304	—

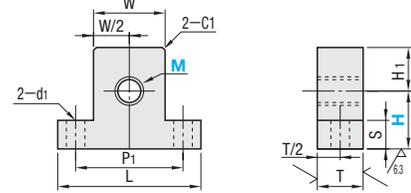

型式	Type	M	H 選択	H1	T	M×Pitch		L	W	P1	S	d1	¥基準単価		
						並目	細目						AJTNM	AJTSM	AJTSS
AJTN	AJTNM	3	15 20	10	10	3×0.5	3×0.35	32	16	24	5	4.5	1,280	1,330	2,560
		4	15 20	10	10	4×0.7	4×0.5	32	16	24	5	4.5	1,280	1,330	2,560
		5	15 20	10	10	5×0.8	5×0.5	32	16	24	5	4.5	1,280	1,330	2,560
	AJTNS	6	20 25 30	15	16	6×1.0	6×0.75	50	25	38	10	6.5	1,520	1,570	3,040
		8	20 25 30	15	16	8×1.25	8×0.75	50	25	38	10	6.5	1,710	1,760	3,420
		10	20 25 30	15	16	10×1.5	10×1.0	50	25	38	10	6.5	1,710	1,760	3,420
AJTSM	12	20 25 30	15	16	12×1.75	12×1.0	50	25	38	10	6.5	1,710	1,760	3,420	
	16	25 30 40	20	22	16×2.0	16×1.5	75	40	57	15	9	2,430	2,620	4,860	
AJTSS	20	25 30 40	20	22	20×2.5	20×1.5	75	40	57	15	9	2,430	2,620	4,860	




Type		材質	表面処理
並目	細目		
AJTWN	AJTWS	SS400	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
AJTWNM	AJTWSM		

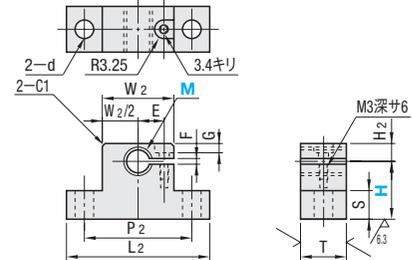

型式	Type	M	H 選択	H2	T	M×Pitch		L2	W2	P2	S	d	E	F	G	¥基準単価	
						並目	細目									AJTWNM	AJTWSM
AJTWN	AJTWNM	5	15 20	3.5	10	5×0.8	5×0.5	32	16	24	5	4.5	5	1	1	2,880	2,950
		6	20 25 30	4	10	6×1.0	6×0.75	34	18	26	5	4.5	5	1	1	3,370	3,450
		8	20 25 30	5.5	16	8×1.25	8×0.75	50	25	38	10	6.5	9	2	3.3	3,400	3,500
	AJTWS	10	20 25 30	6.5	16	10×1.5	10×1.0	50	25	38	10	6.5	9	2	3.3	3,400	3,500
		12	20 25 30	7.5	16	12×1.75	12×1.0	50	25	38	10	6.5	9	2	3.3	3,400	3,500



Type		材質	表面処理
並目	細目		
AJFN	AJFS	SS400	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
AJFNM	AJFSM		
AJFNS	AJFSS	SUS304	—

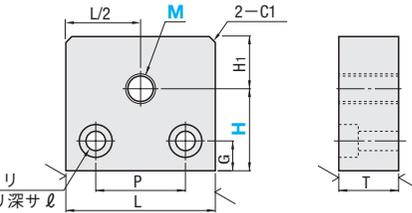

型式	Type	M	H 選択	H1	T	M×Pitch		L	P	d1	d2	l	G	¥基準単価		
						並目	細目							AJFNM	AJFNS	AJFSS
AJFN	AJFNM	3	20 25	10	10	3×0.5	3×0.35	32	20	8	4.5	4.5	5	670	710	1,360
		4	20 25	10	10	4×0.7	4×0.5	32	20	8	4.5	4.5	5	670	710	1,360
		5	20 25	10	10	5×0.8	5×0.5	32	20	8	4.5	4.5	5	670	710	1,360
	AJFNS	6	20 25 35	15	16	6×1.0	6×0.75	44	28	11	6.5	6.5	9	740	780	1,500
		8	35 40 50	15	16	8×1.25	8×0.75	44 (50)	28	11	6.5	6.5	9	860	910	1,740
		10	35 40 50	15	16	10×1.5	10×1.0	44 (50)	28	11	6.5	6.5	9	860	910	1,740
AJFSS	12	35 40 50	15	16	12×1.75	12×1.0	44 (50)	28	11	6.5	6.5	9	990	1,050	2,020	
	16	40 50	20	22	16×2.0	16×1.5	60 (65)	42	14	9	9	12	1,390	1,470	2,820	
AJFSS	20	40 50	20	22	20×2.5	20×1.5	60 (65)	42	14	9	9	12	1,390	1,470	2,820	

Order 注文例
 型式 AJTN8 - H 25
 Delivery 出荷日 3 日目発送
 ストック A 300円/1本 P82
 数量スライド価格 (P81)
 数量 1~9 10~14 15~19 20~49
 値引率 基準単価 5% 10% 18%