




食品用ホース


—スタンダードタイプ/バキュームタイプ—

食品用ホース

ホース単体	Type			材質		かしめ金具
	片側かしめ	両側かしめ	主材質	補強材		
HOFW	HOFWK	HOFWR	軟質塩化ビニール	ポリエステル糸	継手ニップル : SUS316L	継手カバー : SUS304
HOGFW	HOGFK	HOGFWR	軟質塩化ビニール	PET	継手ニップル : SUS316L	

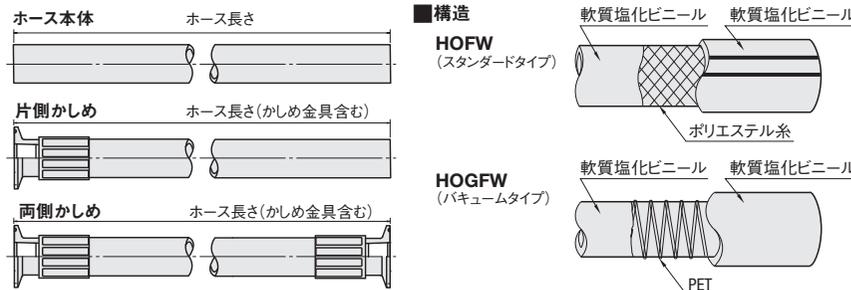

かしめ金具形状

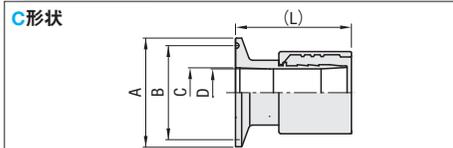

ホース呼び内径	C形状				
	A	B	C	D	(L)
1S	50.5	43.5	23.0	21.0	56.0
1.5S	50.5	43.5	35.7	33.0	73.0
2S	64.0	56.5	47.8	45.0	75.0

ホース仕様表

No.	HOFW HOFW□						No.	HOGFW HOGFW□					
	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 MPa	使用温度範囲 °C		内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 MPa	使用温度範囲 °C
6	6	11	2.5	30	0~1.0	-5~70	15	15	22	3.5	60	-0.1~0.4	-0.1~0.3
9	9	15	3	45	0~1.0		19	19	26	3.5	80	-0.1~0.4	-0.1~0.3
12	12	18	3	65	0~0.8		1S	25.4	33.4	4	100	-0.1~0.4	-0.1~0.3
15	15	22	3.5	95	0~0.8		1.5S	38	48	5	150	-0.1~0.3	-0.1~0.2
19	19	26	3.5	120	0~0.6		2S	50.8	62.8	6	200	-0.1~0.3	-0.1~0.2
1S	25	33	4	165	0~0.6								
1.5S	38	48	5	300	0~0.4								
2S	50	62	6	440	0~0.3								

型式	Type	ホース呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ形状	R 右かしめ形状	¥基準単価		
						ホース単価/m	かしめプラス料金	
						片側かしめ	両側かしめ	
HOFW HOFWK HOFWR	(ホース単体のみ) (片側かしめ) (両側かしめ)	6	0.5~100.0	-	-	260	-	-
		9				450	-	-
		12				530	-	-
		15				780	-	-
		19				920	-	-
		1S				1,400	15,260	30,520
1.5S	2,510	18,600	37,200					
2S	3,890	29,300	58,600					
HOGFW HOGFK HOGFWR	(ホース単体のみ) (片側かしめ) (両側かしめ)	15	0.5~50.0	-	-	880	-	-
		19				1,070	-	-
		1S				2,190	15,220	30,520
		1.5S				2,860	18,600	37,200
		2S				4,440	29,300	58,600

Order 注文例
 型式 - ホース長さ - L形状 - R形状
 HOFW6 - 1.5
 HOFWK1.5S - 2.0 - LC
 HOFWR2S - 1.0 - LC - RC

Delivery 出荷日
 3 日目発送
 ストック A 800円/1本 送料 P.88
 ◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格
 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.87
 数量 1~4 5~9
 値引率 基準単価 5%
 ◎表示数量超えはお見積り
 ◎数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。

- HOFWの特長**
- ・70℃の高温まで使用できます。
 - ・柔軟性に優れています。
 - ・透明性が高く、流体を確認できます。
 - ・食品衛生法適合。
- HOGFWの特長**
- ・70℃の高温まで使用できます。
 - ・折れ、つぶれに強く復元性に優れています。
 - ・透明性が高く、流体を確認できます。
 - ・食品衛生法適合。
- 注意**
- ・ホース内を洗浄してからご使用ください。
 - ・ホースや継手をタンク内の飲料水、食品流体に漬けないようにしてください。継手部分に流体が残留し、雑菌が付着する恐れがあります。

<価格計算例>
 HOFWR1S-2.5-LC-RCの場合
 ホース単価/m : 1,400
 1,400×2.5+30,520=34,020
 1円単位切り捨てで、34,020円となります。




シリコンホース

—スタンダードタイプ/バキュームタイプ—


プライスタウン
 最大39%
 ◎:値下げ価格

シリコンホース

ホース単体	Type			材質		かしめ金具
	片側かしめ	両側かしめ	主材質	補強材		
HOSSW	HOSSWK	HOSSWR	シリコンゴム	ポリエステル糸	継手ニップル : SUS304 継手カバー : アルミ	継手ニップル : SUS316L 継手カバー : SUS304
SNHT	SNHTK	SNHTR	シリコンゴム	ポリエステル糸+SUS304コイル	-	

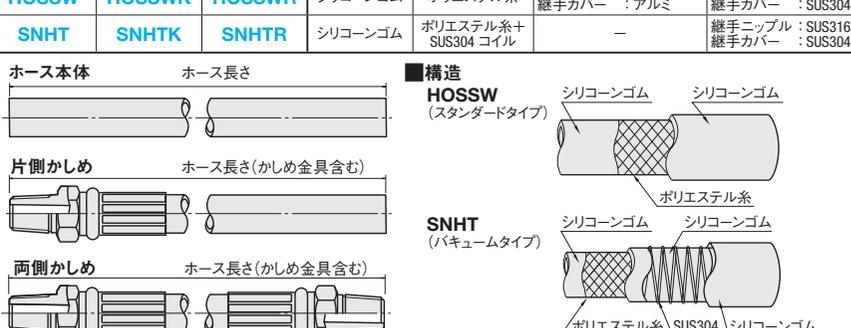

かしめ金具形状

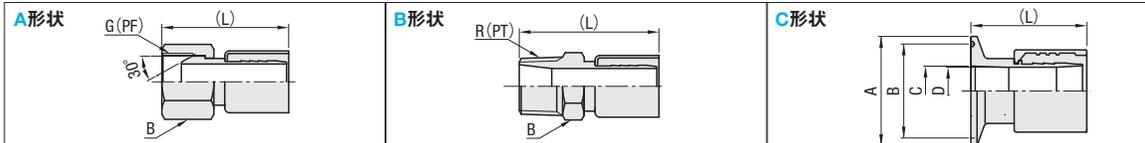

かしめ金具形状

ホース呼び内径	R(PT) G(PF)	A形状		B形状		C形状					
		B(二面幅)	(L)	B(二面幅)	(L)	A	B	C	D	(L)	
6	1/4	14	43	17	37	1S	50.5	43.5	23	22	56
9	3/8	17	47	19	43	1.5S	50.5	43.5	35.7	34	73
12	1/2	22	53	24	49	2S	64	56.5	47.8	46	75
19	3/4	27	65	30	59						

ホース仕様表

No.	HOSSW HOSSW□						No.	SNHT SNHT□					
	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 MPa	使用温度範囲 °C		内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 MPa	使用温度範囲 °C
6	6.3	12.3	3	80	0~1.0	-30~150	1S	25.4	35.5	5.05	180	-0.1~0.7	
9	9.5	16	3.25	100	0~1.0		1.5S	38.1	50.5	6.2	280	-0.1~0.7	
12	12.7	19.5	3.4	130	0~0.5		2S	50.8	64.5	6.85	390	-0.1~0.3	
19	19.0	28	4.5	180	0~0.5								
1S	25.4	35.5	5.05	220	0~0.5								
1.5S	38.1	50.5	6.2	310	0~0.5								
2S	50.8	64.5	6.85	550	0~0.3								

型式	Type	ホース呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ形状	R 右かしめ形状	¥基準単価		
						ホース単価/m	かしめプラス料金	
						片側かしめ	両側かしめ	
HOSSW HOSSWK HOSSWR	(ホース単体のみ) (片側かしめ) (両側かしめ)	6	0.3~20.0	LA	RA	1,570	2,420	4,840
		9				1,900	2,630	5,260
		12				2,290	4,670	9,340
		19				3,980	6,580	13,160
		1S				6,350	13,830	27,660
		1.5S				17,080	16,910	33,820
2S	32,620	26,640	53,280					
SNHT SNHTK SNHTR	(ホース単体のみ) (片側かしめ) (両側かしめ)	1S	0.6~5.0	LC	RC	27,440	13,830	27,660
		1.5S				33,320	16,910	33,820
		2S				40,320	26,640	53,280

Order 注文例
 型式 - ホース長さ - L形状 - R形状
 HOSSW6 - 1.5
 HOSSWK1.5S - 2.0 - LC
 SNHTR2S - 1.0 - LC - RC

Delivery 出荷日
 3 日目発送
 ストック A 800円/1本 送料 P.88
 ◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格
 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.87
 数量 1~4 5~9
 値引率 基準単価 5%
 ◎表示数量超えはお見積り
 ◎数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。

- HOSSWの特長**
- ・耐圧補強コードニット式でスパイラル状に編込むことで継手付近での糸抜けハンクを防ぎます。
 - ・半透明で流体を確認できます。
 - ・耐寒性・耐熱性に優れています。
 - ・食品衛生法適合
 - ・FDA規格適合品
- SNHTの特長**
- ・ホースがつぶれにくく、圧送・バキュームが可能です。
 - ・半透明で流体を確認できます。
 - ・耐寒性・耐熱性に優れています。
 - ・食品衛生法適合
 - ・FDA規格適合品
- 注意**
- ・無極性有機溶剤(ベンゼン、トルエン、ヘキサン等)、ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、トリクロロエタン等)、高濃度の強酸、強アルカリ、鉱油、スチームでの長時間使用、70℃以上の動・植物油には使用しないでください。
 - ・飲料水・食品用での使用の場合は、ホース内を洗浄してからご使用ください。
 - ・食品配管には、衛生面で問題が発生しない金具形状をご使用ください。
 - ・スチーム洗浄の場合は飽和蒸気圧0.2MPa以下で短時間で行ってください。
 - ・ホースや継手をタンク内の飲料水、食品流体に漬けないようにしてください。継手部分に液体が残留し、雑菌が付着する恐れがあります。

<価格計算例>
 HOSSWR12-2.5-LA-RBの場合
 ホース単価/m : 2,290
 2,290×2.5+9,340=15,065
 1円単位切り捨てで、15,060円となります。

51 管・継手・バルブ