

Channels

チャンネル

—アルミ：A6063— Rあり・Rなし

押出成形によるアルミ合金型材の切断品です。調質はT5です。A6061に比べ強度は低くなりますが、耐食性・表面処理性に優れます。




Delivery
出荷日


R.283

3 日目発送

型式は寸法や数量により異なります。
材料屋24サイトで都度お見積り下さい。
99個以上は出荷日が異なる場合があります。

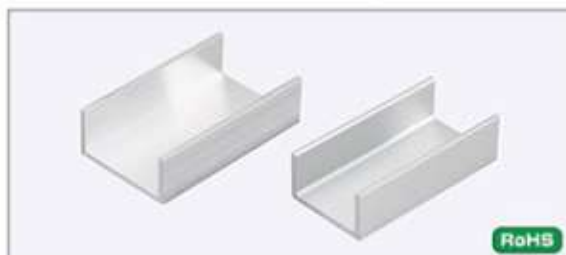

RoHS

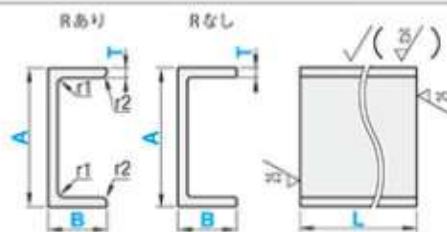

■Rあり

T×B×A	L 指定1mm単位	L寸法 公差	r1	r2	寸法公差		
					T	A	B
3.0×30×50	20~2000	±1.0	3.0	1.5	±0.15	±0.30	±0.36
4.0×30×60			4.0	2.0			
6.0×40×75			6.0	3.0	±0.18	±0.60	±0.86
6.0×65×125							

■Rなし

T×B×A	L 指定1mm単位	L寸法 公差	寸法公差		
			T	A	B
1.5×15×15	30~1000	±1.0	±0.23	±0.35	±0.35
1.5×16×25				±0.23	±0.25
1.6×10×10	20~2000	±1.0	±0.15	±0.20	±0.20
2.0×15×15				±0.23	±0.23
2.0×15×30				±0.23	±0.30
2.0×20×20				±0.23	±0.23
2.0×25×25				±0.25	±0.25
2.4×30×30				±0.30	±0.30

T×B×A	L 指定1mm単位	L寸法 公差	寸法公差		
			T	A	B
2.5×20×20	30~1000	±1.0	±0.23	±0.38	±0.38
2.5×25×50				±0.23	±0.54
3.0×20×40	20~2000	±1.0	±0.15	±0.23	±0.30
3.0×25×50				±0.25	±0.36
3.0×30×60				±0.30	±0.60
4.0×40×80				±0.18	±0.60
5.0×50×75	30~1000	±1.0	±0.18	±0.27	±0.54
5.0×50×100	20~2000			±0.18	±0.36