




ROLLER CARRIERS

コロコンローラ

ーローラ幅25mm標準タイプ/25mm中荷重タイプー


CADデータフォルダ名: 16_Rollers

■特長: ローラコンベヤに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。

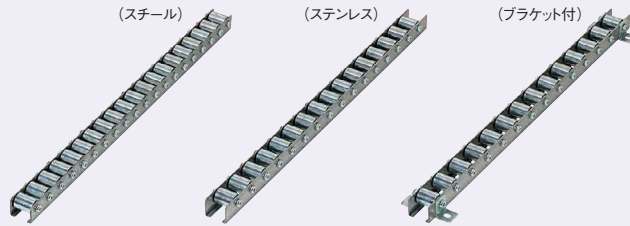

Type	①ローラ			②フレーム	③ねじ・ナット	④ブラケット						
	ローラ耐荷重 (1個あたり)	外輪	ベアリング									
ブラケット	P=25	P=30	P=35	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	
ブラケット無	CRONEWH	CRONFWH	CRONWH	スチール	三価クロメート	スチール	スチール	溶融メッキ*1	スチール	三価クロメート	—	—
ブラケット付	CRONEWHB	CRONFWHB	CRONWHB								—	—
ブラケット無	CRONEW	CRONFW	CRONW	ステンレス	—	ステンレス	—	—	ステンレス	—	—	—
ブラケット付	CRONEWB	CRONFWB	CRONWB								—	—
ブラケット無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブラケット付	—	—	—								—	—

*1溶融メッキ(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融メッキ)

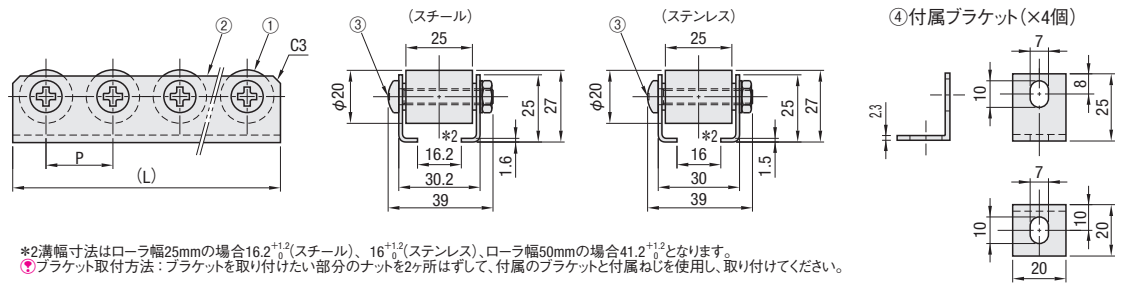

*2溝幅寸法はローラ幅25mmの場合16.2^{+0.12}(スチール)、16^{+0.12}(ステンレス)、ローラ幅50mmの場合41.2^{+0.12}となります。
 *3ブラケット取付方法: ブラケットを取り付けたい部分のナットを2ヶ所はずして、付属のブラケットと付属ねじを使用し、取り付けてください。

型式	L	¥基準単価											
		Type	ローラ 個数	P=25	P=30	P=35	CRONEWH CRONFWH CRONWH	CRONEWHB CRONFWHB CRONWHB	CRONEW CRONFW	CRONEWB CRONFWB	CRONW	CRONWB	CROCWB
(中荷重) ブラケット無 CRONEWH CRONFWH CRONWH	2	(48)	(58)	(68)	1,245	1,672	1,310	1,760	1,460	1,910	2,910	2,490	3,750
	3	(73)	(88)	(103)	1,634	2,071	1,720	2,180	1,920	2,380	3,880	3,460	4,720
	4	(98)	(118)	(138)	2,024	2,451	2,130	2,580	2,380	2,830	4,840	4,430	5,690
	5	(123)	(148)	(173)	2,413	2,841	2,540	2,990	2,830	3,280	5,800	5,400	6,650
	6	(148)	(178)	(208)	2,812	3,240	2,960	3,410	3,290	3,740	6,770	6,370	7,620
	7	(173)	(208)	(243)	3,202	3,610	3,370	3,800	3,750	4,180	7,710	7,340	8,590
	8	(198)	(238)	(278)	3,582	4,009	3,770	4,220	4,190	4,640	8,670	8,310	9,560
	9	(223)	(268)	(313)	3,962	4,408	4,170	4,640	4,650	5,120	9,630	9,280	10,530
	10	(248)	(298)	(348)	4,361	4,779	4,590	5,030	5,110	5,550	10,590	10,250	11,490
	11	(273)	(328)	(383)	4,760	5,178	5,010	5,450	5,560	6,000	11,550	11,220	12,460
12	(298)	(358)	(418)	5,140	5,567	5,410	5,860	6,020	6,470	12,510	12,180	13,430	
13	(323)	(388)	(453)	5,539	5,947	5,830	6,260	6,480	6,910	13,470	13,150	14,400	
14	(348)	(418)	(488)	5,909	6,337	6,220	6,670	6,920	7,370	14,430	14,120	15,370	
15	(373)	(448)	(523)	6,299	6,745	6,630	7,100	7,370	7,840	15,390	15,090	16,350	
16	(398)	(478)	(558)	6,698	7,116	7,050	7,490	7,840	8,280	16,350	16,060	17,310	
17	(423)	(508)	(593)	7,087	7,505	7,460	7,900	8,290	8,730	17,310	17,030	18,280	
18	(448)	(538)	(628)	7,477	7,904	7,870	8,320	8,740	9,190	18,260	17,990	19,250	
19	(473)	(568)	(663)	7,866	8,275	8,280	8,710	9,210	9,640	19,220	18,960	20,220	
20	(498)	(598)	(698)	8,246	8,683	8,680	9,140	9,650	10,110	20,180	19,930	21,190	
21	(523)	(628)	(733)	8,626	9,073	9,080	9,550	10,100	10,570	21,140	20,900	22,160	
22	(548)	(658)	(768)	9,035	9,453	9,510	9,950	10,570	11,010	22,100	21,870	23,120	
23	(573)	(688)	(803)	9,424	9,842	9,920	10,360	11,020	11,460	23,060	22,840	24,090	
24	(598)	(718)	(838)	9,804	10,232	10,320	10,770	11,470	11,920	24,020	23,800	25,060	
25	(623)	(748)	(873)	10,203	10,631	10,740	11,190	11,940	12,390	24,980	24,770	26,030	
26	(648)	(778)	(908)	10,574	11,011	11,130	11,590	12,380	12,840	25,950	25,740	27,000	
27	(673)	(808)	(943)	10,973	11,410	11,550	12,010	12,830	13,290	26,890	26,720	27,960	
28	(698)	(838)	(978)	11,362	11,790	11,960	12,410	13,300	13,750	27,850	27,690	28,930	
29	(723)	(868)	(1013)	11,752	12,170	12,370	12,810	13,750	14,190	28,810	28,650	29,900	
30	(748)	(898)	(1048)	12,141	12,578	12,780	13,240	14,200	14,660	29,770	29,620	30,870	
31	(773)	(928)	(1083)	12,531	12,958	13,190	13,640	14,670	15,120	30,740	30,590	31,840	
32	(798)	(958)	(1118)	12,920	13,348	13,600	14,050	15,110	15,560	31,690	31,560	32,810	
33	(823)	(988)	(1153)	13,300	13,737	14,000	14,460	15,560	16,020	32,650	32,530	33,770	

Order 注文例
型式 CRONEWH17

Price 価格
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~19 20~34 35~49 50~60 61~
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日
3 日日出荷
*注文締切
*ストークT 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
*ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄
*ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円


ROLLER CARRIERS

コロコンローラ

ーローラ幅50mm標準タイプ/50mm中荷重タイプー


CADデータフォルダ名: 16_Rollers

■特長: ローラコンベヤに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。

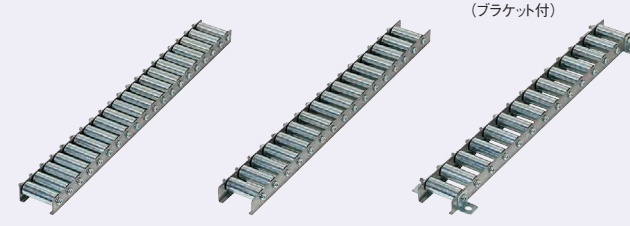

Type	①ローラ			②フレーム	③ねじ・ナット	④ブラケット						
	ローラ耐荷重 (1個あたり)	外輪	ベアリング									
ブラケット	P=25	P=30	P=35	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	
ブラケット無	CRONEXH	CRONFXH	CRONXH	スチール	三価クロメート	スチール	スチール	溶融メッキ*1	スチール	三価クロメート	—	—
ブラケット付	CRONEXHB	CRONFXHB	CRONXHB								—	—
ブラケット無	CRONEX	CRONFX	CRONX	ステンレス	—	ステンレス	—	—	ステンレス	—	—	—
ブラケット付	CRONEXB	CRONFXB	CRONXB								—	—

*1溶融メッキ(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融メッキ)

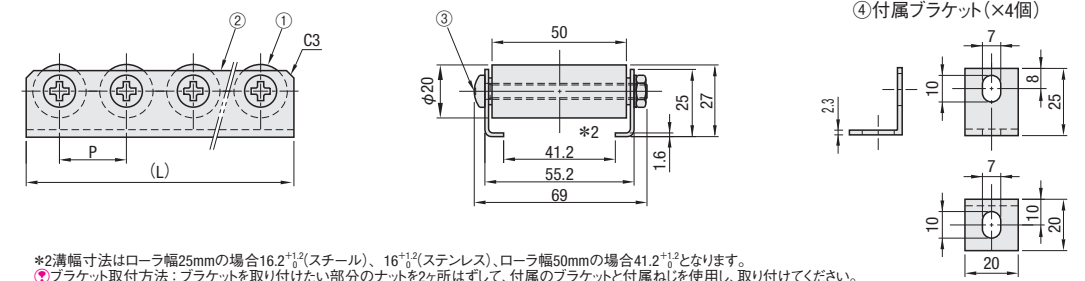

*2溝幅寸法はローラ幅50mmの場合41.2^{+0.12}となります。
 *3ブラケット取付方法: ブラケットを取り付けたい部分のナットを2ヶ所はずして、付属のブラケットと付属ねじを使用し、取り付けてください。

型式	L	¥基準単価						
		Type	ローラ 個数	P=25	P=30	P=35	CRONEXH CRONFXH CRONXH	CRONEXHB CRONFXHB CRONXHB
(中荷重) ブラケット無 CRONEXH CRONFXH CRONXH	2	(48)	(58)	(68)	1,830	2,240	1,920	2,350
	3	(73)	(88)	(103)	2,400	2,830	2,520	2,970
	4	(98)	(118)	(138)	2,980	3,390	3,130	3,560
	5	(123)	(148)	(173)	3,540	3,960	3,720	4,160
	6	(148)	(178)	(208)	4,130	4,540	4,340	4,770
	7	(173)	(208)	(243)	4,700	5,120	4,940	5,380
	8	(198)	(238)	(278)	5,260	5,670	5,530	5,960
	9	(223)	(268)	(313)	5,830	6,250	6,130	6,570
	10	(248)	(298)	(348)	6,420	6,830	6,750	7,180
	11	(273)	(328)	(383)	6,970	7,400	7,330	7,780
12	(298)	(358)	(418)	7,560	7,970	7,950	8,380	
13	(323)	(388)	(453)	8,130	8,550	8,550	8,990	
14	(348)	(418)	(488)	8,690	9,090	9,140	9,560	
15	(373)	(448)	(523)	9,250	9,680	9,730	10,180	
16	(398)	(478)	(558)	9,840	10,250	10,350	10,780	
17	(423)	(508)	(593)	10,400	10,820	10,940	11,380	
18	(448)	(538)	(628)	10,990	11,390	11,560	11,980	
19	(473)	(568)	(663)	11,550	11,970	12,150	12,600	
20	(498)	(598)	(698)	12,110	12,520	12,740	13,170	
21	(523)	(628)	(733)	12,690	13,110	13,350	13,790	
22	(548)	(658)	(768)	13,280	13,680	13,970	14,390	
23	(573)	(688)	(803)	13,830	14,250	14,550	14,990	
24	(598)	(718)	(838)	14,410	14,820	15,160	15,590	
25	(623)	(748)	(873)	14,990	15,400	15,770	16,210	
26	(648)	(778)	(908)	15,540	15,950	16,350	16,780	
27	(673)	(808)	(943)	16,120	16,530	16,960	17,400	
28	(698)	(838)	(978)	16,690	17,100	17,560	17,990	
29	(723)	(868)	(1013)	17,260	17,670	18,160	18,590	
30	(748)	(898)	(1048)	17,840	18,240	18,770	19,200	
31	(773)	(928)	(1083)	18,410	18,830	19,370	19,820	
32	(798)	(958)	(1118)	18,970	19,380	19,960	20,390	
33	(823)	(988)	(1153)	19,550	19,950	20,570	21,000	

Order 注文例
型式 CRONEXH17

Delivery 出荷日
3 日日出荷

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~19 20~30 31~
出荷日 基準単価 5% お見積り
*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

16
搬送
関連
運部
品