

規格追加
赤文字表示

ADJUSTING BLOCK FOR LINEAR GUIDES -PRESITION TYPE-


リニアガイド用高さ調整ブロック

—高精度タイプ—

大口
対応
BIG ORDER


CADデータフォルダ名 : 08_Linear_Guides

中・重荷重用リニアガイドに対応した高さ調整ブロックです。2本セット同時加工品は、2つのブロックの高さを±0.01mm以内に仕上げております。

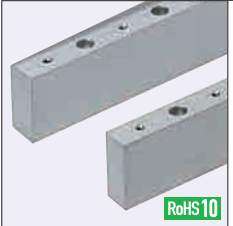


1本		Type・形状			定寸・指定寸	材質	S表面処理
基準側	フリー側	基準側+基準側	基準側+フリー側	フリー側+フリー側			
BETA	BETE	BE2KK (BETA+BETA)	BE2KF (BETA+BETE)	BE2FF (BETE+BETE)	定寸	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
BETAL	BETEL	BE2KKL (BETAL+BETAL)	BE2KFL (BETAL+BETEL)	BE2FFL (BETEL+BETEL)	指定寸	アルミ合金	白アルマイト
ABETA	ABETE	ABE2KK (ABETA+ABETA)	ABE2KF (ABETA+ABETE)	ABE2FF (ABETE+ABETE)	定寸		
ABETAL	ABETEL	ABE2KKL (ABETAL+ABETAL)	ABE2KFL (ABETAL+ABETEL)	ABE2FFL (ABETEL+ABETEL)	指定寸		


基準側 (L寸131mm以下)

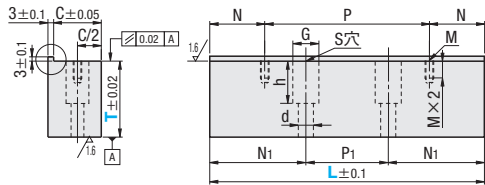


フリー側 (L寸131mm以下)

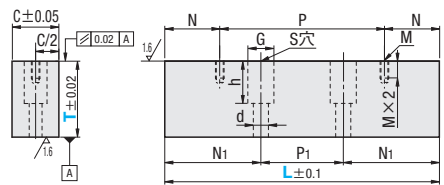


基準側 (L寸132mm以上)

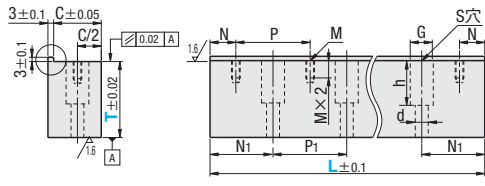

フリー側 (L寸132mm以上)

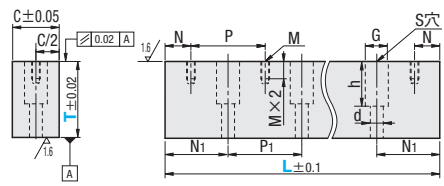

○部詳細

 

- ①平行度はボルト締結後の精度となります。
- ②2本セット同時加工品は同時フライス加工を行い寸法の相互差を0.01mm以内に仕上げております。ベースプレートとねじ締結後の高さ精度を保証します。


■定寸タイプ

Type	型式	(リニアガイドH寸法) No.	L寸選択	T指定1mm単位	C	N	P	N ₁	P ₁	S穴仕様		
										d	G	h
(1本) BETA BETE ABETA ABETE		24	100 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940	10~60	15	20	60	50	60	M3	5.5	9.5
(2本セット同時加工品)		28	15~60	20	M5					6.5	11	
(基準+基準) (基準+フリー) (フリー+フリー)		33	20~60	23	28	80	60	80	M6	9	14	
BE2KK BE2KF BE2FF ABE2KK ABE2KF ABE2FF		42	15~60	28					M6	11	17.5	

- ①T=15以下の場合、M3・M5のタップ下穴は普通となります。
- ②T=20の場合、M6のタップ下穴は普通となります。
- ③極重・超極重リニアガイドのH寸法42には使用できません。

■L寸1mm指定タイプ

Type	型式	(リニアガイドH寸法) No.	L寸指定 (1mm単位)	T指定1mm単位	N	P	N ₁	P ₁
(1本) BETAL BETEL ABETAL ABETEL		24	101~131 132~939	10~60	L-(M穴数-1)×P 2	60	N+15	30
(2本セット同時加工品)		28	15~60	28				
(基準+基準) (基準+フリー) (フリー+フリー)		33	161~939	20~60			N+30	60

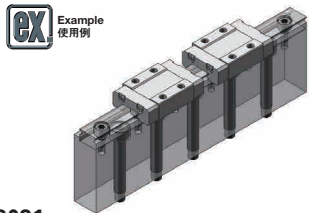

Delivery 出荷日 5 日目出荷

大口 出荷日 +3 日目出荷 数量 11~20
①ストック対応なし

- ①M穴に関しては穴数表をご確認ください。P・P₁-014-2021
- ②N,P,N₁,P₁以外の寸法は定寸タイプ規格表をご確認ください。

Price 価格

■定寸タイプ

Type	No.	L	¥基準単価								同時加工料				
			BETA T30以下	BETA T31以上	ABETA T30以下	ABETA T31以上	BETE T30以下	BETE T31以上	ABETE T30以下	ABETE T31以上					
(1本)	24	100	6,380	9,340	6,350	9,330	5,970	9,180	5,950	9,170	2,000				
		160	7,090	10,380	7,060	10,370	6,640	10,220	6,620	10,190					
		220	8,140	11,450	7,630	11,430	7,420	11,110	7,340	11,080					
		280	8,770	12,750	8,300	12,390	8,040	12,400	7,730	12,110					
		340	11,140	15,860	10,010	14,970	10,300	14,380	9,370	14,070					
		400	13,530	18,960	11,710	17,550	12,930	16,400	11,000	16,030					
		460	15,910	22,060	13,400	20,120	15,570	19,230	12,650	17,980					
		520	18,290	25,160	15,200	22,800	18,200	22,070	14,390	20,040					
		580	22,500	29,400	16,730	25,110	20,770	25,480	16,020	22,040					
		640	26,720	33,740	18,240	27,420	23,320	28,890	16,880	24,040					
		700	30,930	38,030	19,760	29,720	25,880	32,300	17,740	26,040					
		760	32,850	40,270	21,760	32,530	29,720	34,330	19,540	28,640					
		820	34,790	42,510	23,840	35,440	33,540	36,350	21,440	31,350					
		880	36,830	44,750	25,820	38,250	37,380	38,370	23,240	33,960					
		940	44,120	48,990	27,810	41,050	41,180	42,650	25,040	36,560					
		(2本セット同時加工品)	28	160	7,360	11,530	7,280	11,520	7,110	10,590		6,810	10,380	2,100	
220	8,180			12,820	8,090	12,810	7,910	11,770	7,570	11,540					
280	9,140			13,390	9,000	13,370	8,860	12,690	8,190	12,280					
340	11,800			16,620	11,100	16,570	11,420	15,450	10,020	15,040					
400	14,270			19,810	13,100	19,660	13,970	18,190	11,750	17,680					
460	17,280			22,900	15,100	22,760	16,520	20,940	13,470	20,330					
520	20,300			26,990	17,200	25,950	19,070	23,680	15,300	23,070					
580	24,160			29,900	18,930	28,630	21,700	27,230	16,940	25,410					
640	28,020			34,500	20,660	31,300	24,340	30,770	18,300	27,730					
700	31,800			38,820	22,490	34,070	26,980	34,310	19,900	30,160					
760	33,640			41,470	24,690	37,250	31,180	36,820	21,900	32,990					
820	36,520			43,820	26,980	40,510	35,380	39,320	23,980	35,900					
880	41,050			45,000	29,160	43,680	39,580	43,820	25,960	38,720					
940	45,980			49,930	31,350	46,840	43,780	46,320	27,950	41,540					
(2本セット同時加工品)	33			160	8,350	12,690	7,990	12,550	7,200	11,070	7,050	11,050	2,200		
				220	9,280	14,100	8,880	13,950	8,010	12,310	7,840	12,280			
		280	9,970	14,820	9,900	14,680	9,590	13,660	8,630	13,130					
		340	12,170	17,720	11,700	17,480	11,840	16,620	10,550	16,100					
		400	16,050	20,560	13,600	20,370	15,160	19,690	12,560	19,160					
		460	17,590	24,160	15,400	23,160	17,450	22,670	14,480	22,130					
		520	21,250	27,760	17,260	26,100	21,050	26,220	16,390	25,090					
		580	25,060	31,760	19,340	29,300	24,490	30,040	18,140	27,770					
		640	28,510	35,750	21,000	32,060	27,160	33,870	19,770	30,340					
		700	32,370	39,740	24,040	34,640	29,830	37,690	21,500	33,020					
		760	34,820	42,420	25,800	37,740	32,220	40,210	23,610	36,090					
		820	36,880	45,100	27,340	41,620	35,940	42,710	25,810	39,250					
		880	41,910	47,770	30,060	44,500	40,440	45,210	27,910	42,320					
		940	47,060	50,450	32,500	48,020	44,120	48,530	30,010	45,390					
		(2本セット同時加工品)	42	280	10,840	16,210	10,810	16,110	16,110	9,710	14,340	9,480		14,320	2,400
				360	14,230	21,300	13,670	20,660	13,560	20,180	12,420	19,120			
440	18,380			25,350	15,930	24,230	17,650	23,990	14,730	22,870					
520	21,830			30,310	18,780	28,570	21,320	28,510	17,630	27,420					
600	27,430			36,520	21,560	32,940	24,990	31,880	20,230	31,580					
680	31,170			41,450	23,750	36,360	28,240	36,300	22,290	34,850					
760	34,870			46,100	27,010	41,040	33,400	40,370	25,370	39,360					
840	42,650			50,320	30,490	46,150	41,180	45,970	28,670	44,280					
920	47,790			54,120	33,440	50,360	44,850	50,700	31,460	48,330					

■穴数表

No.	L	M穴数	S穴数	No.	L	M穴数	S穴数	No.	L	M穴数	S穴数	No.	L	M穴数	S穴数				
24	100~131	2	2	28	160~199	3	2	33	160~201	3	2	42	280	4	3				
	132~191	3	2		202~259	4	3		202~261	4	3		360	5	4				
	192~251	4	3		260~319	5	4		262~321	5	4		440	6	5				
	252~311	5	4		320~379	6	5		322~381	6	5		520	7	6				
	312~371	6	5		380~439	7	6		382~441	7	6		600	8	7				
	372~431	7	6		440~499	8	7		442~501	8	7		680	9	8				
	432~491	8	7		500~559	9	8		502~561	9	8		760	10	9				
	492~551	9	8		560~619	10	9		562~621	10	9		840	11	10				
	552~611	10	9		620~679	11	10		622~681	11	10		920	12	11				
	612~671	11	10		680~739	12	11		682~741	12	11								
	672~731	12	11		740~799	13	12		742~801	13	12								
	732~791	13	12		800~859	14	13		802~861	14	13								
	792~851	14	13		860~919	15	14		862~921	15	14								
	852~911	15	14		920~940	16	15		922~940	16	15								
	912~940	16	15																

Order 注文例

型式	L	T
BETA24	400	32
BE2KF24	700	30
BETAL24	140	20
BE2KKL24	140	30

■L寸1mm指定タイプ

Type	No.	L	¥基準単価								同時加工料
			BETAL T30以下	BETAL T31以上	ABETAL T30以下	ABETAL T31以上	BETEL T30以下	BETEL T31以上	ABETEL T30以下	ABETEL T31以上	
(1本)	24	101~159	8,500	12,450	8,400	12,340	7,960	12,660	7,870	12,120	2,000
		161~219	9,760	13,740	9,080	13,600	8,330	13,330	8,730	13,180	
		221~279	10,520	15,300	9,870	14,740	9,640	14,880	9,190	14,410	
		281~339	13,360	19,030	11,910	17,810	12,360	17,250	11,150	16,740	
		341~399	16,230	22,750	13,930	20,880	15,510	19,680	13,090	19,070	
		401~459	19,090	26,470	15,940	23,940	18,680	23,070	15,050	21,390	
		461~519	20,480	28,170	16,870	25,300	20,380	24,710	15,970	22,240	
		521~579	24,970	32,630	18,400	27,620	23,050	28,280	17,620	24,240	
		581~639	29,390	37,110	19,880	29,880	25,650	31,770	18,390	26,200	
		641~699	34,020	41,830	21,530	32,390	28,460	35,530	19,330	28,380	
		701~759	35,800	43,890	23,500	35,130	32,390	37,410	21,100	30,930	
		761~819	37,570	45,910	25,500	37,920					