

新商品


CONVEYOR STANDS - ANGLE TYPE -

コンベヤスタンド

—アングルタイプ—

■特長：ブラチェーンコンベヤ、倍速コンベヤ向け、直角度保証のスタンドです。(ブラチェーン、倍速コンベヤ以外の用途も可。)

■コンベヤスタンド
—アングルタイプ—

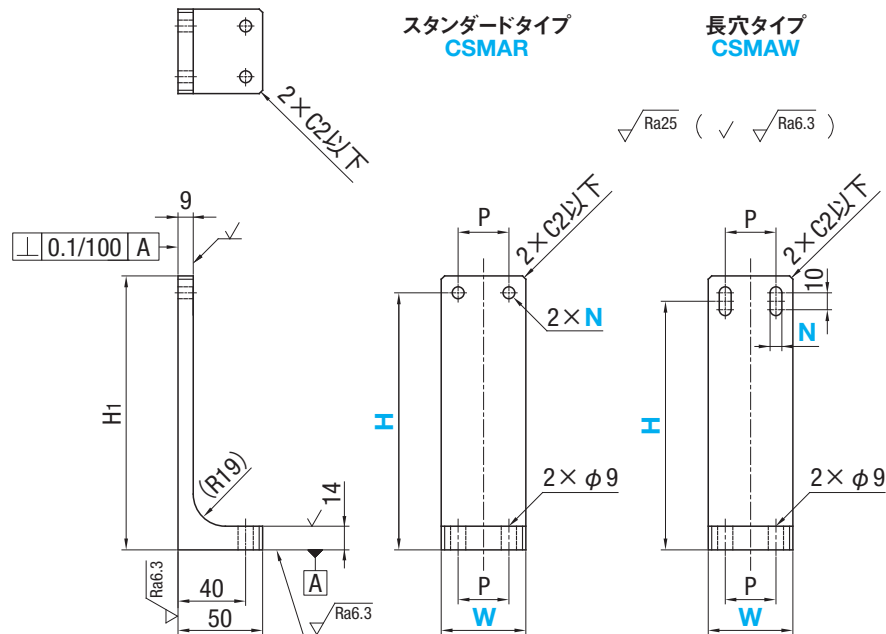

▽ 部はショットプラストを施しております。

材質 SS400 表面処理 無電解ニッケルメッキ

型式		H指定 1mm単位	N	P	H1
Type	W				
スタンダードタイプ CSMAR	50 75	100~280	5	P30 (W=50の場合)	H+10
			6		H+12
			8		H+15
長穴タイプ CSMAW	50 75	100~275	5	P50 (W=75の場合)	H+15
			6		H+17
			8		H+17

呼びNの加工寸法は、以下の「穴加工詳細」をご確認ください。

穴加工詳細			型式		¥基準単価	
 N (通し穴)	N	d	Type	W	H100-200	H201-280
	5	5.5	CSMAR	50		
	6	6.5		75		
	8	9				
			型式		 価格はWOSにてご確認ください。	
			Type	W	H100-200	H201-275
			CSMAW	50		
				75		



Order
注文例

型式	-	H	-	N
CSMAR50	-	H175	-	N5



Delivery
出荷日

3 日日出荷



Price
価格

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
1~10	通常	+5日
11~20		お見積り
21個~		

Web 価格はWOSにて
ご確認ください。

新商品

CONVEYOR STANDS - SHEET METAL TYPE -


コンベヤスタンド

—板金タイプ—

■特長：様々な種類のコンベヤに使用可能、板厚6mm、安価なスタンドです。(コンベヤ以外の用途も可)

■コンベヤスタンド
—板金タイプ—

型式		材質	表面処理
スタンダードタイプ	長穴タイプ		
CSMPR	CSMPW	SPHC	三価クロメート(白)
CSMUR	CSMUW	SUS304	—

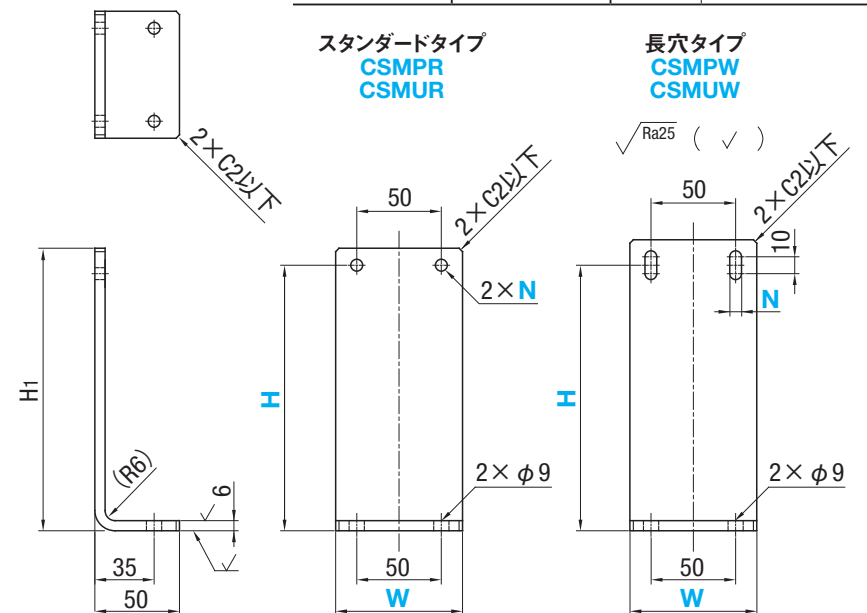

座面と取付面の直角度目安は 0.5/100 程度です。

型式		H指定 1mm単位	N	H1
Type	W			
スタンダードタイプ CSMPR CSMUR	75	100~285	5	H+10
			6	H+12
			8	H+15
長穴タイプ CSMPW CSMUW	75	100~285	5	H+15
			6	H+17
			8	H+17

呼びNの加工寸法は、以下の「穴加工詳細」をご確認ください。

穴加工詳細			型式	¥基準単価	
N (通し穴)	N	d		H100-200	H201-285
	5	5.5	CSMPR		
	6	6.5	CSMPW		
	8	9	CSMUR		
			CSMUW		



価格はWOSにて
ご確認ください。



Order
注文例

型式	-	H	-	N
CSMPR75	-	H175	-	N5



Delivery
出荷日

3 日日出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律1,350円
ストークは、CSMUR、CSMUWのみ



Price
価格

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
1~20	通常	+5日
21~50		お見積り
51~100		
100個~		