


ONE-WAY CLUTCHES

ワンウェイクラッチ

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■特長: クラッチ部の両側には、ラジアル荷重負荷用軸受が組み込まれているので、単品での使用が可能です。

BHFL

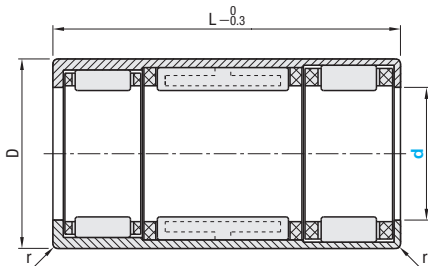

■ワンウェイクラッチ構造



ロック時は、シャフトのトルクがハウジングに伝達されます。
空転時は、シャフトのトルクはハウジングに伝達されません。

■推奨はめあい

軸	ハウジング	
	スチール	軽金属
h5 (h6)	N6 (N7)	R6 (R7)

*使用時のトルクが許容トルクの半分以下ならば、()内の公差で使用可能です。

RoHS 10

①回転方向によりロック(トルク伝達)と空転します。取付ける向きにご注意ください。

☑材質 SPCC

型式		D	L	r (min)	許容トルク Nm	許容回転数		質量 (g)	¥基準単価
Type	d					軸回転時 rpm	外輪回転時 rpm		
BHFL	6	10	15	0.3	1.76	23000	13000	4	1,250
	8	12	22		3.15	17000	12000	7	1,300
	10	14	26		5.3	14000	11000	8	1,360
	12	18			12.2	11000	8000	18	1,490
	14	20			17.3	9500	8000	20	1,560
	16	22	30		20.5	8500	7500	22	1,640
	18	24			24.1	7500	7500	25	1,690
	20	26			28.5	7000	6500	27	1,710
	25	32			66	5500	5500	44	1,920
	30	37	30		90	4500	4500	51	2,230
	35	42			121	3900	3900	58	2,580



Order 注文例

型式

BHFL10



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格


■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~14	15~30	31~50	51~
値引率	標準単価	5%	10%	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Example 使用例

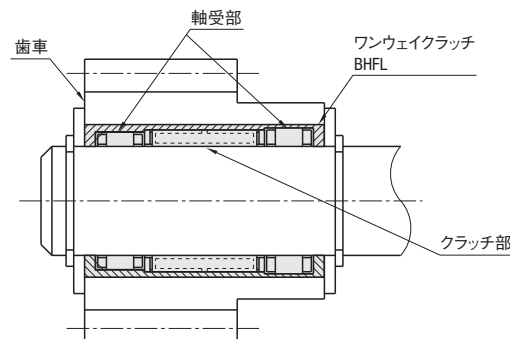

NEEDLE ROLLER BEARINGS WITH THRUST BALL BEARINGS

NEEDLE ROLLER BEARINGS WITH THRUST ROLLER BEARINGS

スラスト玉軸受付針状ころ軸受/スラストころ軸受付針状ころ軸受

—内輪付—

—内輪付—

価格改訂

☐: 新価格


CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■針状ころ軸受




RoHS 10

NKXZ (スラスト玉軸受付)

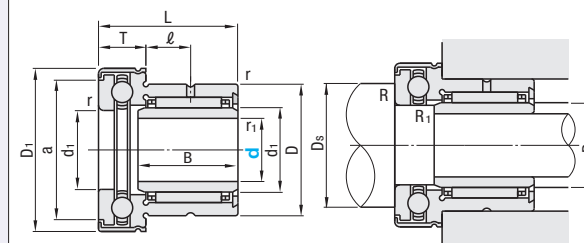

NKXRZ (スラストころ軸受付)

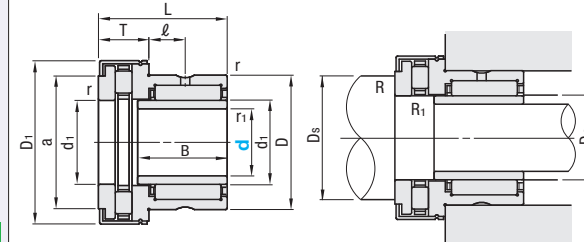

①本製品は取外し可能な内輪の内径寸法を基準に型番設定しております。その為、他社類似製品との間に型番上の差異が生じる為、ご発注の際はカタログ寸法をご確認頂きます様、お願い申し上げます。

■特長

- スラスト側に防塵カバーが付いているので、ごみの侵入、潤滑剤の漏れを防止することができます。
- ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に受けることができるので、固定軸受部としてコンパクトな設計ができます。アキシャル荷重に対してNKXRZはより優れています。

■推奨はめあい

軸	ハウジング
k6	K6

☑材質 SUJ2相当
☑付属品 カバー
軸受精度 JIS B 1514 0級に準拠

型式		D	B	L	T	r (min)	r1 (min)	d1	D1	l	a	ラジアル				アキシャル				許容回転数 rpm (参考)				取付関係寸法				質量 (g) (参考)	¥基準単価
Type	d											基本動定格荷重 CrkN	基本静定格荷重 CorkN	基本動定格荷重 CakN	基本静定格荷重 CpakN	Ds (min)	D2 (min)	R (max)	R1 (max)										
NKXZ	7	19	16	23	9	0.3	0.3	10	25.2	6.5	19.7	6.2	7.8	10.0	14.0	7200	18	9	0.3	0.3	40.9	2,450							
	9	21						12	27.2	9	11	10.3	15.4	6600	20	11	46	2,450											
	12	24						15	29.2	10.7	12.7	10.5	16.8	5700	23	14	54.6	2,560											
	14	26	17	31.2	11.9			15	10.8	18.2	5100	25	16	64.5	2,670														
	17	30	20	30	11			0.6	20	36.2	10.5	30.7	16.4	23.8	14.3	24.7	4500	29			19	103.5	3,110						
	20	37							25	43.2	18.8	30.5	19.6	37.5	3600	35	22	159.5			3,650								
	25	42							30	48.2	9.5	42.7	22.6	36	20.4	42.0	3000	40			27	180.8	4,560						
	30	47	25	35	13				35	53.2	9.0	47.7	24.3	41.5	21.2	47.0	2700	45			32	207	4,730						
	35	52							40	61.2	10	55.7	26	47	27	63	2400	52			37	252.2	7,220						
	40	58							45	66.5	9	60.5	27.5	53	28	69	2100	57			42	315.8	8,260						
	45	62	35	40	14				50	71.5	10	65.5	38	74	29	75	1900	62			48	370.8	9,380						
	50	72							60	86.5	12	80.5	42	90	41.5	113	1600	75			55	542	11,140						

①kgf=N×0.101972

型式		D	B	L	T	r (min)	r1 (min)	d1	D1	l	a	ラジアル				アキシャル				許容回転数 rpm (参考)				取付関係寸法				質量 (g) (参考)	¥基準単価
Type	d											基本動定格荷重 CrkN	基本静定格荷重 CorkN	基本動定格荷重 CakN	基本静定格荷重 CpakN	Ds (min)	D2 (min)	R (max)	R1 (max)										
NKXRZ	12	24	16	23	9	0.3	0.3	15	29.2	6.5	23.7	10.7	12.7	14.4	28.5	7800	25	14	0.3	0.3	52.6	4,270							
	14	26	17	25	10			17	31.2	8	25.7	11.9	15	15.9	33.5	7200	27	16			62.5	4,430							
	17	30	20	30	11			20	36.2	10.5	30.7	16.4	23.8	24.9	53	6000	32	19			97.5	5,100							
	20	37						25	43.2	9.5	37.7	18.8	30.5	33.5	76	5100	39	22			152.5	5,740							
	25	42						30	48.2	9	42.7	22.6	36	35.5	86	4500	44	27			173.8	6,770							
	30	47	25	35	13			35	53.2	9	47.7	24.3	41.5	39	101	3900	49	32			204	8,000							
	35	52						40	61.2	10	55.7	26	47	56	148	3600	56	37			258.2	9,190							
	40	58						45	66.5	9	60.5	27.5	53	59	163	3000	61	42			310.8	10,670							
	45	62	50	71.5	10			65.5	38	74	61	177	2800	66	48	358.8	11,620												

①kgf=N×0.101972



Order 注文例

型式

NKXZ20
NKXRZ17



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~14	15~30	31~100	101~
値引率	標準単価	5%	10%	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。