

規格追加

赤文字表示

CAM FOLLOWERS-WITH HEXAGON SOCKETS ON HEAD PART AND THREAD PART-
カムフォロア

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

—頭部・ねじ部六角穴付タイプ(グリースニップル付クラウンタイプ)—

価格改訂

新価格


■特長: 頭部・ねじ部の両側に六角穴とグリースニップル取付済です。六角レンチを利用して、頭部側・ねじ部側のどちらからでも固定でき、両方向から給脂が可能です。

クラウンタイプ




用途	Type	シールなし	材質	付属品
一般	CFUH	CUH	SUJ2	六角ナット1コ (S45C・四三酸化鉄皮膜)
	CFUSH	CUSH	SUS440C	六角ナット1コ (SUS304)
低発塵	CFUGH	—	相当	—
重荷重	CFUGH	—	SUJ2	六角ナット1コ (S45C・四三酸化鉄皮膜)

■シール付

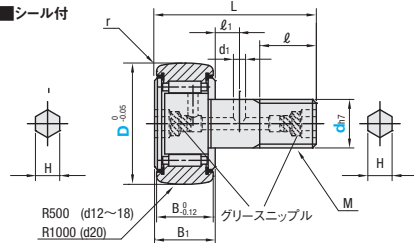

■シールなし

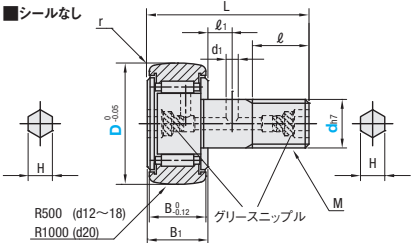

●グリース詳細についてはP1080をご確認ください。

●グリースニップルから再給脂の場合は、THK製グリースガンユニットMG70・アタッチメントP形をご使用ください。

●使用雰囲気温度 80℃以下

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	ℓ ₁	r	f (最小)	H	質量 (g)	最大締付 トルク (N・m)	¥基準単価					
Type	dh7 許容差														CFUH	CFUSH	CFUCH	CFUGH	CUH	CUSH
(シール付) CFUH CFUSH CFUCH CFUGH	12	0 −0.018	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	1.5	20	105 (107)	29.4	2,010	4,140	5,140	3,380	1,610	3,630
	16		32	16×1.5	18	19.5	52		18	8		24	115 (117)	70.6	2,150	4,350	5,400	3,630	1,720	3,820
	18		35	18×1.5	20	21.5	58		20	8		26	205 (207)	98	2,290	5,760	7,120	3,870	1,840	5,040
	20		40	20×1.5	24	25.5	66		22	9		36	295 (300)	98	3,020	6,990	9,820	3,740	2,230	6,820
(シールなし) CUH CUSH	24	0 −0.021	47	24×1.5	29	30.5	80	4	25	11	2	46	450 (455)	137	3,960	11,050	15,790	4,620	2,790	9,180
	26		52	26×1.5	32	33.5	90		28	12		50	525 (530)	137	4,050	12,200	17,100	4,840	2,950	9,760
	28		58	28×1.5	35	36.5	100		30	14		56	915 (925)	245 ※	6,820	16,480	20,760	7,700	4,700	13,840
	30		62	30×1.5	37	38.5	110		32	15		62	1150 (1160)	480 ※	7,480	22,630	27,120	8,360	5,300	17,360


※ステンレス鋼製をご使用の場合は、この値の70%までとします。●()は重荷重タイプの質量です。●1N・mは0.102kgf・mです。●カムフォロアの性能はP1081の表1をご参照下さい。

フラットタイプ




用途	Type	シールなし	材質	付属品
一般	CFFH	CFAH	SUJ2	六角ナット1コ (S45C・四三酸化鉄皮膜)
	CFFSH	CFASH	SUS440C	六角ナット1コ (SUS304)
低発塵	CFFCH	—	相当	—
重荷重	CFFGH	—	SUJ2	六角ナット1コ (S45C・四三酸化鉄皮膜)

■シール付

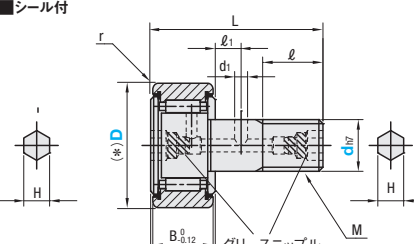

■シールなし

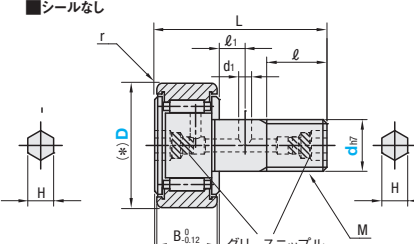

●グリース詳細についてはP1080をご確認ください。

●グリースニップルから再給脂の場合は、THK製グリースガンユニットMG70・アタッチメントP形をご使用ください。

●使用雰囲気温度 80℃以下

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	ℓ ₁	r	f (最小)	H	質量 (g)	最大締付 トルク (N・m)	¥基準単価					
Type	dh7 許容差														CFFH	CFFSH	CFFCH	CFFGH	CFAH	CFASH
(シール付) CFFH CFFSH CFFCH CFFGH	12	0 −0.018	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	1.5	20	105 (107)	29.4	1,760	3,440	4,260	2,900	1,410	3,000
	16		32	16×1.5	18	19.5	52		18	8		24	115 (117)	70.6	1,870	3,570	4,430	3,030	1,500	3,140
	18		35	18×1.5	20	21.5	58		20	8		26	205 (207)	98	1,920	5,670	7,180	3,140	1,540	4,950
	20		40	20×1.5	24	25.5	66		22	9		36	295 (300)	98	2,450	6,820	9,030	3,080	1,900	5,830
(シールなし) CFAH CFASH	24	0 −0.021	47	24×1.5	29	30.5	80	4	25	11	2	46	450 (455)	137	3,190	9,810	12,460	3,850	2,500	7,370
	26		52	26×1.5	32	33.5	90		28	12		50	525 (530)	137	3,220	10,770	13,950	3,960	2,510	7,700
	28		58	28×1.5	35	36.5	100		30	14		56	915 (925)	245 ※	4,770	17,030	20,980	5,280	4,040	11,640
	30		62	30×1.5	37	38.5	110		32	15		62	1150 (1160)	480 ※	5,500	19,560	22,740	5,940	4,500	13,070

※ステンレス鋼製をご使用の場合は、この値の70%までとします。●()は重荷重タイプの質量です。●1N・mは0.102kgf・mです。●カムフォロアの性能はP1081の表1をご参照下さい。

Order 注文例

型式 — D
CFUH20 — 52

Price 価格

●外径Dが30～40、52の場合
●外径Dが47、62～90の場合

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
3 日日出荷

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

1-1087

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください(仕様は「外形図・規格表」タブに掲載)

新商品

MISUMI C-VALUE

CAM FOLLOWERS-WITH HEXAGON SOCKETS ON HEAD PART AND THREAD PART-
カムフォロア

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

—頭部・ねじ部六角穴付タイプ(グリースニップル付クラウンタイプ)—


■特長: 頭部・ねじ部の両側に六角穴とグリースニップル取付済です。六角レンチを利用して、頭部側・ねじ部側のどちらからでも固定でき、両方向から給脂が可能です。

クラウンタイプ



用途	Type	形状	シール	材質	付属品
一般	C-CFUH	クラウン	あり	SUJ2	d10以下 止め栓1コ (ポリエチレン) d12以上 止め栓1コ (ポリエチレン)・埋め栓1コ (SPCC)

■シール付

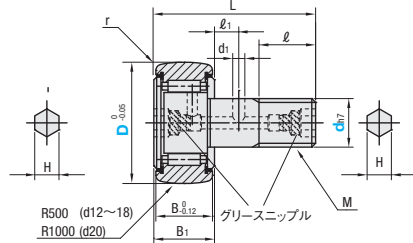

●止め栓を取り付けた状態で納入します。

●使用雰囲気温度 80℃以下


型式		D (選択)	M×Pitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	r	スラスト 許容荷重 (N)	質量 (g) (参考)	¥基準単価
Type	dh7 許容差											
C-CFUH	12	0 −0.018	30	12×1.5	14	15.2	40	23	13	7.5	95	1,320
	16		32	16×1.5	18	19.6	52	27.6	17		105	1,410
	18		35	18×1.5	20	21.6	58	31.5	19	13.84	170	1,500
	20		40	20×1.5	24	25.6	66	36.5	21	20.88	250	1,980

フラットタイプ



用途	Type	形状	シール	材質	付属品
一般	C-CFFH	フラット	あり	SUJ2	六角ナット1コ (S45C・四三酸化鉄皮膜) d12以上 止め栓1コ (ポリエチレン)・埋め栓1コ (SPCC)

■シール付

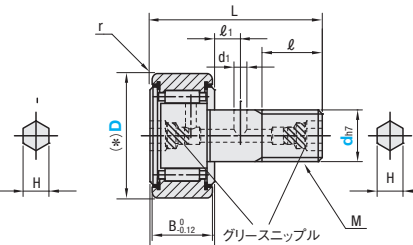

●止め栓を取り付けた状態で納入します。

●使用雰囲気温度 80℃以下

型式		D (選択)	M×Pitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	r	スラスト 許容荷重 (N)	質量 (g) (参考)	¥基準単価
Type	dh7 許容差											
C-CFFH	12	0 −0.018	30	12×1.5	14	15.2	40	23	13	7.5	95	1,150
	16		32	16×1.5	18	19.6	52	27.6	17		105	1,230
	18		35	18×1.5	20	21.6	58	31.5	19	13.84	170	1,260
	20		40	20×1.5	24	25.6	66	36.5	21	20.88	250	1,600

Order 注文例

型式 — D
CFFU20 — 52

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

1-1088