

CAM FOLLOWER COVERED WITH URETHANE -DRIVER GROOVE TYPE-

ウレタン付カムフォロア

ードライバ溝タイプー

価格改訂

□:新価格

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■特長: カムフォロア外輪にウレタンを焼付しています。


■Rタイプ




Type		M材質		A付属品
シール付	シールなし	ウレタン	カムフォロア	
CFFRRZ	CFFRR	シヨアA90	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFFRRZS	CFFRRS		SUS440C相当	六角ナット1コ(SUS304)

①使用雰囲気温度80℃以下
②グリース補給穴は頭部のみに加工されています。

(シール付)

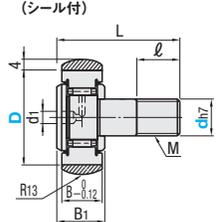

(シールなし)

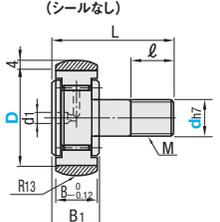

型式		D 選択	MXPitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	最大許容荷重 (N)	許容回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価				
Type	dh7許容差											CFFRRZ	CFFRRZS	CFFRR	CFFRRS	
(シール付)	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	3.1	7.5	68	1500	13	3,820	4,890	3,190	4,510
CFFRRZ	6		16	6×1.0			28		9	90	1300	22	3,320	4,880	2,770	4,480
CFFRRZS (シールなし)	8	0 -0.015	19	8×1.25	11	12	32	4	11	96	1180	33	3,320	4,820	2,770	4,440
CFFRR	10		22	10×1.25	12	13	36		13	110	1060	50	3,820	4,820	-	-
CFFRRS			26						118	930	66	3,970	4,960	3,310	-	-

①d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、「カムフォロア規格変更型式置換表」をご参照ください。 P.1094


■フラットタイプ




Type		M材質		A付属品
シール付	シールなし	ウレタン	カムフォロア	
CFFRUZ	CFFRU	シヨアA90	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFFRUZS	-		SUS440C相当	六角ナット1コ(SUS304)

①使用雰囲気温度80℃以下
②グリース補給穴は頭部のみに加工されています。

(シール付)

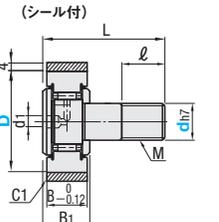

(シールなし)

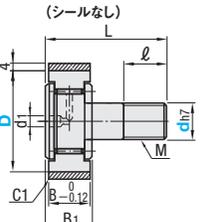

型式		D 選択	MXPitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	最大許容荷重 (N)	許容回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価			
Type	dh7許容差											CFFRUZ	CFFRUZS	CFFRU	
(シール付)	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	3.1	7.5	68	1500	13	2,940	4,710	2,660
CFFRUZ	6		16	6×1.0			28		9	90	1300	22	2,620	-	2,310
CFFRUZS (シールなし)	8	0 -0.015	19	8×1.25	11	12	32	4	11	96	1180	33	2,570	4,650	2,310
CFFRU	10		22	10×1.25	12	13	36		13	110	1060	50	2,750	4,650	2,660
			26						118	930	66	2,880	4,780	2,760	

①d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、「カムフォロア規格変更型式置換表」をご参照ください。 P.1094

Order 注文例

型式 - D
CFFRUZ10 - 22

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~19	20~34	35~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

【材質特性】

項目	ウレタン	MCナイロン
耐荷重性	△	○
耐磨耗性	○	△
機械的強度	○	◎
耐熱性	×	△
耐薬品性	×	○

①MCナイロン(樹脂付カムフォロア)は P.1091をご覧ください。

CAM FOLLOWER COVERED WITH URETHANE -HEXAGONAL TYPE-

ウレタン付カムフォロア

ー六角穴付タイプー

価格改訂

□:新価格

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■特長: カムフォロア外輪にウレタンを焼付しています。


■Rタイプ



Type		M材質		A付属品
シール付	シールなし	ウレタン	カムフォロア	
CFFRRA	CFFRRU	シヨアA90	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFFRRAS	-		SUS440C相当	六角ナット1コ(SUS304)

①使用雰囲気温度80℃以下
②d10以下はグリース補給穴はありません。


■頭部六角穴 (d5~10)
(シール付)

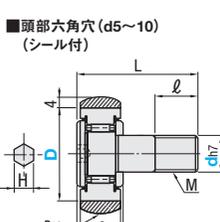

(シールなし)



■頭部ねじ部六角穴 (d12~16)
(シール付)

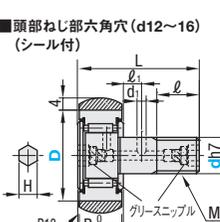

(シールなし)



型式		D 選択	MXPitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	ℓ ₁	H	許容荷重 (N)	許容回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価							
Type	dh7許容差													CFFRRA	CFFRRAS	CFFRU	CFFRAH	CFFRSH	CFFRTH	CFFRTSH	
(シール付)	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	7.5		3	68	1500	13	3,900	5,170	3,850	-	-	-	-	
CFFRRA	6		16	6×1.0			28		9		4	90	1300	22	3,270	4,900	3,710	-	-	-	
CFFRRAS (シールなし)	8	0 -0.015	19	8×1.25	11	12	32	-	11	-	4	96	1180	33	3,430	5,060	3,740	-	-	-	
CFFRRU	10		22	10×1.25	12	13	36	13		5	110	1060	50	3,430	5,060	3,800	-	-	-		
(シール付)	12	0 -0.018	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	6	147	830	103	-	-	-	4,210	7,020	4,330	-
CFFRAH CFFRSH (シールなし)	16		32	16×1.5	18	19.5	52	18	8	6	151	800	113	-	-	-	-	4,370	7,230	4,370	5,990
CFFRTH CFFRTSH			35							202	740	181	-	-	-	-	-	4,530	9,720	4,460	-

①d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、下記「カムフォロア規格変更型式置換表」をご参照ください。


■フラットタイプ



Type		M材質		A付属品
シール付	シールなし	ウレタン	カムフォロア	
CFFRUUA	CFFRUUS	シヨアA90	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
CFFRUUAS	-		SUS440C相当	六角ナット1コ(SUS304)
CFFRUUA	-	シヨアA50	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)

①使用雰囲気温度80℃以下
②d10以下はグリース補給穴はありません。


■頭部六角穴 (d5~10)
(シール付)

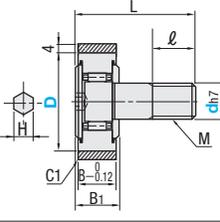


(シールなし)



■頭部ねじ部六角穴 (d12~16)
(シール付)

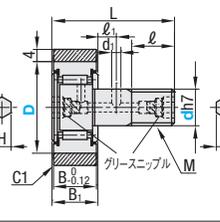

(シールなし)

 

型式		D 選択	MXPitch	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	ℓ	ℓ ₁	H	許容荷重 (N)	許容回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価							
Type	dh7許容差														CFFRUUA	CFFRUUAS	CFFRUAG	CFFRUU	CFFTAH	CFFTSH	CFFTGH	CFFTTH
(シール付)	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23		7.5		3	68	1500	250	13	3,250	4,990	3,850	3,670	-	-	-
CFFRUUA	6		16	6×1.0			28		9		4	90	1300	220	22	2,720	4,730	3,440	2,500	-	-	-
CFFRUUAS (シールなし)	8	0 -0.015	19	8×1.25	11	12	32	-	11	-	4	96	1180	190	33	2,860	4,880	3,600	2,620	-	-	-
CFFRUAG	10		22	10×1.25	12	13	36	13		5	110	1060	170	50	2,860	4,880	3,600	2,620	-	-	-	
CFFRUU			26							118	930	150	66	3,000	5,060	3,770	2,760	-	-	-		
(シール付)	12	0 -0.018	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	6	147	830	140	103	-	-	-	3,500	6,850	4,430	3,220
CFFTAH CFFTSH (シールなし)	16		32	16×1.5	18	19.5	52	18	8	6	151	800	130	113	-	-	-	-	3,650	7,060	4,590	3,350
CFFTGH CFFTTH			35							202	740	120	181	-	-	-	-	-	3,770	9,540	4,750	3,470

①d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新型式は、下記「カムフォロア規格変更型式置換表」をご参照ください。

Order 注文例

型式 - D
CFFRAH12 - 30

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~19	20~34	35~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

14
ベアリングホルダ