



URETHANE ROLLERS WITH SHAFTS -STRAIGHT TYPE-MALE THREAD BOTH ENDS TYPE-


軸付ウレタンローラ  
-ストレートタイプ/両端おねじタイプ-

- 価格改訂
- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引率変更

◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名: 16\_Rollers



Type	材質		硬度
	軸	ライニング	
USH	SUS2	ウレタン	ショアA90
USM	高周波焼入 (深度0.8~2mm)	ウレタン (自然色)	ショアA70
USL	58HRC~	ウレタン (自然色)	ショアA50

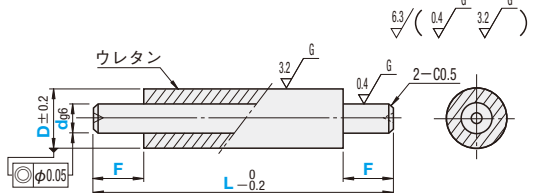

◎芯材外周にウレタンを焼付しています。

型式	D	dg6	L	F
USH USM USL	10	5 6	50~100	5≤F≤d×2 F×2<L
	15	6 8 10	50~150	
	20	8 10 12 15	50~200	
	25	10 12 15 20	50~200	
	30	15 20	50~300	
	35	15 20	50~300	

Order 注文例 型式 - d - L - F  
USH20 - 8 - 150 - F10

Delivery 出荷日 5 日日出荷

◎ウレタン部長さ(L-F×2)は5mm以上して下さい。



数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準値	5%	10%	18%	お見積り


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	D	¥基準単価				
		L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
USH	10	3,560	-	-	-	-
	15	3,680	4,550	-	-	-
	20	3,950	4,820	5,520	-	-
	25	4,120	4,960	5,850	-	-
	30	4,290	5,130	6,030	7,310	7,690
	35	4,290	5,510	6,410	7,690	7,870

型式	D	¥基準単価				
		L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
USM USL	10	3,960	-	-	-	-
	15	4,100	5,030	-	-	-
	20	4,350	5,310	6,090	-	-
	25	4,520	5,430	6,400	-	-
	30	4,740	5,660	6,620	7,990	8,420
	35	4,740	6,110	7,070	8,420	8,650

両端おねじタイプ

Type	材質		硬度
	軸	ライニング	
USMH		ウレタン	ショアA90
USMM	S45C相当	ウレタン (自然色)	ショアA70
USML		ウレタン (自然色)	ショアA50

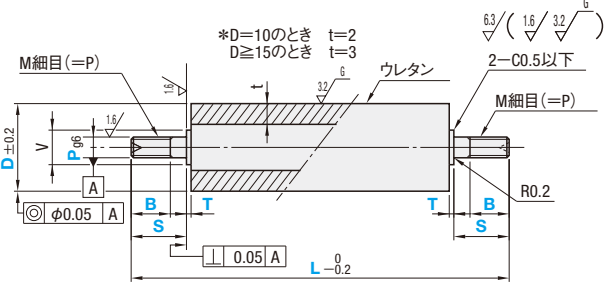

◎芯材外周にウレタンを焼付しています。

型式	D	L	Pg6	指定1mm単位		
				S	B	T
USMH USMM USML	10	50~100	3	3≤S≤P×5	B=0もしくは (P≤6のとき) B≤S-2 (P=8・10のとき) B≤S-3 (P≥12のとき) B≤S-5	1~30
	15	50~150	3 4 5 6			
	20	50~200	4 5 6 8 10			
	25	50~200	4 5 6 8 10 12			
	30	50~300	5 6 8 10 12 15 17			
	35	50~300	8 10 12 15 17 20			

V・Mは、P寸法により、下表のとおりとなります。

P	V	M(細目)
3	5	M 3×P0.35
4	6	M 4×P0.5
5	7	M 5×P0.5
6	8	M 6×P0.75
8	10	M 8×P1.0
10	13	M10×P1.0
12	15	M12×P1.0
15	17	M15×P1.0
17	20	M17×P1.0
20	24	M20×P1.0

◎ウレタン部長さ(L-S×2-T×2)は5mm以上して下さい。

Order 注文例 型式 - L - P - S - B - T  
USMH20 - 180 - P10 - S30 - B25 - T1

Delivery 出荷日 5 日日出荷



数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準値	5%	10%	30%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	D	¥基準単価				
		L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
USMH	10	7,330	-	-	-	-
	15	7,330	7,770	-	-	-
	20	7,710	8,260	8,910	-	-
	25	7,710	8,260	8,920	-	-
	30	7,880	8,530	9,470	10,220	10,700
	35	7,880	8,880	9,840	10,570	10,750

型式	D	¥基準単価				
		L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
USMM USML	10	7,710	-	-	-	-
	15	7,710	8,230	-	-	-
	20	8,090	8,720	9,430	-	-
	25	8,100	8,720	9,430	-	-
	30	8,310	9,020	10,030	10,850	11,270
	35	8,310	9,450	10,460	11,270	11,480

Alteration 追加加工 型式 - d - L - F - P - S - B - T - (DKC・UDC)  
USH15 - 8 - 80 - F5 - DKC  
USMH20 - 120 - P8 - S8 - B5 - T4 - UDC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
外径公差変更	DKC	D寸法を公差変更します。 D公差 +0.05 0 指定方法 DKC	1,500

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
制電性ウレタンに変更(ウレタン色: グレー)	UDC	USH・USMHタイプのみ制電性ウレタンに変更します。 指定方法 UDC 体積固有抵抗率 2.1×10 <sup>8</sup> Ω・cm 表面抵抗率 4.0×10 <sup>8</sup> Ω (温度30℃/湿度60%)	400


URETHANE ROLLERS WITH SHAFT -THICKNESS PESIGNATION TYPE-

軸付ウレタンローラ  
-ウレタン厚指定タイプ-


◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名: 16\_Rollers



Type	材質		硬度
	軸	ライニング	
USRH	S45C相当	ウレタン (自然色)	ショアA90
USRM		ウレタン (自然色)	ショアA70
USSRH	SUS304	ウレタン (自然色)	ショアA90

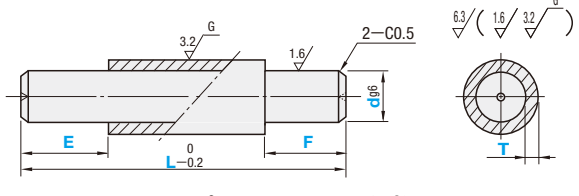

Type	材質		硬度
	軸	ライニング	
USRWH	S45C相当	ウレタン (自然色)	ショアA90

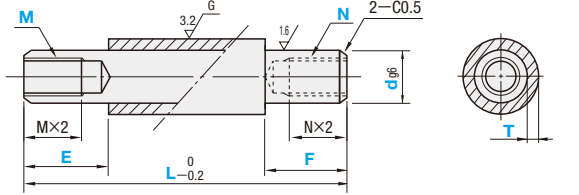

◎芯材外周にウレタンを焼付しています。

型式	d	T	L	E・F	両端めねじのみ	
					M(並目)・N(並目)選択	M(並目)・N(並目)選択
ストレート USRH USRM USSRH	8 10 12 15	2~5	50~200	5≤E<L/2	3 4 5	3 4 5
					4 5 6	4 5 6
			50~300	5≤F<L/2	5 6 8	5 6 8
					5 6 8 10	5 6 8 10

◎ウレタン部長さ(L-E-F)は5mm以上して下さい。

Order 注文例 型式 - T - L - E - F - M - N  
(ストレート) USRH10 - 2 - 195 - E10 - F10  
(両端めねじ) USRWH10 - 2 - 195 - E10 - F10 - M5 - N6

Delivery 出荷日 5 日日出荷



数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準値	5%	10%	18%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

d	¥基準単価														
	USRH				USRM				USSRH						
	L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
8	3,100	3,600	4,060	-	-	3,470	4,030	4,570	-	-	3,250	3,750	4,270	-	-
10	3,280	3,790	4,320	-	-	3,660	4,240	4,820	-	-	3,470	3,980	4,560	-	-
12	3,630	4,210	4,790	-	-	4,030	4,690	5,330	-	-	3,820	4,430	5,060	-	-
15	3,810	4,790	5,330	6,110	6,480	4,210	5,330	5,940	6,790	7,190	4,030	5,040	5,670	6,440	6,870

d	¥基準単価				
	USRWH				
	L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
8	4,280	4,720	5,170	-	-
10	4,430	4,880	5,350	-	-
12	4,780	5,330	5,870	-	-
15	5,260	6,190	6,730	7,400	7,770

16 搬送関連部品