

ROLLER CARRIERS -MACHINED ROLLERS-
コロコンローラ(切削ローラ)
 一般ナット・Uナットローラ幅7~9mmタイプ

価格改訂

新価格


CADデータフォルダ名: 16_Rollers

特長: ローラコンベアに比べて軽量で、様々な場所に設置がしやすい商品です。



ローラ種類	取付ナット種類	ローラピッチ		M材質			S表面処理		
		①ローラ	②フレーム	③ねじ・ナット	①ローラ	②フレーム	③ねじ・ナット		
切削ローラ	一般ナット (JIS3種)	—	CRONFB	—	—	—	三価クロメート	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
	Uナット	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—


Uナットは一般ナット品より約20倍以上の耐振動性能を持ち、ゆるみになりにくくなっています。

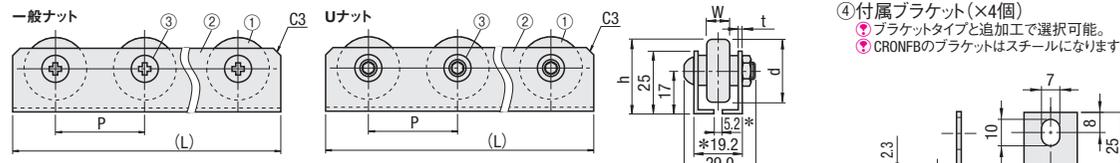

Type	h	d	W	t
CRONF・CRONFB・CRON・CROC CRONFU・CRONU・CROCU CROS・CROSU	29.5	25	9	1.6
CROJ CROJS	30	26	7	1.6

■ホイール1個当たりの耐荷重	
ホイールの材質	耐荷重
ステンレス	30kgf (294N)
ポリアセタール	20kgf (196N)

■ブラケット取付け方法
 ブラケットを取付けたい部分のナットを2ヶ所はずして、付属のブラケットと付属のボルトを使用し、取付けてください。

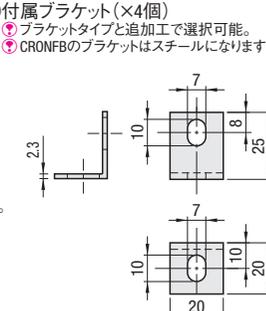

型式	Type	ホイール個数	(L)		¥基準単価												
			P=30	P=35	一般ナット					Uナットタイプ							
一般ナット付	Uナット付	2	(58)	(68)	1,020	2,070	1,730	1,560	1,810	1,500	1,120	2,170	1,830				
		3	(88)	(103)	1,180	2,850	2,380	2,150	2,370	1,670	1,340	3,010	2,530				
		4	(118)	(138)	1,450	3,630	3,030	2,740	2,990	1,940	1,660	3,830	3,230				
		5	(148)	(173)	1,720	4,420	3,690	3,310	3,560	2,200	1,980	4,680	3,940				
		6	(178)	(208)	1,970	5,200	4,340	3,890	4,150	2,450	2,280	5,510	4,650				
		7	(208)	(243)	2,220	6,000	5,010	4,470	4,740	2,710	2,590	6,370	5,370				
		8	(238)	(278)	2,480	6,780	5,650	5,040	5,310	2,970	2,890	7,190	6,070				
		9	(268)	(313)	2,750	7,560	6,300	5,620	5,900	3,230	3,210	8,020	6,770				
		10	(298)	(348)	3,000	8,360	6,970	6,190	6,490	3,480	3,510	8,880	7,490				
		11	(328)	(383)	3,270	9,150	7,620	6,790	7,070	3,750	3,830	9,710	8,190				
		12	(358)	(418)	3,520	9,920	8,270	7,350	7,650	4,010	4,140	10,540	8,890				
		13	(388)	(453)	3,780	10,710	8,930	7,940	8,240	4,260	4,450	11,380	9,600				
		14	(418)	(488)	4,040	11,490	9,580	8,510	8,820	4,520	4,760	12,220	10,300				
		15	(448)	(523)	4,300	12,270	10,230	9,080	9,400	4,780	5,070	13,040	11,000				
		16	(478)	(558)	4,560	13,070	10,900	9,670	9,990	5,050	5,390	13,890	11,720				
		17	(508)	(593)	4,820	13,850	11,550	10,250	10,570	5,300	5,700	14,730	12,420				
		18	(538)	(628)	5,070	14,630	12,200	10,830	11,150	5,550	5,990	15,550	13,120				
		19	(568)	(663)	5,340	15,420	12,850	11,400	11,740	5,820	6,310	16,400	13,830				
		20	(598)	(698)	5,590	16,200	13,500	11,990	12,260	6,080	6,620	17,230	14,530				
		21	(628)	(733)	5,860	16,970	14,150	12,570	12,880	6,340	6,940	18,060	15,230				
		22	(658)	(768)	6,100	17,770	14,810	13,130	13,490	6,580	7,230	18,900	15,940				
		23	(688)	(803)	6,370	18,550	15,460	13,720	14,010	6,850	7,550	19,730	16,640				
		24	(718)	(838)	6,630	19,350	16,130	14,300	14,630	7,120	7,870	20,590	17,370				
		25	(748)	(873)	6,890	20,130	16,780	14,880	15,240	7,370	8,180	21,410	18,070				
		26	(778)	(908)	7,140	20,910	17,430	15,450	15,760	7,620	8,480	22,250	18,770				
		27	(808)	(943)	7,400	21,710	18,100	16,040	16,380	7,880	8,790	23,100	19,490				
		28	(838)	(978)	7,660	22,500	18,750	16,610	17,000	8,150	9,110	23,940	20,190				
		29	(868)	(1013)	7,860	23,270	19,390	17,180	17,570	8,340	9,350	24,760	20,890				
		30	(898)	(1048)	8,180	24,060	20,050	17,770	17,570	8,660	9,720	25,610	21,600				
		31	(928)	(1083)	8,440	24,840	20,700	18,330	18,750	8,920	10,030	26,440	22,300				
		32	(958)	(1118)	8,690	25,620	21,350	18,930	19,260	9,180	10,340	27,260	23,000				
		33	(988)	(1153)	8,950	26,420	22,020	19,500	19,880	9,430	10,650	28,120	23,720				

Order 注文例: 型式 CROS25 CRONU30

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Alteration 追加加工: 型式 (BC・BS・CC) CRON25 - BC

■交換用ホイール	
該当商品	ホイール単品型式
CRONF・CRON・CRONFB・CRONFU・CRONU	HMH25-16
CROS・CROSU	HMHS25-16

ホイールの寸法等詳細はP.1225をご参照ください。

ROLLER CARRIERS -PRESS FIT ROLLERS/URETHANE ROLLERS-
コロコンローラ(プレスローラ・ウレタン巻き切削ローラ)
 一般ナットローラ幅9・10mmタイプ

価格改訂

新価格


CADデータフォルダ名: 16_Rollers

特長: 軽量の為、様々な場所に組付けやすい商品です。プレスローラは安価であり、ウレタンローラはワークを傷つけない商品です。



ローラ種類	取付ナット種類	ローラピッチ		M材質			S表面処理		
		①ローラ	②フレーム	③ねじ・ナット	①ローラ	②フレーム	③ねじ・ナット		
プレスローラ	一般ナット	CROP	—	—	—	—	—	—	
ウレタン巻き切削ローラ	一般ナット (JIS3種)	CRONUR CROSUR	ウレタン	—	—	—	—	—	

ウレタンの硬度はショアA90黒色です。

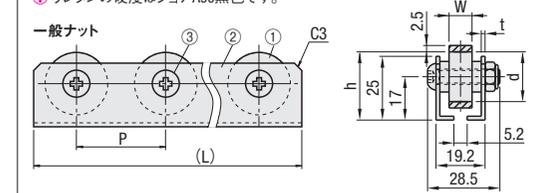

*溝幅寸法は5.2^{+0.1}となります。(M5ボルト適合)

■ホイール1個当たりの耐荷重	
ホイールの材質	耐荷重
ウレタン	30kgf (294N)
プレス	15kgf (147N)

Type	h	d	W	t
CRONUR	29.5	25	9	1.6
CROSUR	29.7	25.4	10	1.5
CROP	29.7	25.4	10	1.6

型式	Type	ホイール個数	(L)	¥基準単価		
				プレスローラ	ウレタン巻き切削ローラ	
		2	(68)	790	1,240	2,320
		3	(103)	930	1,630	3,250
		4	(138)	1,130	2,100	4,200
		5	(173)	1,340	2,590	5,150
		6	(208)	1,530	3,040	6,090
		7	(243)	1,730	3,500	7,060
		8	(278)	1,940	3,920	7,990
		9	(313)	2,140	4,420	8,930
		10	(348)	2,340	4,860	9,890
		11	(383)	2,540	5,350	10,840
		12	(418)	2,750	5,790	11,770
		13	(453)	2,950	6,260	12,720
		14	(488)	3,150	6,700	13,670
		15	(523)	3,350	7,140	14,610
		16	(558)	3,560	7,620	15,560
		17	(593)	3,760	8,090	16,510
		18	(628)	3,960	8,560	17,450
		19	(663)	4,160	9,020	18,400
		20	(698)	4,370	9,460	19,330
		21	(733)	4,570	9,950	20,280
		22	(768)	4,760	10,390	21,230
		23	(803)	4,960	10,870	22,170
		24	(838)	5,170	11,290	23,130
		25	(873)	5,380	11,790	24,070
		26	(908)	5,570	12,170	25,010
		27	(943)	5,770	12,650	25,980
		28	(978)	5,970	13,160	26,910
		29	(1013)	6,130	13,590	27,850
		30	(1048)	6,380	14,090	28,800
		31	(1083)	6,580	14,540	29,750
		32	(1118)	6,780	15,010	30,680
		33	(1153)	6,980	15,350	31,640

Alterations Code Spec. ¥/1Code

固定用ブラケット追加 BC BS 固定用ブラケット4個を付属します。指定方法 BC BC(スチール): 470 BS(ステンレス): 1,180

C3をC8に変更 CC フレーム角の面取り寸法を変更します。指定方法 CC 1,000

CRONFBはBS追加加工不可
 一般ナットタイプのみ適用。

Order 注文例: 型式 CROP10 CROSUR20

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Alteration 追加加工: 型式 (CC) CROP30 - CC

Alterations Code	Spec.	¥/1Code
CC	フレーム角の面取り寸法を変更します。指定方法 CC	1,000

16 搬送関連部品