



ROLLER CARRIERS

コロコンローラ

ローラ幅15mm標準タイプ/中荷重タイプ


CADデータフォルダ名: 16_Rollers

■特長: ローラコンベヤに比べて軽量で、様々な場所に設置しやすい商品です。



Type	ローラ耐荷重 (1個あたり)			①ローラ		②フレーム		③ねじ・ナット		④ブラケット		
	P=25	P=30	P=35	外輪 M材質 S表面処理	ベアリング M材質	M材質 S表面処理	M材質 S表面処理	M材質 S表面処理	M材質 S表面処理	M材質 S表面処理		
ブラケット無	CRONEYH	CRONFYH	CRONYH	36kgf (352N)	スチール	三価クロメート	スチール	溶融メッキ*1	スチール	三価クロメート	—	—
ブラケット付	CRONEYHB	CRONFYHB	CRONYHB								—	—
ブラケット無	CRONEY	CRONFY	CRONY	40kgf (392N)	スチール	三価クロメート	スチール	溶融メッキ*1	スチール	三価クロメート	—	—
ブラケット付	CRONEYB	CRONFYB	CRONYB								—	—

*1溶融メッキ (亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融メッキ)

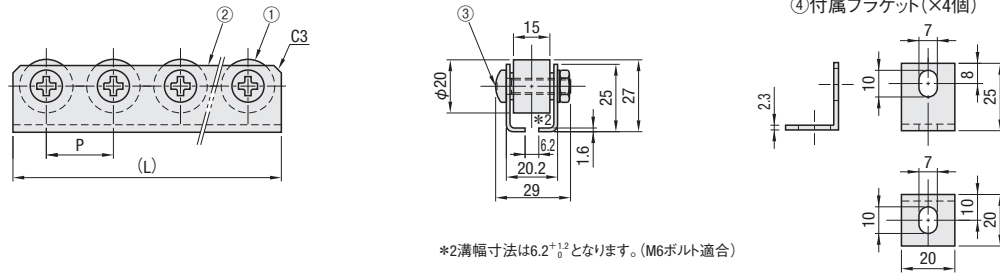

*2溝幅寸法は6.2^{+0.1}となります。(M6ボルト適合)

型式		L			¥基準単価			
Type	ローラ個数	P=25	P=30	P=35	CRONEYH CRONFYH CRONYH	CRONEYHB CRONFYHB CRONYHB	CRONEYF CRONYF CRONY	CRONEYB CRONFYB CRONYB
(中荷重) ブラケット無 CRONEYH CRONFYH CRONYH	2	(48)	(58)	(68)	1,150	1,568	1,210	1,650
	3	(73)	(88)	(103)	1,520	1,938	1,600	2,040
	4	(98)	(118)	(138)	1,881	2,290	1,980	2,410
	5	(123)	(148)	(173)	2,242	2,651	2,360	2,790
	6	(148)	(178)	(208)	2,603	3,012	2,740	3,170
	7	(173)	(208)	(243)	2,974	3,373	3,130	3,550
	8	(198)	(238)	(278)	3,316	3,724	3,490	3,920
	9	(223)	(268)	(313)	3,686	4,095	3,880	4,310
	10	(248)	(298)	(348)	4,047	4,465	4,260	4,700
	11	(273)	(328)	(383)	4,408	4,817	4,640	5,070
	12	(298)	(358)	(418)	4,769	5,187	5,020	5,460
	13	(323)	(388)	(453)	5,130	5,548	5,400	5,840
ブラケット付 CRONEYHB CRONFYHB CRONYHB	14	(348)	(418)	(488)	5,482	5,900	5,770	6,210
	15	(373)	(448)	(523)	5,843	6,251	6,150	6,580
	16	(398)	(478)	(558)	6,213	6,612	6,540	6,960
	17	(423)	(508)	(593)	6,574	6,983	6,920	7,350
	18	(448)	(538)	(628)	6,935	7,353	7,300	7,740
	19	(473)	(568)	(663)	7,306	7,724	7,690	8,130
	20	(498)	(598)	(698)	7,648	8,066	8,050	8,490
	21	(523)	(628)	(733)	8,018	8,436	8,440	8,880
	22	(548)	(658)	(768)	8,379	8,797	8,820	9,260
	23	(573)	(688)	(803)	8,740	9,158	9,200	9,640
	24	(598)	(718)	(838)	9,101	9,510	9,580	10,010
	25	(623)	(748)	(873)	9,472	9,871	9,970	10,390
(標準) ブラケット無 CRONEY CRONFY CRONY	26	(648)	(778)	(908)	9,814	10,222	10,330	10,760
	27	(673)	(808)	(943)	10,184	10,583	10,720	11,140
	28	(698)	(838)	(978)	10,545	10,963	11,100	11,540
	29	(723)	(868)	(1013)	10,897	11,315	11,470	11,910
	30	(748)	(898)	(1048)	11,277	11,685	11,870	12,300
	31	(773)	(928)	(1083)	11,638	12,056	12,250	12,690
	32	(798)	(958)	(1118)	11,989	12,407	12,620	13,060
	33	(823)	(988)	(1153)	12,350	12,768	13,000	13,440



Order 注文例
型式
CRONEY15



Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~19 20~30 31~
出荷日 基準単価 5% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery 出荷日
3 日日出荷
ご注文締切
ストック T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P134
ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■ブラケット取り付け方法

ブラケットを取付けたい部分のナットを2ヶ所はずして、付属のブラケットと付属のねじを使用し、取付けてください。

