


BALL ROLLERS UNIT

# ボールローラユニット(上向き用)

価格改訂

：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：16\_Rollers

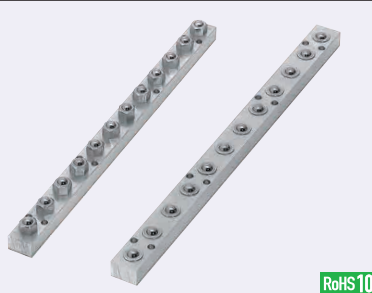


Type	使用ボールローラ		材質				フレーム
	形状	型式(P.1233参照)	本体	スペーサ	メインボール	サブボール	
BUHL	六角ボルトタイプ	BCHL16	SUS304	SUS304	SUS440C (HRC55~)	SUS440C (HRC55~)	A6063 (白アルマイト)
BUHA	圧入タイプ	BCHA24	SUS304	SUS304	SUS440C (HRC55~)	SUS440C (HRC55~)	A6063 (白アルマイト)

●ボールローラの詳細はP.1233をご参照ください。


## 六角ボルトタイプ

 BUHL (ステンレス球)





●全長200



●全長400

 


●全長600

    


## 圧入タイプ

BUHA (ステンレス球)




 
●全長200



●全長400

 

●全長600

    

型式 Type	全長	ローラ数	¥基準単価	
			BUHL	BUHA
六角ボルトタイプ BUHL (ステンレス球)	200	4	6,840	6,740
圧入タイプ BUHA (ステンレス球)	400	8	12,830	12,610
	600	12	19,000	18,340

## ボールローラ1個当たりの耐荷重

Type	耐荷重N (kgf)
BUHL BUHA	343 (35)

Order 注文例  
型式 BUHL200


Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~19	20~30
値引率	5%	8%	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Example 使用例  
\*ボールローラユニットは、下図のように一方向の動きだけでなく、360度自在に搬送物を運搬出来ます。

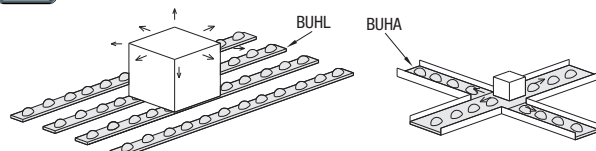

# 新商品

BALL ROLLER

# ボールローラ

ークリーンルームタイプ/エアロックタイプ/オールステンスタイプー

価格改訂

：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引率変更


●特長：クリーンルーム対応の商品です。エアロックできるタイプも新登場。

## クリーンルームタイプ




Type	材質					
	受座	メインボール	サブボール	フランジ	ねじ部	カバー
BCHCJP	SUS304	PEEK	SUS304	-	SUS304	POM
BCHCJPD	SUS304	導電性PEEK			SUS304	
BCHCJO	POM	POM	POM			
BCHJJO	POM	POM	POM			


## BCHCJP

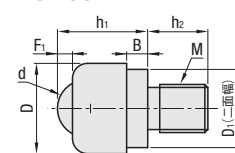


## BCHCJPD

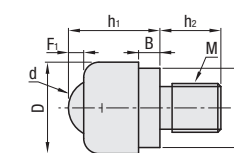

## BCHCJO

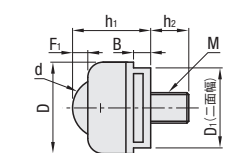

## BCHJJO

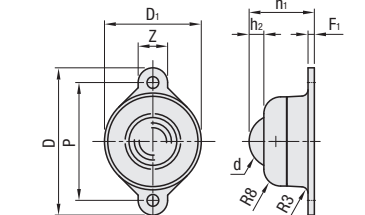


型式		D	D1	d	B	h1	h2	F1	M	P	Z	取付方向	耐荷重 N (kgf)	¥基準単価
BCHCJP	8	15	13	9.525	3.5	15	10	2.5	M8	-	-	全方向用	4.9(0.5)	3,450
BCHCJPD	8					20.5	4					上向き	14.7(1.5)	4,600
BCHCJO	8	24	21	15.875	-	31	7	3	5.6	56	14	上下向き	78.4N(8)	2,300
BCHJJO	70	70	46	25.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920

## エアロックタイプ



Type	材質				
	受座	メインボール	サブボール	ねじ部	カバー
BCHCJOA	POM	POM	SUS304	POM	POM

## BCHCJOA

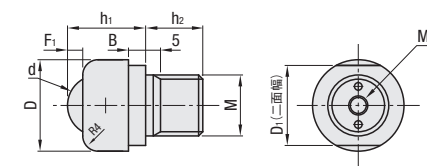

型式		D	D1	d	B	h1	h2	F1	M	取付方向	耐荷重 N (kgf)	¥基準単価
BCHCJOA	16	24	21	15.875	4.5	20.5	15	4	M16	上向き	14.7(1.5)	11,900


●特長：オールステンレスの錆びに強い商品です。

## オールステンスタイプ




Type	材質			
	①メインボール	②カバー	③本体	④サブボール
BCHYS	SUS440C	-	SUS304	SUS440C
BCHES	SUS440C	SUS304	SUS304	SUS440C

## BCHYS

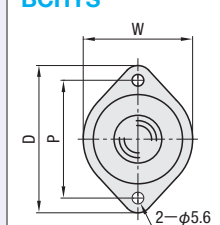

## BCHES

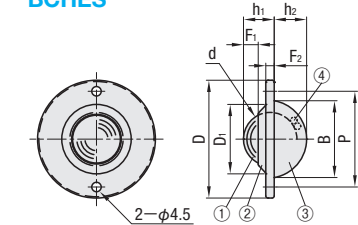

型式		D	D1	B	d	H	h	h1	h2	F1	F2	P	耐荷重 N (kgf)	質量 (g)	¥基準単価
BCHYS	69	70	42.4	-	25.4	31	24	7	-	-	-	56	294(30)	157	1,910
BCHES	55	56	33	36.5	25.4	-	-	14.6	15.4	7	4	45.5	294(30)	130	2,010

Order 注文例  
型式 BCHCJP8

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~29	30~
値引率	10%	10%	10%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

●オールステンスタイプ

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~29	30~49
値引率	10%	10%	15%
出荷日	通常	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

16 搬送関連部品