

新商品

BALL ROLLER

# ボールローラ


—高荷重ボールローラ 下向き用—

価格改訂


■特長：下向きに使える高荷重タイプです。搬送部の送り機構や足回など様々な場所で使用可能

Type	M材質					H硬度			S表面処理		
	本体	防塵シール	受座	メインボール	サブボール	ねじ部	受座	メインボール	サブボール	ねじ部	本体
BCBO	S45C	フェルト	SCM415	SUJ2	SUJ2	—	58~60HRC	62~65HRC	62~65HRC	—	無電解ニッケルメッキ
BCBC	S45C	—	—	—	—	S45C	—	—	—	無電解ニッケルメッキ	—
BCBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


## BCBO

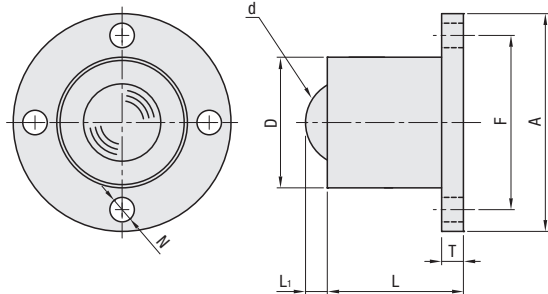

## BCBC

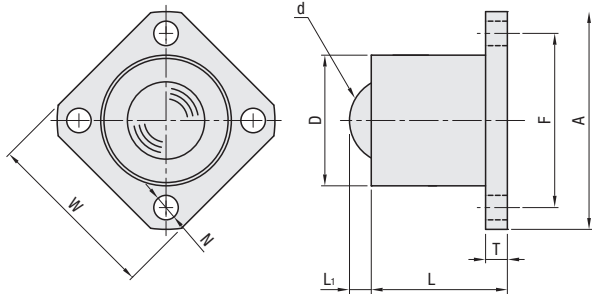

## BCBS

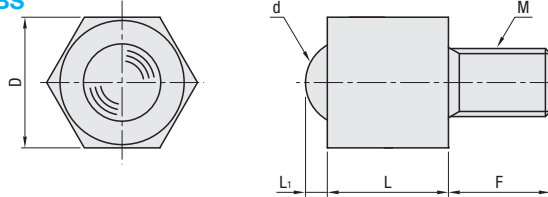

RoHS10

本体	型式		D	L	A	W	M	F	N	L1	d	T	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	No.													
丸フランジ	BCBO	40	24	24	40	—	—	32	4.5	5	15.875	4	900	110	3,140
		50	30	28	50	—	—	40	5.5	6	19.05	5	1,100	190	3,460
		60	38	37	60	—	—	49	6.5	8	25.4	6	1,200	380	4,070
角フランジ	BCBC	40	24	24	40	32	—	32	4.5	5	15.875	4	900	110	3,490
		50	30	28	50	40	—	40	5.5	6	19.05	5	1,100	190	3,790
		60	38	37	60	48	—	49	6.5	8	25.4	6	1,200	380	4,440
ねじ込み	BCBS	12	24	21	—	—	12	20	—	5	15.875	—	900	110	3,130
		16	30	25	—	—	16	25	—	6	19.05	—	1,100	200	3,430
		20	38	34	—	—	20	30	—	8	25.4	—	1,200	410	3,990

Order 注文例 型式 BCBO40

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133  
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~29	30~49	50~
値引き率	基準単価	10%	20%	30%
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

新商品

BALL ROLLER



# ボールローラ

—ゴミ排出穴付きボールローラ 上下向き用—



■特長：上下向きに使えるゴミ排出穴付きタイプでメンテナンス回数も少なく済みます。ウレタンボールは搬送物を傷つけにくく様々な場所で使用可能

Type	M材質					H硬度			S表面処理				
	カバー	フランジ	ねじ部	受座	メインボール	サブボール	受座	メインボール	サブボール	カバー	受座	ねじ部	フランジ
BCBSF	S45C	—	—	—	SUJ2	—	—	—	—	—	—	—	三価ユニクロメッキ
BCBSB	—	SCM435	—	—	SUJ2	—	—	62~65HRC	—	—	—	—	三価ユニクロメッキ
BCBSUF	SPCC	S45C	—	SCM415	PUR	SUJ2	58~60HRC	—	62~65HRC	三価ユニクロメッキ	三価ユニクロメッキ	—	三価ユニクロメッキ
BCBSUB	—	SCM435	—	—	PUR	—	—	—	—	—	—	—	三価ユニクロメッキ

## BCBSF BCBSUF

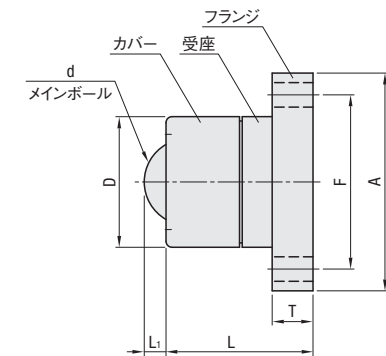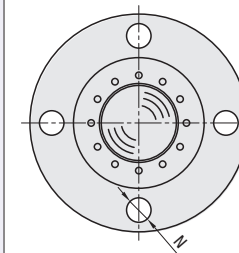

## BCBSB BCBSUB

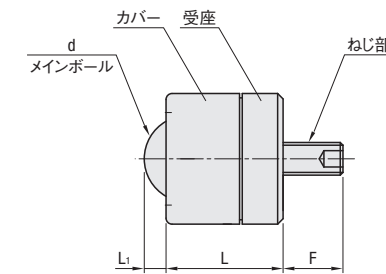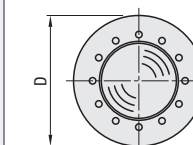

RoHS10

本体	タイプ	型式		D	L	A	M	F	N	L1	d	T	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
		Type	No.												
丸フランジ	ゴミ排出穴付き	BCBSF	20	24	27	40	—	32	4.5	4	15.875	7.5	196	130	3,660
			50	30	32	50	—	40	5.5	5	19.05	9	490	244	4,030
			120	38	43.5	60	—	49	6.5	6.5	25.4	10	1,176	475	4,740
ねじ込み	ゴミ排出穴付き	BCBSB	20	24	21.5	—	6	11	—	4	15.875	—	196	70	3,640
			50	30	25	—	8	16	—	5	19.05	—	490	133	4,000
			120	38	35.5	—	10	19	—	6.5	25.4	—	1,176	297	4,640
丸フランジ	ウレタンボール	BCBSUF	20	24	27	40	—	32	4.5	4	15.875	7.5	10	117	3,960
			50	30	32	50	—	40	5.5	5	19.05	9	29	221	4,360
			120	38	43.5	60	—	49	6.5	6.5	25.4	10	49	418	5,130
ねじ込み	ゴミ排出穴付き	BCBSUB	20	24	21.5	—	6	11	—	4	15.875	—	10	57	3,950
			50	30	25	—	8	16	—	5	19.05	—	29	110	4,330
			120	38	35.5	—	10	19	—	6.5	25.4	—	49	240	5,030

Order 注文例 型式 BCBSF20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133  
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	小口
数量	1~9	10~29	30~49
値引き率	基準単価	10%	20%
出荷日	通常		お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。