

# CONVEYOR SHOOTERS/ANGULAR ADJUSTMENT BRACKET SINGLE ARTICLE コンベヤ用シュート/角度調整用ブラケット単品

# CONVEYOR DUST PANS ダストパン

CAD データフォルダ名 : 17\_Conveyors

CAD データフォルダ名 : 17\_Conveyors

●特徴：角度調整が5度～60度まで可能なシュートです。ワークの傷防止・滑りを良くする樹脂タイプもございます。

●特徴：コンベヤ上から落下する汚れを受けるパンです。油のような液体汚れにも対応しております。


## ●コンベヤ用シュート




Type	30度角度固定タイプ	材質	許容荷重 (kgf)	厚さ (t)
CSHWS	CSHYS	SUS304	15	1.5
CSHWE	CSHYE	SUS304+ステンレス製すべり板※		1.5+0.8(すべり板厚み)
CSHWU	CSHYU	SUS304+超高分子量ポリエチレン		1.5+0.25(ポリエチレン厚み)

※ FENB0.5を使用 (P.1251参照)

### 角度調整タイプ CSHWS CSHWE CSHWU

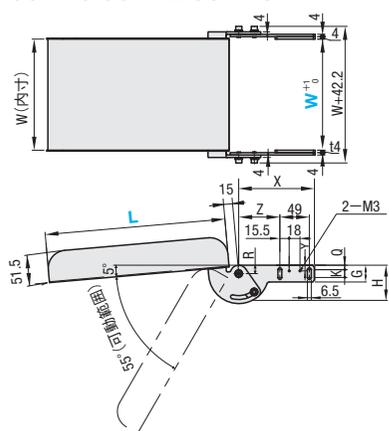

### 30度角度固定タイプ CSHYS CSHYE CSHYU

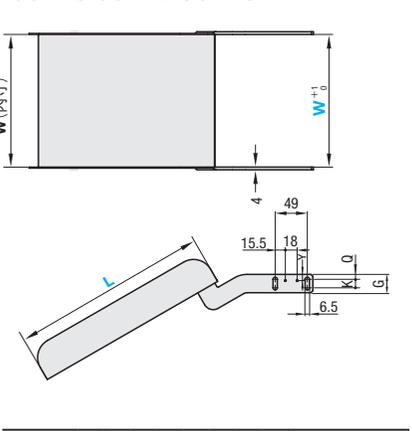

対応コンベヤ種類	R	Z	X	K	Q	Y	G	H	対応コンベヤ
A	14	68.5	126	13	9.5	7.5	28	57.1	SVKN/SVKR/GVHN/GVFN
B	14	98.5	156	13	9.5	7.5	28	57.1	GVHN/GVFN
C	24	83.5	141	30	10	10	48	75	GVHN/GVFN/CVSY/CVXS

- ① L≥310の場合、追加工YNS(溶接ナット+脚)を推奨いたします。
- ② 弊社コンベヤへの取付時W寸法目安はブラケットタイプA・B=ベルト幅+40、C=ベルト幅+50となります。
- ③ 角度調整タイプは部品を分解して発送します。お客様にて組立が必要です。30度角度固定タイプは組み立て済みで発送します。
- ④ コンベヤ取付用にM5、M6の六角穴付ボルトと平座金が付属されています。どちらかを使用して頂くため、余りが生じます。

## ●角度調整タイプ

型式	対応コンベヤ種類	W 指定1mm単位	L 指定10mm単位	対応コンベヤ	コンベヤページ
CSHWS	A	90~540	70~500	SVKN/SVKR/GVHN/GVFN	P.1303~1306・1295~1298
CSHWE	B	90~340	70~500	GVHN/GVFN	P.1295~1298
CSHWU	C	150~550		GVHN/GVFN/CVSY/CVXS	P.1313~1316

## ●30度角度固定タイプ

型式	対応コンベヤ種類	W 指定1mm単位	L 指定10mm単位	対応コンベヤ	コンベヤページ
CSHYS	A	90~540	70~500	SVKN/SVKR/GVHN/GVFN	P.1303~1306・1295~1298
CSHYE	B	90~340	70~500	GVHN/GVFN	P.1295~1298
CSHYU	C	150~550		GVHN/GVFN/CVSY/CVXS	P.1313~1316

Price 価格

数量区分	標準単価	個別対応
1~9	標準単価	21~
10~20	標準単価	21~
21~	標準単価	お見積り

Alteration 追加加工

型式 - 対応コンベヤ種類 - W - L - (YN・YNS)

CSHWE - A - 150 - 300 - YNS800


Alterations Code	溶接ナット YN	溶接ナット+脚 YNS
Spec.	シュート側面両端にM6のナットを追加加工します。取付の汎用性が高まります。	荷重サポートのための脚を追加加工します。W≥150の時指定可能。200≤YNS≤1200。バラの状態でも届きますのでお客様にて組立が必要です。[指定方法] YNS800 指定前脚 200~1200(10mm単位指定) 付属品 六角穴付ボルト2個
¥/1Code	300	YNS(10mm単位指定) 200~490 4,140 500~690 4,380 700~990 4,690 1000~1200 5,340

●対応コンベヤ種類CはWが150~になります。

Order 注文例 型式 - 対応コンベヤ種類 - W - L - 5 日日出荷

CSHWE - A - 150 - 300

## ●角度調整用ブラケット単品

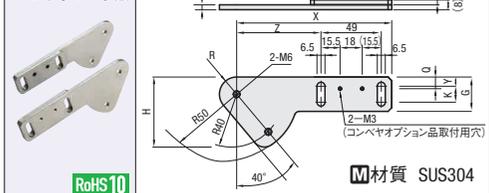

型式	対応コンベヤ種類	R	Z	X	K	Q	Y	G	H	¥基準単価
A	SVKN/SVKR/GVHN/GVFN	14	68.5	126	13	9.5	7.5	28	57.1	2,350
B	GVHN/GVFN	14	98.5	156	13	9.5	7.5	28	57.1	
C	GVHN/GVFN/CVSY/CVXS	24	83.5	141	30	10	10	48	75	

Order 注文例 型式 - 対応コンベヤ種類 - 5 日日出荷

CSHRA

Price 価格


数量区分	標準単価	個別対応
1~9	標準単価	21~
10~20	標準単価	21~
21~	標準単価	お見積り

① 右用左用で1セットとなります。 ② 右用左用は対称形状です。

## ●ダストパン




## CDPT

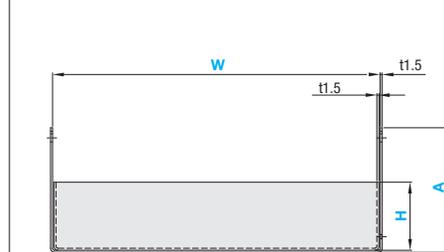


- ① 油や水汚れにも対応しております。
- ② コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
- ③ パンはねじ固定で、ブラケット(コ)と分離できます。

Type	材質	A 付属品
CDPT	SUS304	六角穴付きボルト (SUS304) / ワッシャー (SUS304)

### ●L≤200の場合

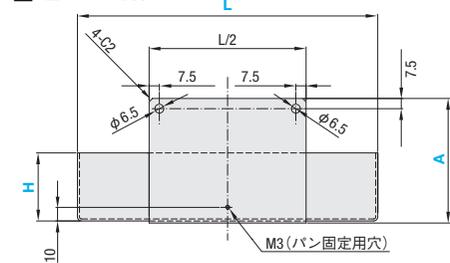

### ●L≥205の場合

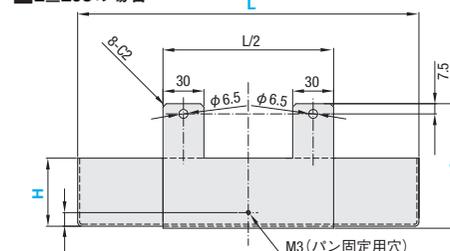

型式	W 指定1mm単位	L 指定5mm単位	H 指定10mm単位	A 指定10mm単位	¥基準単価
CDPT	65~100	100~200	20~40	150~200	7,410
		205~300			8,870
		305~400			9,310
	101~200	100~200			8,160
		205~300			9,740
		305~400			10,330
	201~300	100~200			9,130
		205~300			10,530
		305~400			11,160
	301~400	100~200			9,340
		205~300			10,940
		305~400			12,310
401~550	100~200	9,810			
	205~300	11,470			
	305~400	13,030			

Order 注文例 型式 - W - L - H - A


CDPT - 250 - 300 - 20 - 150

Delivery 出荷日 5 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

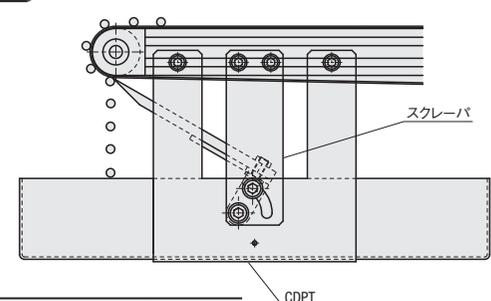

Alteration 追加加工 型式 - W - L - H - A - (CLU・CDL・CFN)

CDPT - 250 - 300 - 20 - 150 - CLU2

Alterations	汚水・油排用ソケット溶接	取手追加	パン固定用ノブ追加
Code	CLU・CLD・CRU・CRD	CDL	CFN
Spec.	指定方法: CLU2	板金を曲げて、溶接した取手です。① W<110の場合、適用不可	パン固定用のローレットノブ(M3)を付属 型式: N00S3-6 仕様: P2-1078
¥/1Code	1,100	350	200