

# CONVEYOR PRESS ROLLERS -STANDARD TYPE-

## コンベヤ用押さえローラ

### —スタンダードタイプ—

CADデータフォルダ名: 17\_Conveyors

●特長: 印刷物などの搬送に最適です。ワークによりローラのサイズ・ウレタンタイプが選べます。




#### ■コンベヤ用押さえローラ

##### —スタンダードタイプ—



RoHS10

Type	①ローラ					④硬度	色	
	固定タイプ	ばね付タイプ	③材質		②ライニング			
CHRS CHRU	COBS COBU	芯材	ホイール	ライニング	シヨア90	自然色 グレー		
		STKM	スチール	ウレタン 制電性ウレタン				
		②アーム	③C型止め輪	④ステンレスパイプ	⑤引張りばね	⑥引張りばね用ポスト	⑦コンベヤ取付ブラケット	⑧樹脂ワッシャ
M材質	A6061	SUS304-CSP	SUS304	SUS304-CSP	SUS304			ポリアセタール
S表面処理	白アルマイト							

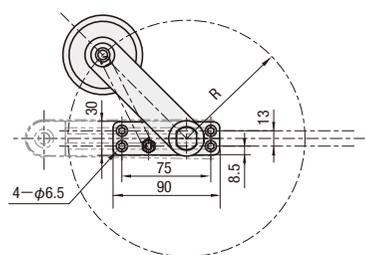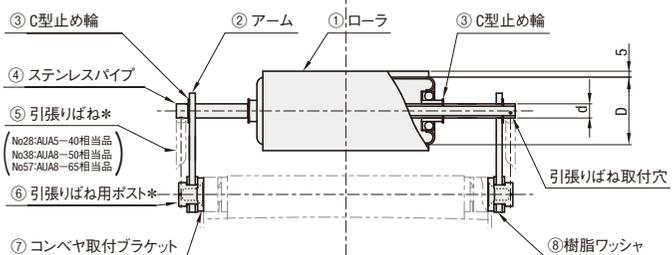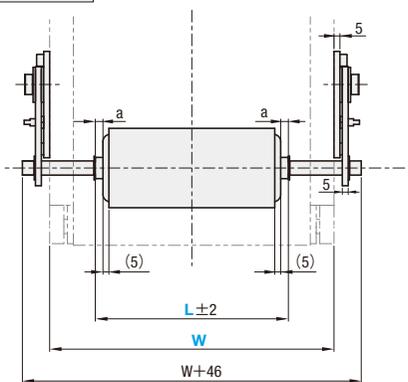

- ①ローラはセンター固定となります。
- ⑦コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
- \*⑤引張りばね、⑥引張りばね用ポストはCOBS、COBUのみ付きです。

型式	L	W 指定1mm 単位	D	d	a	R	¥基準単価														
							CHRS・COBS						CHRU・COBU								
TYPE	No						L														
							113	163	213	263	313	413	513	113	163	213	263	313	413	513	
固定タイプ CHRS CHRU	28	113	150 550	28.6	8.2	3.5	60	7,220	7,500	7,600	7,970	8,250	8,700	9,100	7,620	7,900	8,000	8,370	8,650	9,100	9,500
	38	163		38.1	12.2	5.5	75	7,540	7,920	8,020	8,530	8,830	9,390	9,930	7,940	8,320	8,420	8,930	9,230	9,790	10,330
	57	213		57.2	12.2	6.5	100	8,280	8,890	9,000	9,830	10,160	11,030	11,810	8,680	9,290	9,400	10,230	10,560	11,430	12,210
ばね付タイプ COBS COBU	28	313	150 550	28.6	8.2	3.5	60	7,360	7,640	7,740	8,110	8,390	8,840	9,240	7,760	8,040	8,140	8,510	8,790	9,240	9,640
	38	413		38.1	12.2	5.5	75	7,690	8,070	8,170	8,680	8,980	9,540	10,080	8,090	8,470	8,570	9,080	9,380	9,940	10,480
	57	513		57.2	12.2	6.5	100	8,450	9,060	9,170	10,000	10,330	11,200	11,980	8,850	9,460	9,570	10,400	10,730	11,600	12,380

Order 注文例

型式: CHRU - L: 313 - W: 500

Delivery 出荷日: 5 日日出荷

Alteration 追加加工: COBS 38 - 313 - 500 - TB15-B30-G45

Alterations 取付ブラケット 寸法指定

Code: TB


コンベヤ取付ブラケットの寸法を1mm単位指定へ変更します。

TB	B	G
指定1mm単位	選択	指定0.5mm単位
12~21	30	4.5~9
12~41	50	

※B=30の場合TB+G≦25.5、B=50の場合TB+G≦45.5

指定方法 TB15-B30-G4.5

¥/1Code: 450

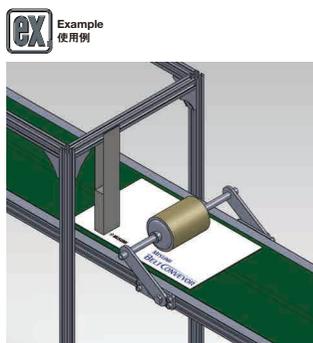

# CONVEYOR PRESS ROLLERS -SMALL ROLLER TYPE-

## コンベヤ用押さえローラ

### —短ローラタイプ—

CADデータフォルダ名: 17\_Conveyors

●特長: 印刷物などの搬送に最適です。ワークによりローラの数量・材質が選べます。



#### ■コンベヤ用押さえローラ

##### —短ローラタイプ—



RoHS10

Type	①ローラ			
	固定タイプ	ばね付タイプ	③材質	色
CKRN CKRU	CBRN CBRU	芯材	色	
		ナイロン ウレタン(帯電防止)	白 茶色	
		②アーム	③セットカラー	④ステンレスパイプ
M材質	A6061	SUS304	SUS304-CSP	SUS304
S表面処理	白アルマイト			

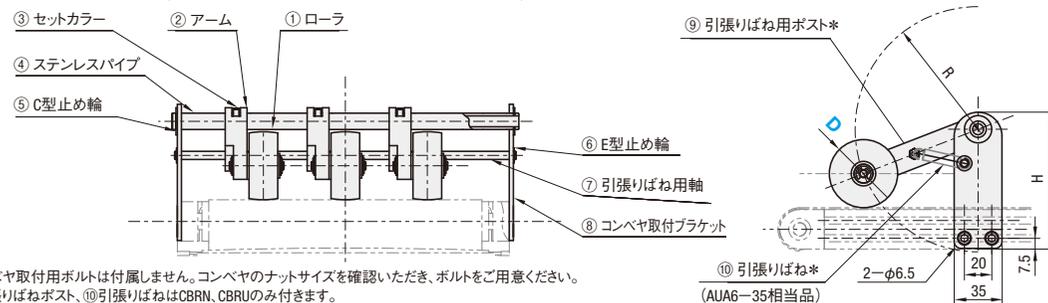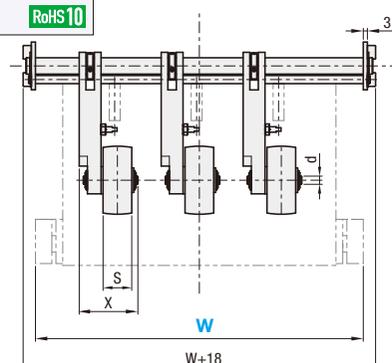

- ⑦コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
- \*⑨引張りばね用ポスト、⑩引張りばねはCBRN、CBRUのみ付きです。

型式	ローラ数	W 指定1mm 単位	d	S	X	H	R	¥基準単価									
								CKRN・CBRN					CKRU・CBRU				
TYPE	D							W									
								45~100	101~200	201~300	301~400	401~550	45~100	101~200	201~300	301~400	401~550
固定タイプ CKRN CKRU	32	45 550	5	14	35	90	90	5,910	6,060	6,210	6,360	6,590	6,080	6,230	6,380	6,530	6,760
	50		6.7	21	43	100	90	6,050	6,200	6,350	6,500	6,720	6,390	6,540	6,690	6,840	7,070
	75		8.2	25	51	120	110	6,200	6,350	6,500	6,650	6,870	7,020	7,160	7,310	7,460	7,680
ばね付タイプ CBRN CBRU	32	45 550	5	14	35	90	90	6,000	6,150	6,300	6,450	6,680	6,170	6,320	6,470	6,620	6,850
	50		6.7	21	43	100	90	6,140	6,290	6,440	6,590	6,810	6,480	6,630	6,780	6,930	7,160
	75		8.2	25	51	120	110	6,250	6,390	6,540	6,690	6,910	7,060	7,200	7,350	7,500	7,720

追加価格

D	¥追加価格			
	CKRN・CBRN		CKRU・CBRU	
	2	3	2	3
32	1,490	2,980	1,600	3,200
50	1,630	3,260	1,745	3,490
75	2,230	4,460	2,460	4,920

Order 注文例: CKRN 75 - 3 - 300

Delivery 出荷日: 5 日日出荷

Alteration 追加加工: CBRN 50 - 2 - 200 - TT15

Alterations 取付ブラケット 取付穴追加

Code: TT

コンベヤ取付ブラケットの取付穴を4ヶ所へ変更します。

Spec. TT15

¥/1Code: 300

